

## FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Produktbild

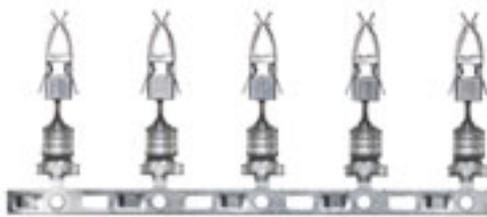


Abbildung ähnlich

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Crimpkontakt, 4.15 mm, silber, Direktmontage
Best.-Nr.	<a href="#">1893990000</a>
Typ	FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5
GTIN (EAN)	4032248508211
VPE	500 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 20:31:57 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3,1 mm	Tiefe (inch)	0,122 inch
Höhe	19,8 mm	Höhe (inch)	0,78 inch
Breite	4,15 mm	Breite (inch)	0,163 inch
Nettogewicht	0,43 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,33 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W		

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Federkontakt
--------------	--------------

### Systemkennwerte

Ausführung	Federkontakt
------------	--------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Kupfer	Farbe	silber
-----------	--------	-------	--------

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>