

## SM 36/18-30 MM RT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

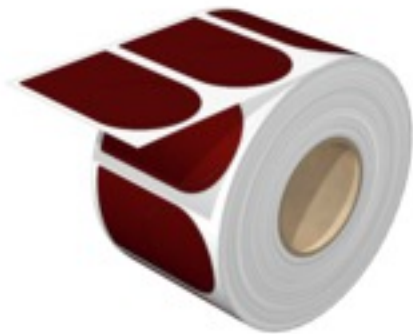

### Fehlbedienung ausgeschlossen: SM

MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- „Verschiedene Materialien für unterschiedlichste Anforderungen“
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, 56 x 36 mm, rot          |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2006160000</a>                            |
| Typ                 | SM 36/18-30 MM RT                                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118391169   |
| VPE                 | 1.000 Stück   |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 20:15:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SM 36/18-30 MM RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |        |               |            |
|-------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe       | 0,1 mm | Tiefe (inch)  | 0,004 inch |
| Höhe        | 56 mm  | Höhe (inch)   | 2,205 inch |
| Breite      | 36 mm  | Breite (inch) | 1,417 inch |
| Durchmesser | 30 mm  | Nettogewicht  | 0,56 g     |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                            |                                |              |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ausführung                     | halogenfrei, selbstklebend | Breite                         | 36 mm        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        | Einsatztemperaturbereich       | -40...120 °C |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C                     | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C       |
| Farbe                          | rot                        | Halogene                       | Nein         |
| Kleber                         | Acrylatkleber              | Schriftfeldgröße               | 18 x 36 mm   |
| Werkstoff                      | Polyester                  | Zulassung nach UL 969          | Ja           |

### Gerätemarkierer

|             |       |          |      |
|-------------|-------|----------|------|
| Durchmesser | 30 mm | Halogene | Nein |
|-------------|-------|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**SM 36/18-30 MM RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

