

ES EPG/HPG 60 HEX 300**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

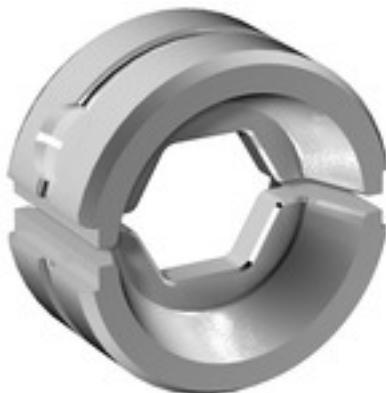
32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich**Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
------------	---

[2505270000](#)

Best.-Nr.	2505270000
-----------	------------

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300
-----	-----------------------

GTIN (EAN)	4050118519655
------------	---------------

VPE	1 Stück
-----	---------

ES EPG/HPG 60 HEX 300**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	22 mm
Höhe	42 mm
Breite	42 mm
Nettogewicht	97 g

Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe (inch)	1,654 inch
Breite (inch)	1,654 inch

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1
------------	---

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm
Crimpquerschnitt Aluminium	240
Kennzahl	32

Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Kupfer	300

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)
Kabelschuhquerschnitt	nominal

300 mm²**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282
ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90

ETIM 7.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--