

CD-SE 80


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

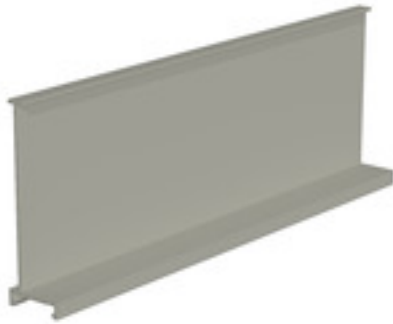

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verdrahtungskanal Separator, 80 mm x
Best.-Nr.	2553980000
Typ	CD-SE 80
GTIN (EAN)	4050118564112
VPE	32 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 18:08:11 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CD-SE 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3,15 inch
Länge	1.000 mm	Länge (inch)	39,37 inch
Nettogewicht	203,75 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

Allgemeine Angaben

Ausführung	1-wandig	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Farbe	grau
Kriechstromfest	Ja	Werkstoff	PVC

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ECLASS 9.1	27-40-07-52
ECLASS 10.0	27-40-07-52	ECLASS 11.0	27-40-07-52
ECLASS 12.0	27-40-07-52		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--