

## FF-SL 65 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Mit verringerter Einbautiefe bei optimierter Luftverteilung.  
Geeignet für den anspruchsvollen Indoor- und Outdoor-  
Einsatz dank IP55-Schutz und den Einsatz von UV-  
beständigem Spezialkunststoff.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	<a href="#">2557010000</a>
Typ	FF-SL 65 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567649
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:02:02 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FF-SL 65 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	131 mm	Tiefe (inch)	5,157 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	3.300 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A	
Anschlussart	Klemmblock	
Baugröße	6	
Bemessungsspannung AC	230 V	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
EMV-Ausführung	Nein	
Einbauausschnitt Breite	291 mm	
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	
Farbe	schwarz	
Filterklasse	G 4	
Geräuschemission	54 dB (A)	
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz
	nominal	64 W
	Netzfrequenz	60 Hz
	nominal	80 W
Lüfertyp	Einschub	
MTBF	40.000 h	
Mit Filter	Ja	
Montageart	gerastet	
Montagehöhe	7 mm	
Montagetiefe	124 mm	
Nennspannung	230 V AC $\pm$ 10%	
Schutzart (UL)	Type 12	
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz
	Strom	0,29 A
	Netzfrequenz	60 Hz
	Strom	0,35 A
UV-beständig	Ja	
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	345 m <sup>3</sup> /h
	Austrittsfilter	IP55
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	423 m <sup>3</sup> /h
Volumenstrom, freiblasend	Austrittsfilter	IP55
	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	500 m <sup>3</sup> /h
	Netzfrequenz	60 Hz
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	Volumenstrom	550 m <sup>3</sup> /h
	Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	550 m <sup>3</sup> /h

**FF-SL 65 55/230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E252704

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF-SL 65 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Zeichnungen

### Diagramm

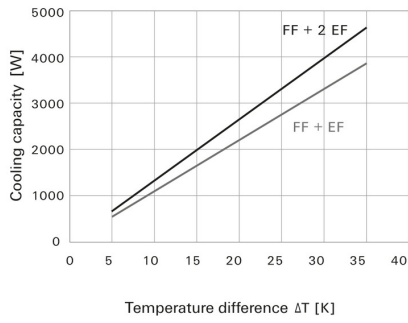

### Diagramm

