

RFF 605 54/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Besonders geeignet für den Indoor-Einsatz in beengten Räumen. Optimale Luftführung und Temperaturverteilung sowie Schutz gemäß IP33 bzw. IP54. Hohe UV-Beständigkeit dank Spezialkunststoff.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Filterlüfter, IP54, grau
Best.-Nr.	2557730000
Typ	RFF 605 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568370
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:04:38 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	106 mm	Tiefe (inch)	4,173 inch
Höhe	436 mm	Höhe (inch)	17,165 inch
Breite	436 mm	Breite (inch)	17,165 inch
Nettogewicht	3.351 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A	
Anschlussart	Klemmblock	
EMV-Ausführung	Nein	
Einbauausschnitt Breite	291 mm	
Einbauausschnitt Höhe	291 mm	
Einsatztemperaturbereich	-15...55 °C	
Farbe	grau	
Filterklasse	G 4	
Geräuschemission	67 dB (A)	
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz
	nominal	112 W
	Netzfrequenz	60 Hz
	nominal	116 W
Lüftertyp	Dachlüfter	
MTBF	50.000 h	
Mit Filter	Ja	
Montageart	gerastet	
Montagehöhe	72 mm	
Montagetiefe	34 mm	
Nennspannung	230 V AC \pm 10%	
Schutzart (UL)	Type 12	
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz
	Strom	0,8 A
	Netzfrequenz	60 Hz
	Strom	0,8 A
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	242 m ³ /h
	Austrittsfilter	IP54
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	242 m ³ /h
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz
	Volumenstrom	350 m ³ /h
	Netzfrequenz	60 Hz
	Volumenstrom	350 m ³ /h
Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	350 m ³ /h	
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	350 m ³ /h	

RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E252704

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EU Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format


RFF 605 54/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm

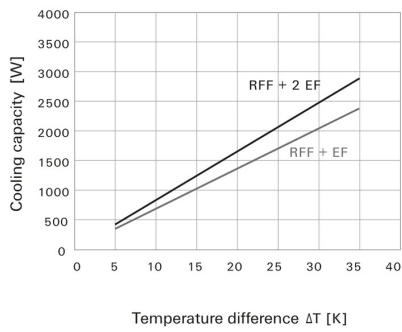

Diagramm

