

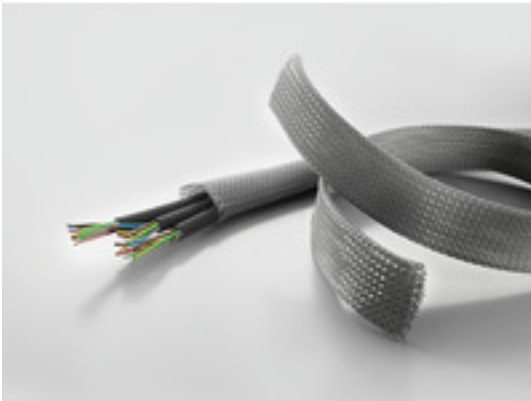
**CBC-FB 10-18/200****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschutzhülse Gewebe
Best.-Nr.	<a href="#">2588930000</a>
Typ	CBC-FB 10-18/200
GTIN (EAN)	4050118602494
VPE	200 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:40:02 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CBC-FB 10-18/200

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	200.000 mm	Länge (inch)	7.874 inch
Durchmesser	18 mm	Nettogewicht	7,94 g

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...150 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	150 °C		

### Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	18 mm
Bündeldurchmesser, min.	10 mm	Durchmesser	18 mm
Einsatztemperaturbereich	-50...150 °C	Farbe	silbergrau
Nenndurchmesser	10 mm	Nutzbarer Querschnitt	254 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	Polyethylenterephthalat PET		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	------------------------------------------