

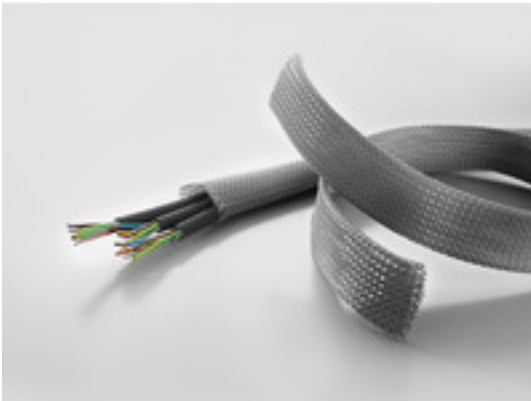
CBC-FB 5-10/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Spiral- und Netzschläuche eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschutzhülse Gewebe
Best.-Nr.	2588950000
Typ	CBC-FB 5-10/200
GTIN (EAN)	4050118602487
VPE	200 m

Erstellungs-Datum 3. März 2023 18:40:18 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CBC-FB 5-10/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Durchmesser	10 mm	Nettogewicht	5,42 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...150 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	150 °C		

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	10 mm
Bündeldurchmesser, min.	5 mm	Durchmesser	10 mm
Einsatztemperaturbereich	-50...150 °C	Farbe	silbergrau
Nenn Durchmesser	5 mm	Nutzbarer Querschnitt	78 mm ²
Werkstoff	Polyethylenterephthalat PET		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ECLASS 9.1	27-43-03-02
ECLASS 10.0	27-43-03-02	ECLASS 11.0	27-43-03-02
ECLASS 12.0	27-43-03-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--