


**G-2L-27-1000/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

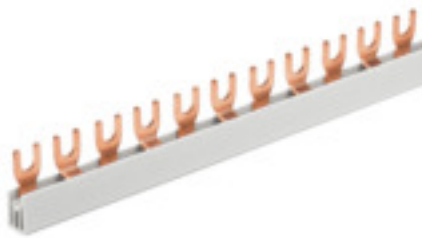

Similar to illustration

2-polige Phasenschiene mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2658190000</a>
Typ	G-2L-27-1000/10
GTIN (EAN)	4050118672336
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:28:13 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## G-2L-27-1000/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	9,3 mm	Tiefe (inch)	0,366 inch
Höhe	28,5 mm	Höhe (inch)	1,122 inch
Breite	1.016 mm	Breite (inch)	40 inch
Nettogewicht	285 g		

### Allgemeines

Polzahl	38
---------	----

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Nennstrom	63 A
-----------------------	--------------------	-----------	------

### Maße

Raster in mm (P)	27 mm
------------------	-------

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>