

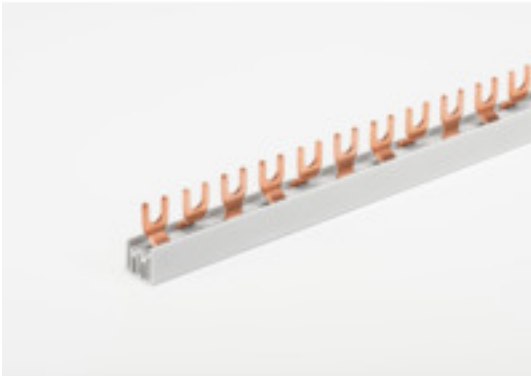
G-3L-375/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

3-polige Phasenschiene mit Gabelkontakt dienen der Potentialverteilung auf weiteren Komponenten im Schaltschrank wie den Leistungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschaltern und anderen Installationsgeräten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2658440000
Typ	G-3L-375/16 C
GTIN (EAN)	4050118672084
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:31:25 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

G-3L-375/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	15,4 mm	Tiefe (inch)	0,606 inch
Höhe	31 mm	Höhe (inch)	1,22 inch
Breite	375 mm	Breite (inch)	14,764 inch
Nettogewicht	213 g		

Allgemeines

Polzahl	21
---------	----

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	16 mm ²	Nennstrom	80 A
-----------------------	--------------------	-----------	------

Maße

Raster in mm (P)	17,8 mm
------------------	---------

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	CE Declaration of Conformity
Kataloge	Catalogues in PDF-format