

IE-CCM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das Verbindungsmodul von Weidmüller ist immer dann hilfreich, wenn Sie auf engem Raum ohne Kabelreserve eine gebrochene Installationsleitung reparieren müssen, bzw. verlängern wollen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verbindungsmodul, IP68 (50 m / 24 h)
Best.-Nr.	2685560000
Typ	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. März 2023 11:15:14 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 35 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...105 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	105 °C		

Allgemeine Daten

Polzahl	3	Artikelbeschreibung	Verbindungsmodul
Farbe	schwarz	Gehäusebasismaterial	Nylon + Glass fibre, UL Reconnized
Kontaktmaterial	Nickel plated	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig (AWG)	AWG 18...AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 18	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	3,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig	0.75...3.5 mm ²	Manteldurchmesser, min.	6,5 mm
Manteldurchmesser, max.	8,5 mm	Material Kontakträger	Nylon + Glass fibre, UL Reconnized
Schutzart	IP68 (50 m / 24 h)	Anzugsdrehmoment Anschlussadapter, min.	0,196 Nm
Anzugsdrehmoment Anschlussadapter, max.	0,44 Nm	Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenmutter, min.	0,78 Nm
Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenmutter, max.	0,98 Nm	Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenrohr, min.	0,78 Nm
Anzugsdrehmoment Stopfbuchsenrohr, max.	0,98 Nm		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (cURus) E486077

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung	600 V	Nennstrom	20 A
--------------	-------	-----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E486077

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

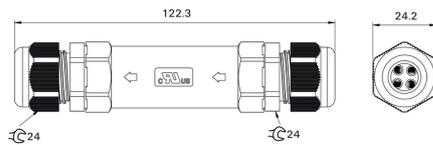
Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format

IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung****Montageausschnitt**