

## IE-M12-COUP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kupplung, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Best.-Nr.	<a href="#">8901640000</a>
Typ	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:51:29 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-M12-COUP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 36 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -5 °C...60 °C      Betriebstemperatur, min. -5 °C  
 Betriebstemperatur, max. 60 °C

### Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Polyamid, Messing, vernickelt	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Schutzart	IP67		

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	M12	Anschluss 2	M12
Artikelbeschreibung	Kupplung	Aufbau	M12-Buchse auf M12-Buchse
Gehäusebasismaterial	Polyamid, Messing, vernickelt	Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Anschlussgewinde	M12	Schirmung	360° Schirmkontaktierung
Schutzart	IP67		

### Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-2-101

### Technische Daten Allgemein

Anschlussgewinde	M12	Gehäusebasismaterial	Polyamid, Messing, vernickelt
Schutzart	IP67		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-03-20

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## IE-M12-COUP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Zeichnungen

Maßzeichnung

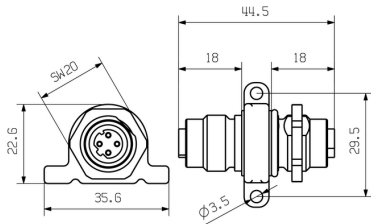

Maßzeichnung

