


H10,0/24 ZH EB SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

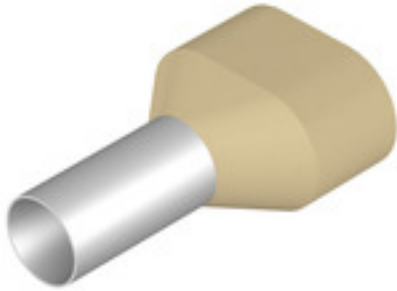

- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
Best.-Nr.	9004940000
Typ	H10,0/24 ZH EB SV
GTIN (EAN)	4008 190482718
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 02:39:45 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H10,0/24 ZH EB SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,18 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe elfenbein	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	17 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	24 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H10,0/24 ZH EB SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

