


H6,0/23T ZH GN SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

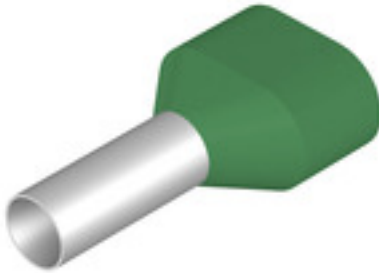

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün
Best.-Nr.	9005160000
Typ	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008190482749
VPE	100 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 17:20:53 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,69 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grün	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	20 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	6,2 mm	Kragenhöhe (A)	11,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	23 mm
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H6,0/23T ZH GN SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

