

H10,0/30DS ZH R**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

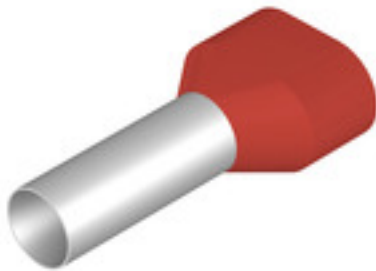

- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot
Best.-Nr.	9018890000
Typ	H10,0/30DS ZH R
GTIN (EAN)	4032248105847
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

H10,0/30DS ZH R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,03 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe rot	Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	------------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	23 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	6,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	30 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H10,0/30DS ZH R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

