


H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

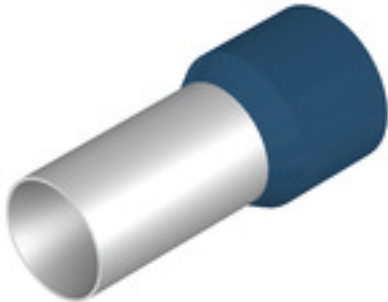

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 36 mm, 30 mm, blau
Best.-Nr.	9028220000
Typ	H120,0/50 BL
GTIN (EAN)	4008 19089 1596
VPE	25 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 19:32:35 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 9,08 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	36 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	16,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	30 mm
Kragendurchmesser (D2)	21 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,7 mm
L1 in mm	50 mm	Leiteranschlussquerschnitt	120 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 4/0	Metallhülsendicke (S1)	0,5 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H120,0/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

