


H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

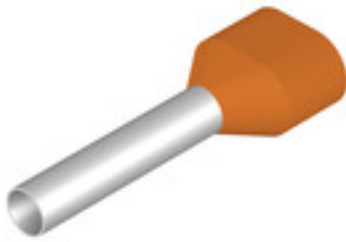

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, orange
Best.-Nr.	9037680000
Typ	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 190493479
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 03:22:13 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,57 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe orange	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	21 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	5,2 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	28 mm
Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H4,0/28T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnung

