


**ERME MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

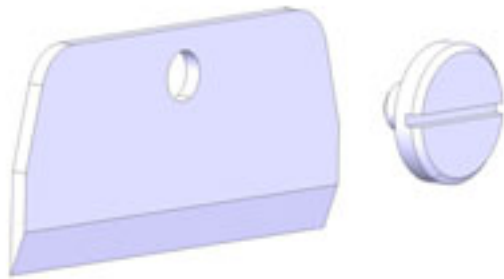

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Ersatzmesser
Best.-Nr.	<a href="#">9203070000</a>
Typ	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 14:18:05 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## ERME MULTI-STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3,346 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	11 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Ersatz-Schneidmesser Multi-Stripax
---------------------	---------------------------------------

### Abisolierwerkzeuge

max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm	max. Schneidleistung eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
max. Schneidleistung feindrätig	6 mm <sup>2</sup>		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	