

H10,0/22S EB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

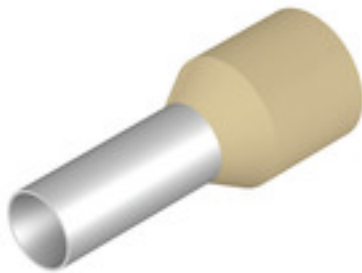

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein
Best.-Nr.	9203620000
Typ	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	4032248565061
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 20:54:49 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H10,0/22S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,51 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe elfenbein	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	sonstige
Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,6 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	7,1 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm
L1 in mm	22 mm	Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H10,0/22S EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

