

樹脂製フレキチューブ チューブ本体

RoHS



ココが
特長

ポリアミド製で耐薬品性に優れた樹脂製保護管

- ポリアミド製で多くの液体に対して、高い耐力性を有しています。(アルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など)
- 標準タイプと可動部タイプからお選びいただけます。



ご注意

●06008~6009ページ以外のコネクタ・アクセサリとの接続・固定はできません。

難燃



全長5m, 10m

全長30m, 50m

出荷日		出荷日	
1~5本	3日目	1~3本	5日目
6本~	都度見積	4本~	都度見積


非在庫品

非在庫品

仕様

材質	共通	ポリアミド
仕様温度範囲	標準タイプ 可動部タイプ	-5~65℃ -10~65℃
適合規格	共通	IEC61386-23, JIS C8461-2-3
色	共通	黒
UL規格	標準タイプ	UL 94V2, UL File No.167112
	可動部タイプ	UL 94HB, UL File No.167112

外形図

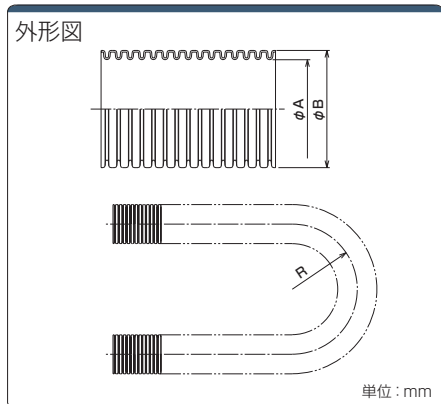

単位: mm

寸法・強度

型式	タイプ	内径 φA(mm)	外径 φB(mm)	動径径(mm)		耐圧荷重(N) 扁平率25%時	耐張力 破壊値(N)	重量 (g/m)	
				固定	可動				
MINS12	標準	8.2	12	30	55	300	116	約23g	
MINS16		11.5	16	40	75	545	380	約40g	
MINS20		15.3	20	45	90	462	380	約60g	
MINS25		19.6	25	50	100	453	510	約90g	
MINS32		26.0	32	85	165	397	650	約110g	
MINS40		33.5	40	105	210	350	800	約160g	
MINS50		42.8	50	130	260	350	850	約210g	
MINS63		55.6	63	170	340	328	850	約260g	
MINF12		可動部	8.2	12	30	50	655	307	約23g
MINF16			11.5	16	40	70	545	282	約40g
MINF20	15.3		20	45	80	462	333	約60g	
MINF25	19.6		25	50	90	453	597	約90g	
MINF32	26.0		32	85	140	397	688	約120g	
MINF40	33.5		40	100	190	350	940	約170g	
MINF50	43.3		50	120	230	350	990	約220g	
MINF63	56.2		63	160	300	328	723	約280g	

※扁平率25%とは、当初のチューブ外径と比較し、荷重が掛かった事によりチューブの外径幅が25%縮んだ状態です。



Order
注文例

型式	—	全長(m)
MINS12	—	10



■標準タイプ

型式	全長 (m)	基準単価		
		1~9本	スライド単価 10本~	
MINS12	5	¥1,020	¥920	
MINS16		¥1,020	¥920	
MINS20		¥1,210	¥1,090	
MINS25		¥1,980	¥1,780	
MINS32		¥3,240	¥2,920	
MINS40		¥4,040	¥3,640	
MINS50		¥5,390	¥4,850	
MINS63		¥7,030	¥6,330	
MINS12		10	¥1,900	¥1,710
MINS16			¥1,970	¥1,770
MINS20	¥2,270		¥2,040	
MINS25	¥3,800		¥3,420	
MINS32	¥6,020		¥5,420	
MINS40	¥7,950		¥7,160	
MINS50	¥10,710		¥9,640	
MINS63	¥13,930		¥12,540	
MINS12	50 (1巻)		¥7,200	¥6,480
MINS16			¥7,310	¥6,580
MINS20		¥8,590	¥7,730	
MINS25		¥13,560	¥12,200	
MINS32		¥22,060	¥19,850	
MINS40		¥17,360	¥15,620	
MINS50		¥25,000	¥22,500	

■可動部タイプ

型式	全長 (m)	基準単価		
		1~9本	スライド単価 10本~	
MINF12	5	¥1,750	¥1,580	
MINF16		¥1,800	¥1,620	
MINF20		¥2,740	¥2,470	
MINF25		¥3,960	¥3,560	
MINF32		¥5,650	¥5,090	
MINF40		¥7,610	¥6,850	
MINF50		¥10,260	¥9,230	
MINF63		¥12,930	¥11,640	
MINF12		10	¥3,360	¥3,020
MINF16			¥3,390	¥3,050
MINF20	¥5,260		¥4,730	
MINF25	¥7,600		¥6,840	
MINF32	¥10,560		¥9,500	
MINF40	¥15,000		¥13,500	
MINF50	¥20,360		¥18,320	
MINF63	¥25,710		¥23,140	
MINF12	50 (1巻)		¥12,600	¥11,340
MINF16			¥12,940	¥11,650
MINF20		¥19,540	¥17,590	
MINF25		¥27,120	¥24,410	
MINF32		¥36,400	¥32,760	
MINF40		¥33,000	¥29,700	
MINF50		¥47,500	¥42,750	