

ミスミ

樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)



ココが特長

RFシリーズ樹脂製保護管用ストレートコネクタ

- RFシリーズ**01831**ページフレキチューブと組み合わせ使用するストレート形状の専用コネクタです。
- ネジ部分はCTG(PF)とドイツDIN規格のPGサイズを採用しています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
- UL File No. E86359
- IP67保護構造

IP67 IEC UL

在庫品

RoHS



ご注意
 ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・**01831**ページ以外のチューブとの接続はできません。

材質	6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲	-30℃~+100℃
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒
保護等級	IP67




Order
注文例

型番

RQG21-PF22

1個単位 公差±0.2

外形図

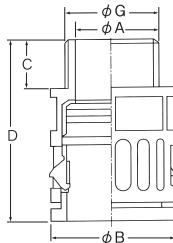

単位: mm

※RQG-P7のみプラスチックのロックナットを使用。詳細は **01831** ページをご参照下さい。
 ※各ネジサイズに対応したロックナットが付属しています。ロックナットの仕様は **01831** ページをご参照ください。

型番	適合チューブ 01831 ページ	ネジサイズ	最小内径 φA	最大外径 φB	ネジ長さ C	全長 D	六角対辺	重量 (g)	ネジ外径 φG	パネル 取付穴径 φ	¥通常単価		
											1~29個		
RQG9-PF16	RF-9	CTG16	10.0	27	14	39.0	18	4.5	20.9	21.0	250		
RQG11-PF16	RF-11		12.5	29.5		41.0	21	6			260		
RQG16-PF16	RF-16		16.0			45.5	27	10			290		
RQG21-PF22	RF-21	CTG22	20.5	37	16	48.0	34	14	26.4	27.0	410		
RQG29-PF28	RF-29	CTG28	27.5	44		52.0	40	22			33.2	34.0	580
RQG36-PF36	RF-36	CTG36	35.0	52		18	57.0	49			31	41.9	42.5
RQG48-PF54	RF-48	CTG54	48.5	66	21	60.5	60	42	59.6	60.0	1,360		
RQG-P7	RF-7	PG7	7.0	17	10	32.5	15.5	3.5	12.5	13.0	250		
RQG-PG9	RF-9	PG9	10.0	20		35.0	18	4.5			15.2	15.5	230
RQG-PG11	RF-11	PG11	12.5	23		37.0	21	6			18.6	19.0	230
RQG-PG16	RF-16	PG16	17.0	29.5	12	43.5	27	10	22.5	23.0	290		
RQG-PG21	RF-21	PG21	23.5	37		46.0	34	14			28.3	29.0	390
RQG-PG29	RF-29	PG29	30.5	44		48.0	40	22			37.0	37.5	540
RQG-PG36	RF-36	PG36	36.5	52	15	50.5	49	31	47.0	47.5	1,070		
RQG-PG48	RF-48	PG48	48.5	64		54.0	60	42			59.3	60.0	1,330

ミスミ

樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)



ココが特長

RFシリーズ樹脂製保護管用90度アングルコネクタ

- RFシリーズ**01831**ページフレキチューブと組み合わせ使用する90度アングル形状の専用コネクタです。
- ネジ部分はCTG(PF)とドイツDIN規格のPGサイズを採用しています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
- UL File No. E86359
- IP67保護構造

IP67 IEC UL

在庫品

RoHS



ご注意
 ・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・**01831**ページ以外のチューブとの接続はできません。

材質	6ナイロン UL94V-0
使用温度範囲	-30℃~+100℃
適合規格	IEC204 CDIN ED60204
色	黒
保護等級	IP67




Order
注文例

型番

RQW-PG11

1個単位 公差±0.2

外形図

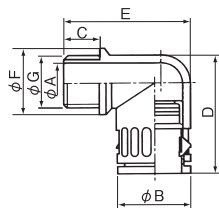

単位: mm

※RQG-P7のみプラスチックのロックナットを使用。詳細は **01831** ページをご参照下さい。
 ※各ネジサイズに対応したロックナットが付属しています。ロックナットの仕様は **01831** ページをご参照ください。

型番	適合チューブ 01831 ページ	ネジサイズ	最小内径 φA	最大外径 φB	ネジ長さ C	全長 D	全長 E	フランジ 径 φF	重量 (g)	ネジ外径 φG	パネル 取付穴径 φ	¥通常単価		
												1~29個		
RQW9-PF16	RF-9	CTG16	10.0	20	14	41	41	27	6	20.9	21.0	420		
RQW11-PF16	RF-11		12.5	23		44	43		8			450		
RQW16-PF16	RF-16		16.0	29.5		51	51		16			460		
RQW21-PF22	RF-21	CTG22	20.5	37	16	59	57	34	24	26.4	27.0	780		
RQW29-PF28	RF-29	CTG28	27.5	44		70	67	43	36			33.2	34.0	1,140
RQW36-PF36	RF-36	CTG36	35.0	52		83	76	52	51			41.9	42.5	1,780
RQW48-PF54	RF-48	CTG54	48.5	64	21	97	90	66	67	59.6	60.0	2,130		
RQW-PG9	RF-9	PG9	12.5	20	10	36	34	20	6	12.5	13.0	390		
RQW-PG11	RF-11	PG11	15.5	23		42	37.5	23	8			18.6	19.0	420
RQW-PG16	RF-16	PG16	18.0	29.5		50	47	27	16			22.5	23.0	460
RQW-PG21	RF-21	PG21	24.0	37	12	57	55	34	24	26.4	27.0	780		
RQW-PG29	RF-29	PG29	32.0	44		67.5	63	43	36			37.0	37.5	1,140
RQW-PG36	RF-36	PG36	36.5	52		83	70	52	51			47.0	47.5	1,700
RQW-PG48	RF-48	PG48	48.5	64	14	88	83	64	67	59.3	60.0	2,030		

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。