


絶縁支持台

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

ミスミ

絶縁支持台

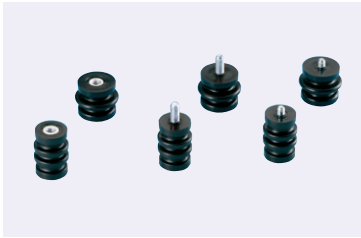

ココが
特長

バリエーションが豊富!

- 銅バー(○1127ページ)用の絶縁支持台です。
- 標準タイプ:M6またはM8のナットーナット、ボルトーナットタイプ。
- パネル直付タイプ:M5のボルトーナットタイプ。
- パネル直付タイプはボルト部が短くなっておりますので、固定高さが必要な場合連結してお使いいただけます。

2D
CAD

在庫品

CAD

RoHS



Order
注文例

型番

MJSD20-6P




使用例


外形図

標準タイプ(M6ネジ)

MJSD20-6P

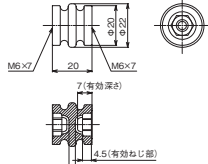


MJSD20T-6P

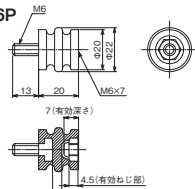


標準タイプ(M8ネジ)


MJSD32-6P

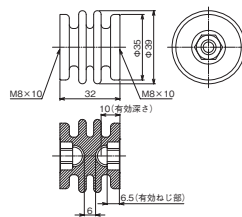


MJSD32T-6P

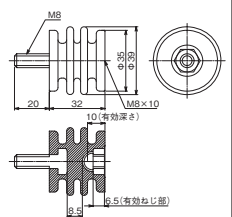

MJSD24-6P

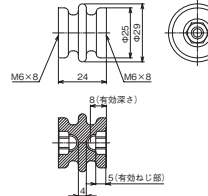


MJSD24T-6P

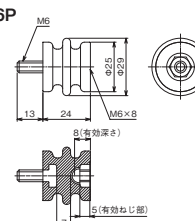


パネル直付タイプ(M5ネジ)


MJSD24P-6P

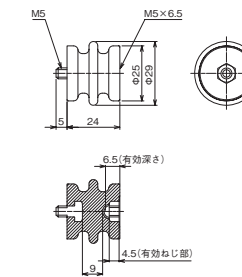


MJSD24SP-6P

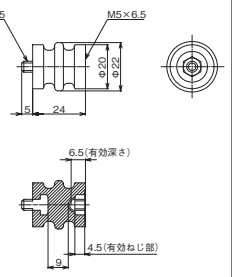


MJSD32S-6P

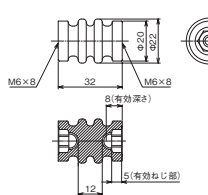


MJSD32ST-6P

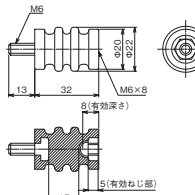

MJSD32SP-6P

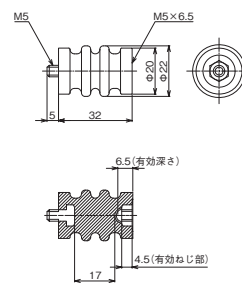

連結取付可能

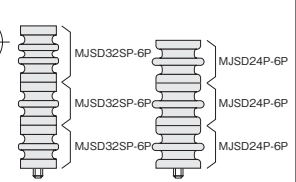

基本仕様

材質	絶縁部	ポリプロピレン(黒色)
材質	ボルト・ナット部	スチール(亜鉛メッキ 三価クロメート処理)
絶縁電圧		600V
耐電圧		2500V 1分間



1パック単位 6個入

タイプ名	型番	絶縁部高さ (mm)	最大径 (mm)	ネジ径		自重 (g/個)	締付トルク (N・m)	¥通常単価		
				ボルト	ナット			1~29パック	30~79パック	80~99パック
標準タイプ	MJSD20-6P	20	22	—	M6x7	9	4~5	2,000	1,790	1,580
	MJSD24-6P	24	29	—	M6x8	12		2,060	1,920	1,620
	MJSD32S-6P	32	22	—	M6x8	11		1,960	1,850	1,550
	MJSD20T-6P	20	22	M6x13	M6x7	12		2,000	1,790	1,580
	MJSD24T-6P	24	29	M6x13	M6x8	15		2,060	1,920	1,620
	MJSD32ST-6P	32	22	M6x13	M6x8	14		1,960	1,850	1,550
	MJSD32-6P	32	39	—	M8x10	28		2,080	1,950	1,650
パネル直付タイプ	MJSD32T-6P	32	39	M8x20	M8x10	36	2.2~2.8	2,080	1,950	1,650
	MJSD24P-6P	24	29	—	—	15		1,780	1,500	1,240
	MJSD24SP-6P	24	22	M5x5	M5x6.5	12		1,780	1,500	1,240
	MJSD32SP-6P	32	22	M5x5	M5x6.5	14		1,900	1,630	1,380
	MJSD32SP-6P	32	22	M5x5	M5x6.5	14		1,900	1,630	1,380

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索
WEBなら国内外メーカーの商品39万円以上!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。