

L-Winkel

–Außenseite rechtwinklig, ungleichschenklig–


Price Revision

□ : New Price

CAD-Daten



Typ	□
LASS	1.0040/Ust.42.2
LASA	EN AW-6063/AlMg0,7Si
LASU	1.4301/X5CrNi18-10

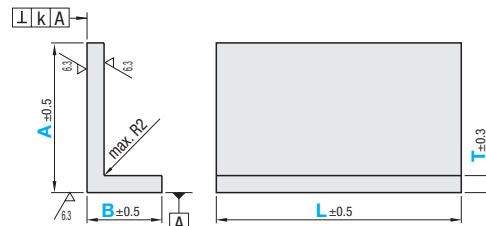

Teilenummer			L										T			k	
Typ	A	B	Auswahl										Auswahl			Rechtwinkligkeit	
LASS LASA LASU	30	25	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	0.05		
	40	25	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
		30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
	50	25	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
		30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
		40	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
	60	30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
		40		30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
		50		30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
	75	50		30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6		*8	**10
LASS LASA	80	40		30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	10	0.1	
	100	50		30	40	50	60	70	80	90	100	150		6	10		
		60		30	40	50	60	70	80	90	100	150		6	10		
LASS	125	60		30	40	50	60	70	80	90	100	150			10		
	150	70		30	40	50	60	70	80	90	100	150			10		

* Artikel mit einer * Markierung sind nur für LASU geeignet. Artikel mit einer ** Markierung sind nur für LASS und LASA geeignet.

Bestellbeispiel

Teilenummer - L - T

LASS8040 - 70 - 6

Lieferzeit

8 Arbeitstage

Express A

5,00 EUR/Stück

S.92


Expressgebühr von 13,50 EUR für 3 oder mehr identische Teile.

		Preis		■ Mengenrabatt S.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Stückzahl		1-9		10-19		20-49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Teilenummer		T		Stückpreis Stückz. 1-9										
Typ	A	B	Auswahl	L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	
LASU	30	25	5 6	19,20	21,40	26,00	30,70	35,40	40,10	45,00	49,80	51,80	74,10	
			5 6	19,50	21,90	26,60	31,30	36,00	40,70	45,60	50,40	52,40	74,50	
	40	25	8	21,10	23,60	28,30	33,70	39,00	44,00	49,20	54,20	56,40	80,40	
			5 6	19,50	22,00	26,70	31,50	36,10	41,00	45,80	50,70	52,50	74,70	
		30	8	21,40	23,70	29,00	33,90	39,00	44,20	49,30	54,50	56,40	80,80	
	25	5 6	20,20	22,90	27,50	32,20	36,90	41,70	46,60	51,20	53,00	57,30	75,30	
			8	21,90	24,60	29,80	34,60	39,80	45,00	50,10	55,30	57,30	81,60	
		50	5 6	20,60	23,10	28,00	32,50	37,10	41,90	46,70	51,30	53,30	75,80	
	30	8	22,20	24,90	29,80	34,90	40,10	45,10	50,20	55,40	57,40	57,40	81,60	
			5 6	20,80	23,10	28,00	32,60	37,20	42,20	46,90	49,10	53,60	75,90	
		40	8	22,30	24,60	29,90	35,10	40,10	45,20	50,40	52,60	57,40	81,90	
	40	5 6	21,90	23,60	28,40	33,10	37,80	42,50	47,30	49,40	54,00	56,00	76,20	
			8	22,50	25,20	30,10	35,20	40,40	45,40	50,70	52,80	57,50	82,00	
		60	5 6	–	24,10	28,90	33,40	38,20	43,00	47,70	49,70	54,20	76,60	
	50	8	–	25,40	30,60	35,50	40,70	45,80	50,80	53,00	58,00	82,50		
			5 6	–	24,30	29,30	33,60	38,40	43,00	47,70	49,90	54,40	76,80	
			8	–	25,50	30,70	35,90	40,80	46,00	50,90	53,20	58,00	82,50	
	75	50	5 6	–	27,10	32,50	37,90	43,30	48,80	54,20	56,50	61,60	87,40	
			8	–	28,50	33,70	39,20	44,50	49,80	55,10	57,40	62,50	87,80	



 Optionen

Option	Opt.-Nr.	Spez.	Aufpreis
	–	Beide Seite mit Maß L rechtwinklig zu Fläche A. Bestellnr.: CKC	8,00

Optionen

Teilenummer - L - T - (CKC)

LASS8040 - 70 - 6 - CKC

Option

Opt.-Nr.

Spez.

Aufpreis

Beide Seite mit Maß L liegen rechtwinklig zu Fläche A.

Bestellnr. CKC


8,00

L-Winkel

–Innenseite rechtwinklig, wählbar/Außenseite rechtwinklig 2 gleiche Seiten, Rohling/Außenseite rechtwinklig, ungleichschenklig, Rohling–



Typ	□
LAIS	1.0040/Ust.42.2
LAIA	EN AW-6063/AlMg0,7Si

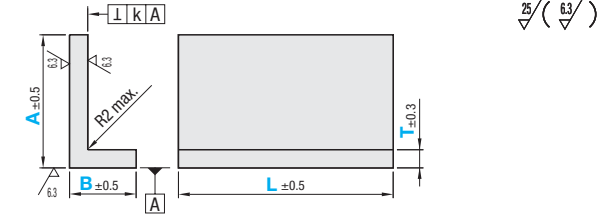

Teilenummer		1mm-Schritte			
Ausführung	T	A	B	L	
LAIS	6	25-75	25-75	25-100	
	10	25-100	25-100		
LAIA	6	25-75	25-75		
	10	25-100	25-100		

Länge Maße A und B	Rechtwinkligkeit k
25-75	max. 0.05
76-100	max. 0.10

(Bsp.) Für LAIS10-A38-B85-L85
Wenn die Länge B85... beträgt Rechtwinkligkeit k max. 0.10.

Preis

Stückzahl

Rabatt

Preisliste

1-9

10-19

20-29

10%

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Mengenrabatt S.92

Typ		Stückpreis			
A	B	LAIS6	LAIS10	LAIA6	LAIA10
25-50	25-50	39,80	57,50	48,70	66,20
		48,70	68,70	55,10	78,20
		—	—	61,10	82,20
		—	—	—	59,00
51-75	51-75	48,70	67,50	54,00	75,80
		55,10	74,80	62,00	85,10
		—	—	68,80	93,60
		—	—	—	68,00
76-100	76-100	59,80	88,50	58,60	79,70
		67,10	95,60	67,60	92,30
		—	—	73,50	98,60
		—	—	—	72,30

Bestellbeispiel

Teilenummer - A - B - L

LAIS6 - A25 - B50 - L100

Lieferzeit

10 Arbeitstage

Optionen

Teilenummer - A - B - L - (CKC)

LAIS6 - A30 - B50 - L100 - CKC

Option

Opt.-Nr.

Spez.

Aufpreis


Beide Seiten mit Maß L liegen rechtwinklig zu Fläche A.

Bestellnr. CKC

8,00



Typ	□
LACS	1.0040/Ust.42.2
LACA	EN AW-6063/AlMg0,7Si
LACU	1.4301/X5CrNi18-10

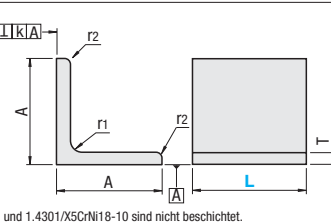


Teilenummer	k	A	L
LACS9 · 9A · 13	±2.0	±2.0	±1.0
LACS15 · 15A	±3.0	±3.0	±1.0
LACAB · 9 · 10 · 12	±2.0	±0.9	±1.0
LACU9 · 10	±3.0	±0.8	±2.0

Teilenummer		L				T		Maß T Toleranz				Stückpreis					
Typ	Nr.	1mm-Schritte	A	r1	r2	1mm-Schritte	T	A	r1	r2		L30-49	L50-99	L100-149	L150-199	L200-249	L250-300
LACS	9	30-300	9	±0.7	75	13	9	75	8.5-10.0	6.0-7.0	10	7.80	10.30	14.30	16.80	20.70	23.10
	9A				90			90				9.90	12.90	17.00	20.10	24.30	27.10
	13				100			100				13.50	17.90	23.40	28.00	33.60	38.10
	15				130			130				—	—	32.40	42.70	53.40	64.00
LACA	8	30-300	8	±0.3	80	10	9	80	8.5	4.0	10	8.40	11.60	16.20	19.30	24.00	27.10
	9				90			90				10.20	13.90	19.20	23.10	28.20	32.10
	10				100			100				—	20.60	27.10	32.50	39.10	44.50
	12				130			130				—	35.40	46.80	59.40	72.00	83.70
LACU	9	50-300	9	±0.7	75	10	9	75	8.5	6.0	10	—	23.30	30.90	37.70	45.30	51.90
	10				100			100				—	36.60	47.40	57.50	68.40	78.30

*LACA12 ohne r2.



Typ	□
LAFS	1.0040/Ust.42.2
LAFA	EN AW-6063/AlMg0,7Si

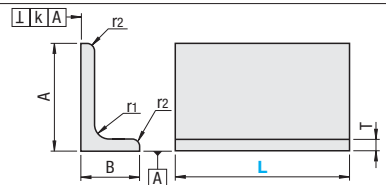

Teilenummer	k	A	L
LAFS9	±2.0	±3.0	+ 1.0
LAFS9A			+ 2.0
LAFS12			+ 3.0
LAFS15	±3.0		+ 3.0
LAFS15		±0.92	+ 1.0
LAFS15			+ 2.0
LAFS15			+ 2.0

||
||
||