

Stellring für die Lagermontage

Montageschraube

Merkmale: Als Halterung für Lagerinnenlaufring. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Ökonomischer als Spezial-Lagermuttern.


Mit Montageschraube




RoHS10

* Optional können die mitgelieferten Montageschrauben gegen Montageschrauben mit Schraubensicherungsbeschichtung ausgetauscht werden. (Sehe nachfolgende Optionen.)

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
Kurzer Bund	Langer Bund			Stellschrauben, 2 St.
SCSBR	SCSBS	EN 1.1191	Schwarz brüniert	MEN 1.7220 Äquiv.
PSCSBR	PSCSBS		Chemisch vernickelt	
SSCSBR	SSCSBS	EN 1.4301 Äquiv.	-	MEN 1.4301 Äquiv.
SCSRAW	SCSSAW		Aluminiumlegierung Seite 2000	Klar eloxiert

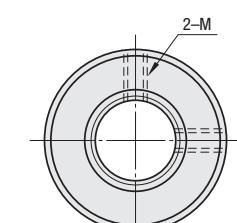

Kurzer Bund

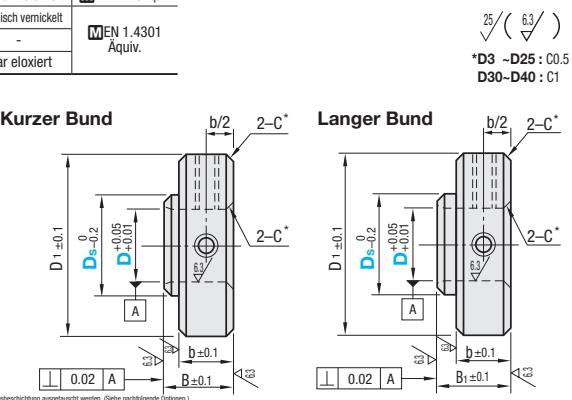


Teilenummer	Ausführung	Ds wählbar	Geeignetes Lager (Außen-Ø)	B	B1	D1	Montageschraube M x Länge	b	Stückpreis			
									SCSBR SCSBS	PSCSBR PSCSBS	SSCSBR SSCSBS	SCSRAW SCSSAW
(Kurzer Bund)	SCSBR	5	673ZZ (6), 683ZZ (7)			10	M3x3		-	-	-	-
		6	693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)			10	M3x3		-	-	-	-
	SCSBS	6	674ZZ (7), 684ZZ (9)			12			-	-	-	-
		*7	694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)			14			-	-	-	-
	SSCSBR	7	675ZZ (8)			14			-	-	-	-
		*8	685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)			15			-	-	-	-
	SCSRAW	8	676ZZ (10), 686ZZ (13)			15			-	-	-	-
		*9	696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)			16			-	-	-	-
	SCSBS	11	688ZZ (16)			16			-	-	-	-
		*12	698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)			18			-	-	-	-
	PSCSBS	13	6800ZZ (19)			20			-	-	-	-
		14	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)			22			-	-	-	-
	SSCSBS	15	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)			25	M5x4		-	-	-	-
	SCSSAW	16	6801ZZ (21)			25			-	-	-	-
	SCSBS	17	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)			27			-	-	-	-
	PSCSBS	*18	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)			27			-	-	-	-
	SSCSBS	*18	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)			27			-	-	-	-
	SCSSAW	*19	6002ZZ (32)			27			-	-	-	-
	SCSBS	*21	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)			27			-	-	-	-
	PSCSBS	*20	6803ZZ (26)			27			-	-	-	-
	SSCSBS	*21	6903ZZ (30), 6003ZZ (35)			27			-	-	-	-
	SCSSAW	*23	6203ZZ (40), 6303ZZ (47)			27			-	-	-	-
	SCSBS	23	6704ZZ (27), 6804ZZ (32)			32			-	-	-	-
	PSCSBS	*24	6904ZZ (37)			32			-	-	-	-
	SSCSBS	*27	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)			32			-	-	-	-
	SCSSAW	28	6805ZZ (37)			42			-	-	-	-
	SCSBS	*29	6905ZZ (42)			42			-	-	-	-
	PSCSBS	*31	6005ZZ (47)			42			-	-	-	-
	SSCSBS	*32	6205ZZ (52)			42			-	-	-	-
	SCSSAW	33	6806ZZ (42)			45			-	-	-	-
	SCSBS	35	6906ZZ (47)			45			-	-	-	-
	PSCSBS	*38	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)			45			-	-	-	-
	SSCSBS	38	6807ZZ (47)			50			-	-	-	-
	SCSSAW	41	6907ZZ (55)			50			-	-	-	-
	SCSBS	43	6007ZZ (62), 6207ZZ (72)			50			-	-	-	-
	PSCSBS	43	6808ZZ (52)			50			-	-	-	-
	SSCSBS	45	6008ZZ (62)			50			-	-	-	-
	SCSSAW	48	6008ZZ (68), 6208ZZ (80)			50			-	-	-	-

*Preise in () gelten nur für Ausführung mit langem Bund.

Ordering Example Teilenummer - Ds
SCSBS12 - 18

Ordering Example Teilenummer - Ds - (YC)
SCSBS20 - 23 - YC

Option	Gewindesicherung, Stellschraube
Opt.-Nr.	Gewindesicherungsbeschichtung
Spez.	YC Änderungen der mitgelieferten Montageschraube in Ausführung mit Schraubensicherungsbeschichtung. ■ Schraubensicherungsbeschichtung • Die Gewinde sind mit hoch elastischem, öl- und abriebfestem Spezialkunststoff beschichtet. • Beim ersten Gebrauch ist die Effizienz am größten, nimmt jedoch ab dem vierten Gebrauch ab. ☒ Nicht verfügbar bei SCSRAW und SCSSAW.

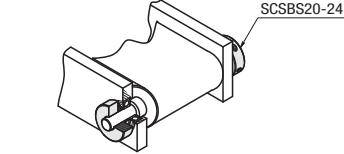

Stellring für die Lagermontage (platzsparende Konstruktion)

Kompakt, Montageschraube


Merkmale: Um bis zu 40% schmäler (Maß B) und 19% geringerer Außen-Ø (Maß D) als Ausführung mit Montageschraube (S.275).

Kompakt, Montageschraube



RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
Kurzer Bund	Langer Bund		Stellschrauben, 2 St.
SCBRJ	SCBSJ	EN 1.1191	Schwarz brüniert
PSCBRJ	PSCBSJ		Chemisch vernickelt

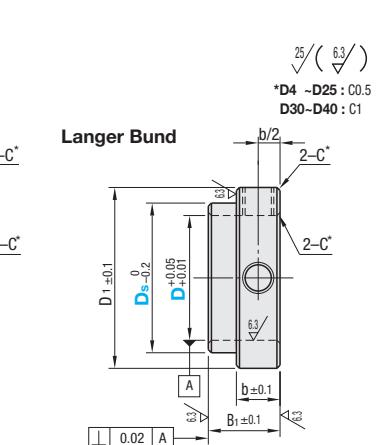

Teilenummer	Ausführung	Ds wählbar	Geeignetes Lager (Außen-Ø)	B	B1	D1	Montageschraube M x Länge	b	Stückpreis		
									SCBRJ SCBSJ	PSCBRJ PSCBSJ	SSCBRJ SSCBSJ
(Kurzer Bund)	SCBRJ	4	684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)			10			10		
		5	695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)			12			12		
	SCBSJ	6	676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)			13			13		
		8	688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)			15			15		
	SSCBRJ	12	6800ZZ (19)			17			17		
		13	6900ZZ (22), 6000ZZ (26)			17			17		
	SCBSJ	14	6200ZZ (30), 6300ZZ (35)			19			19		
		16	6701ZZ (18), 6801ZZ (21)			22			22		
	SSCBSJ	18	6901ZZ (24), 6001ZZ (28)			22			22		
	SCBSJ	19	6201ZZ (32), 6301ZZ (37)			24			24		
		21	6802ZZ (24), 6902ZZ (28)			24			24		
	SSCBSJ	23	6202ZZ (35), 6302ZZ (42)			24			24		
	SCBSJ	24	6803ZZ (26)			29			29		
		27	6904ZZ (37)			29			29		
	SCBSJ	29	6004ZZ (42), 6204ZZ (47)			34			34		
		31	6905ZZ (42)			34			34		
	SCBSJ	32	6005ZZ (47)			34			34		
		35	6205ZZ (52), 6305ZZ (62)			41			41		
	SCBSJ	38	6906ZZ (47)			41			41		
		41	6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)			46			46		
	SCBSJ	43	6907ZZ (55)			46					