

# Einfache Schienenführung

Aluminium, mit Kugellager


Tragzahl: 79N/Stk.

■ Merkmale: Leichtbau, da aus Aluminium.




	Ausführung			Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
	Set (1 Schlitten + 1 Schiene) Standard-ausführung	Mit Arretierung	Führungs-schiene			
ohne Feststeller	KSR1	KSRLC	KSRLR	Schlitten	① Aluminiumlegierung ② Polyacetal	Hart, klar eloxiert
				Führungsschiene	Aluminiumlegierung	Hart, klar eloxiert
mit Anschlag	KSR1ST	KSRLCST	-	Anschlag	MC Nylon	-
				Verriegelung	Gewinde EN 1.4301 Äquivalent Spitze	-
					Polyacetal	-

■ Wählen Sie Ausführung mit Anschlag, um Abfallen des Schlittens zu verhindern.

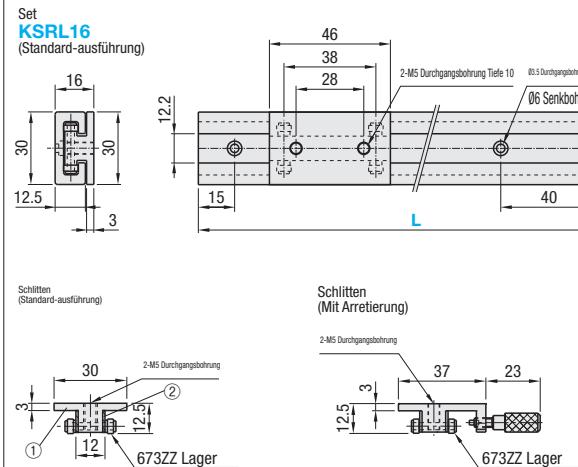

■ Der Einsatz wird nicht an Stellen empfohlen, an denen die Schienen Lastmomente ausgesetzt sind.

■ Verwenden Sie zur Schieneninstallation Kleinkopfschrauben mit Innensechskant (S. 2-194)

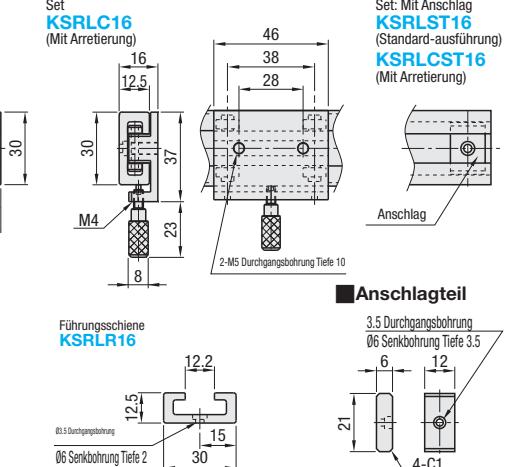

■ KSR1ST und KSRLCST (mit Anschlägen) enthalten jeweils 2 Anschlüsse.


■ Befestigen Sie den Anschlag zusammen mit der Schiene.

Teilenummer	L	Ant. Befestigungsstellen	Effektivhub 1 Schlitten	Tragzahl N 1 Schlitten	Tragzahl N 1 Schiene	Stückpreis		Hinzufügbare Schlittenzahl	
Ausführung	Nr.		Kein Anschlag	Mit Anschlag *1				ohne Feststeller	Mit Anschlag
Set Standard-ausführung	70	2	18	-					
	110	3	58	16					
	150	4	98	56					
	190	5	138	96					
	230	6	178	136					
	270	7	218	176					
	310	8	258	216					
	350	9	298	256					
	390	10	338	296					
	430	11	378	336					
Set Standard-ausführung	470	12	418	376					
	510	13	458	416					
	550	14	498	456					
	590	15	538	496					
	630	16	578	536					
	670	17	618	576					
	710	18	658	616					
	750	19	698	656					
	790	20	738	696					
	830	21	778	736					
Set Standard-ausführung	870	22	818	776					
	910	23	858	816					
	950	24	898	856					
	990	25	938	896					
	1030	26	978	936					

\*1 Effektiver Hub (kein Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm an jedem Ende, um das Herausfallen des Schlittens zu vermeiden.

\*2 Effektiver Hub (mit Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm von den Kontaktflächen der Schlitten und Anschlägen, um Konflikt zwischen ihnen zu vermeiden.

 ■ Ordering Example  
Teilenummer - L  
KSR1  
- 310 (Set)  
KSRLC16  
- 910 (Mit Arretierung)  
KSRLCST  
- 390 (Mit Anschlag)  
KSRLR16  
- 630 (Nur Schiene)



■ Alterations  
Teilenummer - L - (S, C)  
KSRL16 - 550 - S1

Optionen	Code	Spez.		
Zusätzlicher Schlitten	S	Schlitten wurden hinzugefügt. Bitte geben Sie zusätzlich die Schlitten nach S und C an. Für zusätzliche maximale Schlittenzahl siehe Preisliste. ■ Auswahlbeispiel		
Mit Arretierung Schlitten	C	Auswahlbeispiel: ■ Hinzugefügte Schlitten haben dieselbe Größe wie das Modell mit der ursprünglichen Modellnummer. ■ Bei Bestellung von mindestens 50 identischen Schlitten bitte Preise gesondert anfragen. ■ Nicht zutreffend bei alleiniger Bestellung von Schienen.		

# Einfache Schienenführung

Rostfreier Stahl, mit Kugellager und Verriegelung

■ Merkmale: rostfreier Stahl.




	Ausführung			Artikel-bez.	Werkstoff
	Set (1 Schlitten + 1 Schiene) Standard-ausführung	Mit Arretierung	Führungs-schiene		
ohne Feststeller	KSR	KSRC	KSRR	Schlitten	EN 1.4301 Äquivalent
mit Anschlag	KSRST	KSRCST	-	Führungsschiene	EN 1.4301 Äquivalent

■ Wählen Sie Ausführung mit Anschlag, um Abfallen des Schlittens zu verhindern.

■ Set KSR  
(Standard-ausführung)  
(Mit Arretierung)

Set KSR  
(Standard-ausführung)  
(Mit Arretierung)

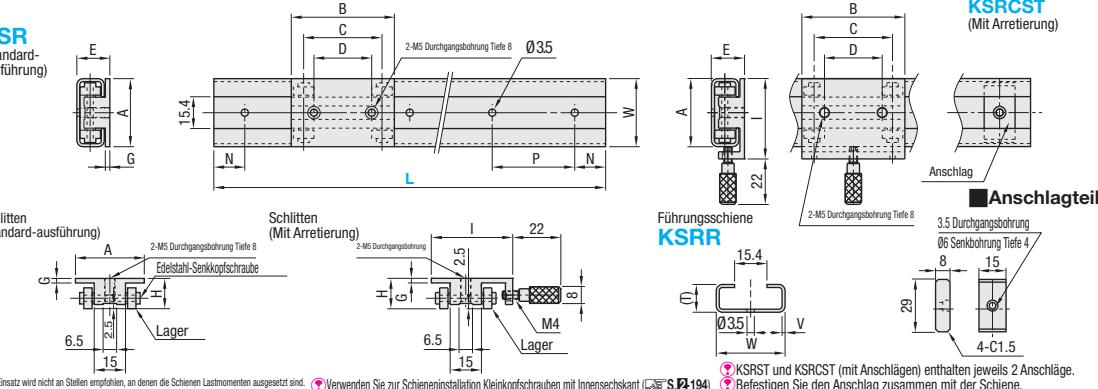

■ Der Einsatz wird nicht an Stellen empfohlen, an denen die Schienen Lastmomente ausgesetzt sind.

■ Verwenden Sie zur Schieneninstallation Kleinkopfschrauben mit Innensechskant (S. 2-194)

■ Befestigen Sie den Anschlag zusammen mit der Schiene.

Nr.	A	B	C	D	E	G	H	I	W	P	N	T	V	Lager
13	32	40	30	20	13	1.8	11.8	38	32	50	10	10.7	1.2	SUS693ZZ Lager
16	33	50	38	28	16	2.2	14.55	39	33	40	15	13.3	1.5	SUS623ZZ Lager

Teilenummer	L	Ant. Befestigungsstellen	Effektivhub 1 Schlitten	Tragzahl N 1 Schlitten	Tragzahl N 1 Schiene	Stückpreis		Hinzufügbare Schlittenzahl	
Ausführung	Nr.		Kein Anschlag	Mit Anschlag *2				ohne Feststeller	Mit Anschlag
Set Standard-ausführung	70	2	24	-					
	120	3	74	39				1	
	170	4	124	89				1-3	1-2
	220	5	174	139				1-4	1-3
	270	6	224	189				1-5	1-4
	320	7	274	239				1-6	1-5
	370	8	324	289				1-7	1-6
	420	9	374	339				1-8	1-7
	470	10	424	389				1-9	1-8
	520	11	474	439					
Set Standard-ausführung	570	12	524	489					
	620	13	574	539					
	670	14	624	589					
	720	15	674	639					
	770	16	724	689					
	70	2	14	-					
	110	3	54	9					
	150	4	94	49					
	190	5	134	89					
	230	6	174	129					
Set Standard-ausführung	270	7	214	169					
	310	8	254	209					
	350	9	294	249					
	390	10	334	289					
	430	11	374	329					
	470	12	414	369					
	510	13	454	409					
	550	14	494	449					
	590	15	534	489					
	630	16	574	529					
Set Standard-ausführung	670	17	614	569					
	710	18	654	609					
	750	19	694	649					
	790	20	734	689					
	830	21	774	729					
	870	22	814	769					