


Transporträder/Gummi- und PU-beschichtete Räder für Transportbänder

Rollenplatten/Rollenrinnen in Miniaturausführung

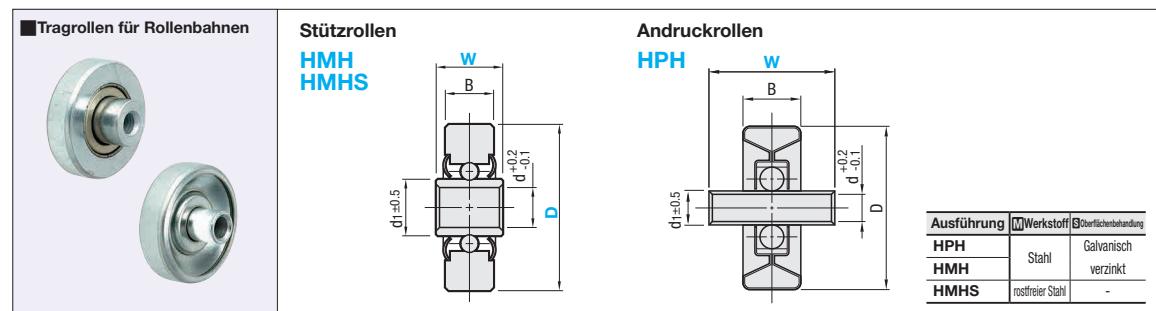

■ Tragrollen für Rollenbahnen (Andruckrollen)

Ausführung	Teilenummer	W	D	d	d ₁	B	Zulässige Last [N]	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HMH	25	16	25.4	6.2	10	10	294	1~4 Stk.	5~30 Stk.
	36	25	36	6.5	11	10	147		
	38	25	38	6.5	11	12	196		
	50	28	50	8.2	13	20	245		

■ Tragrollen für Rollenbahnen (Stützrollen)


Ausführung	Teilenummer	W	d	d ₁	B	Zulässige Last [N]	HMH	HPH
HMH	*25	16	6.2	12	9	294	1~4 Stk.	5~30 Stk.
	36	25	6.2	14	9	392		
	50	20	8.2	19	14.5	784		
	50	20A	10.2	19	14.5	980		

* HMHS nur bei D25.

Ordering Example Teilenummer - W
HPH25 - 16
HMHS25 - 16

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

kgf=Nx0.101972 Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

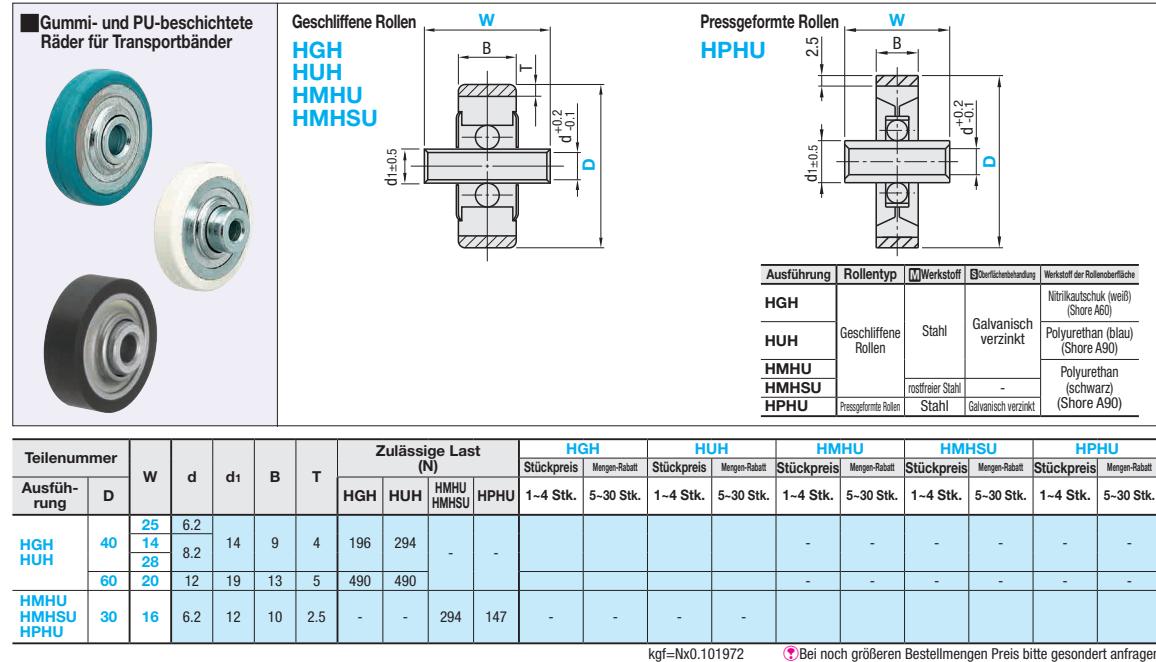


kgf=Nx0.101972 Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example Teilenummer - W
HGH40 - 25

■ Merkmale: Rollen mit kleinem Durchmesser und geringer Reibung ermöglichen den Transport von Fördergut auch auf Bahnen mit geringer Neigung.


■ Miniaturrollenplatten

Ausführung	Werkstoff	Werkstoff	Rahmen
MICRO	① Walze ABS Kunststoff	② Haltevorrichtung Aluminium	③ Rahmen Aluminium

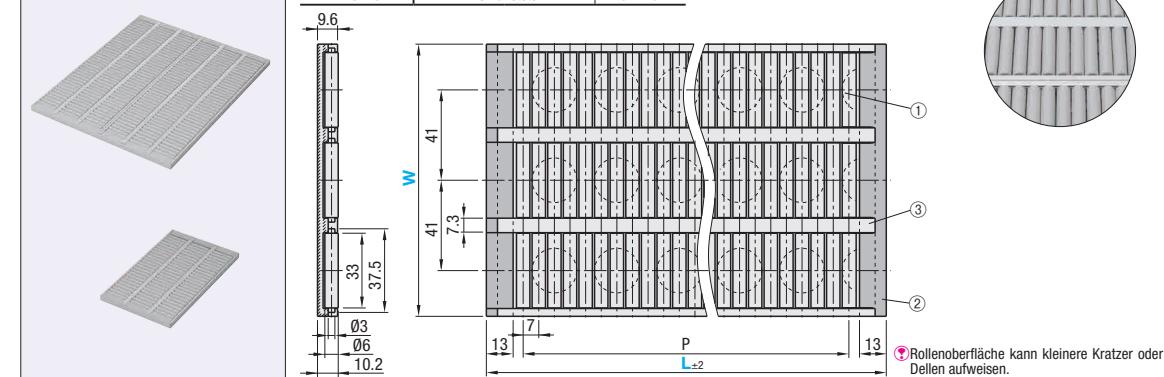

Teilenummer	W	L	P	Last	Stückpreis
MICRO	122	200	160	3kg/100cm ²	
	244	300	267		

Ordering Example Teilenummer - W - L
MICRO - 122 - 200

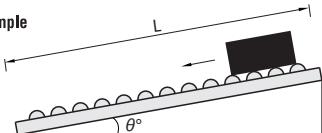


■ Prüfung mit geneigtem Transfer


Objekte	Gewicht (g)	Winkel (°)
Pappkasten	1200	
PET-Flasche	500	
Konserven	350	4°

* Die oben angegebenen Werte können je nach Fördergut variieren und sollten nur zur Information verwendet werden.

■ Miniaturrollenrinnen

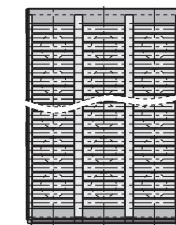

RoHS10

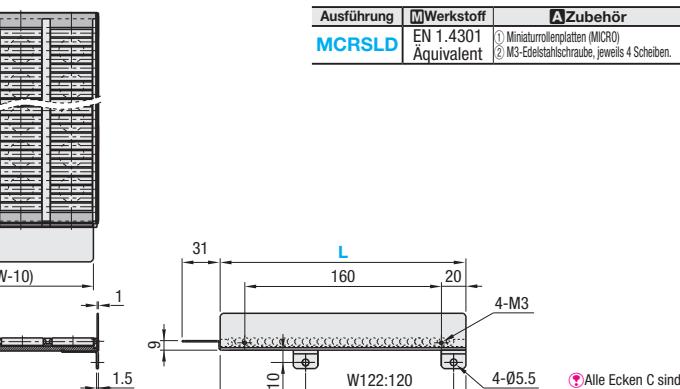

Teilenummer	W	H	L	F	Stückpreis
MCRSLD	122	30	200	70	
	244	50	300	110	

Ordering Example Teilenummer - H - L
MCRSLD122 - 30 - 200

