

Förderer-Beine (Montageklammern)


Transparente Abdeckungen für Förderer

Spezielle Website: <http://fa.misumi.jp/cvs/>
Fördererauswahl, Komponentenkauf
und einfache Suche nach Wartungsteilen stehen zur Verfügung.

Förderer-Stützen



CGF

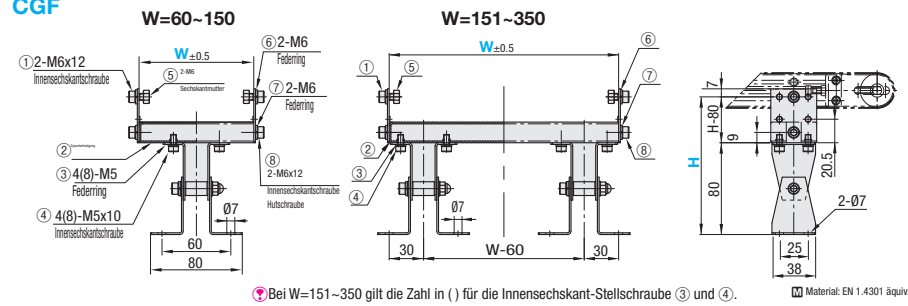

W = Rahmenbreite (siehe Förderer-Hauptseite)

Teile- nummer	W 1mm-Schritte	H 1mm-Schritte	Stückpreis
CGF	60-350	120-160	




Ordering
Example

Teilenummer - W - H
CGF - 220 - 120


Förderer-Ausführung L, Montageklammern



LGBR (Standardausführung)

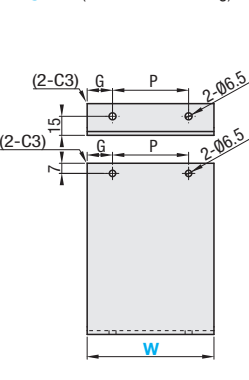

LGBW (Langlochausführung)

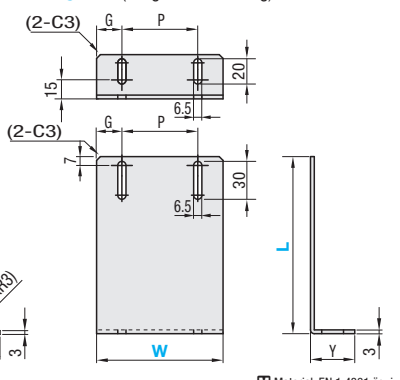

Teilenummer	L Auswahl	P	G	Y	Stückpreis
Ausführung	W				
Standard- ausführung LGBR	30	140	20	5	
		200			
	60	140	40	10	
		200			
	100	140	60	20	
		200			




Ordering
Example

Teilenummer - L
Ausführung W
LGBR 60 - 200

Teilenummer	L Auswahl	P	G	Y	Stückpreis
Ausführung	W				
mit Langloch LGBW	30	140	20	5	
		200			
	60	140	40	10	
		200			
	100	140	60	20	
		200			



Ordering
Example

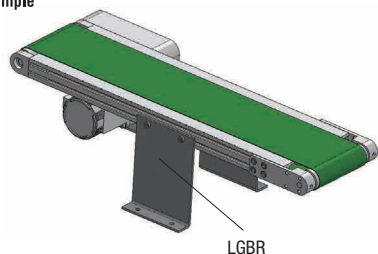

Transparente Abdeckungen für Förderer




Ausführung	Werkstoff	Beständigkeit	Farbe	Lichtdurchlässigkeit
CTCA	PET	Standard	Transparent	87%
CTCB			Rauchbraun	28%
CTCT			Antistatik-Ausführung	77%



Bauteile

Nr.	Artikelbezeichnung	Teilenummer
①	Aluminiumprofil	HFS5-2020
②	PET-Material (3 mm dick)	CTCA-PYA CTCB-PYBA CTCT-PYTA
③	Profilendkappe	HFC5-2020-S
④	Blindverbinderteil	HMJ5
⑤	Plattenklemme	HSCP3H-S
⑥	Umkehrverbinder mit Lasche	HBLFSN5
⑦	Scharnier	HHPNT5-2
⑧	Zuggriff	UPC19-B-36
⑨	Förderer Montageklammer	HFBM5-8
⑩	Eckverbinder	HBLBS5

Hebelstellung E, F

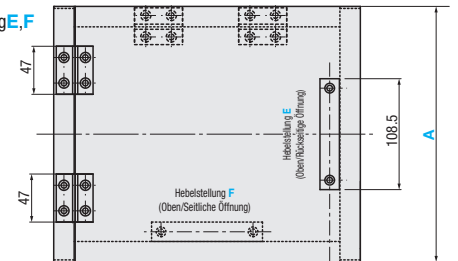

Hebelstellung G

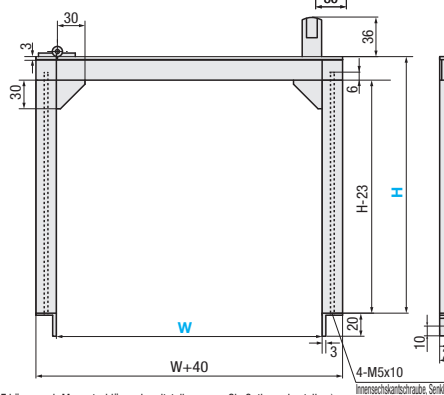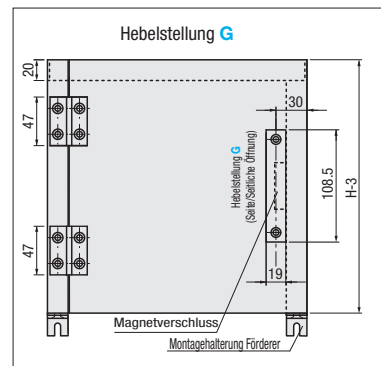

Bei Griffposition G werden Magnetschlösser bereitgestellt. (Für die Griffpositionen E und F können wir Magnetschlösser bereitstellen, wenn Sie Optionen bestellen.)
Die Platte ohne Griff verfügt über eine transparente Abdeckung (PET) in den Aluminiumprofilen (mit Plattenklemme HSCP3H-S).
Die Montage liegt in Ihrer Verantwortung. (Das Montagehandbuch ist enthalten.)

Teilenummer	H	A	W	Stückpreis
Ausführung	Hebelstellung	10mm-Schritte	1mm-Schritte	CTCA CTCB CTCT
CTCA (Transparent)	E (Oben/ rückwärtige Öffnung)	150~300	150~200	
			210~400	
			301~500	
	F (Oben/seitliche Öffnung)	150~300	150~200	
			210~400	
			301~500	
CTCB (Braun)	E (Oben/ rückwärtige Öffnung)	150~300	150~200	
			210~400	
			301~500	
	F (Oben/seitliche Öffnung)	150~300	150~200	
			210~400	
			301~500	
CTCT (Antistatisch, transparent)	E (Oben/ rückwärtige Öffnung)	150~300	150~200	
			210~400	
			301~500	
	F (Oben/seitliche Öffnung)	150~300	150~200	
			210~400	
			301~500	



Ordering
Example

Teilenummer - H - A - W - (FCB, MGC, TK, TKL, TKR)
Ausführung Hebelstellung
CTCA F - 200 - 150 - 300 - MGC
CTCB G - 300 - 300 - 200 - TKL



Ordering
Example

Teilenummer - H - A - W
CTCA E - 200 - 150 - 300

Optionen	Magnetschlösser enthalten	Montage- und Versandservice
Opt.-Nr.	MGC	TK, TKL, TKR
Spez.	Magnetschlösser (MGCC3) für ein öffnendes/schließendes Fenster enthalten Nur für Griffposition E und F	Wir montieren das Produkt vor der Auslieferung vollständig. Wählen Sie TK für Griffposition E und F, wählen Sie TKL (links) oder TKR (rechts) für G.



Ordering
Example

Teilenummer - H - A - W
CTCA E - 200 - 150 - 300

