

Schnellspanner

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)


■ Merkmale: MC01-2B ist die Größe zwischen MC01-2 und MC01-3.

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklemmt)

**MC01-1
MC01-S1** (Edelstahl)

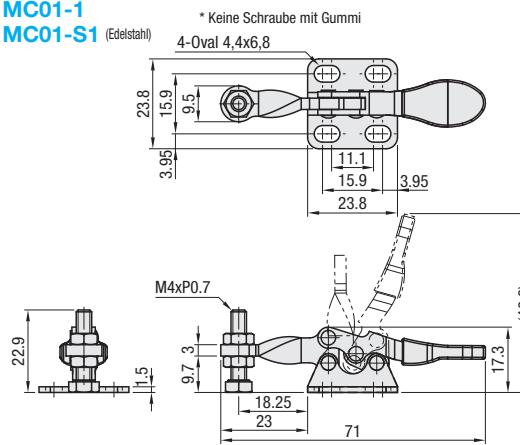


* Keine Schraube mit Gummi

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklemmt)

MC01-2B

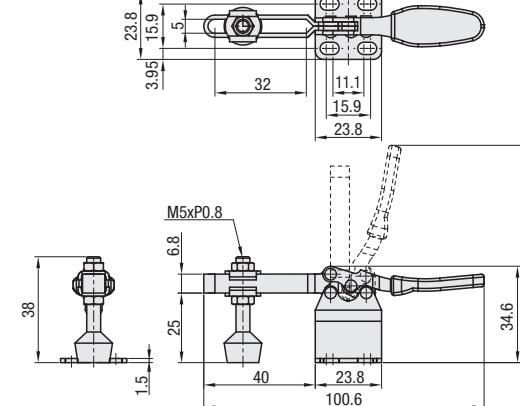

4-Oval 4,4x6,8


Ordering Example Teilenummer **MC01-1**

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklemmt)

**MC01-2
MC01-S2** (Edelstahl)

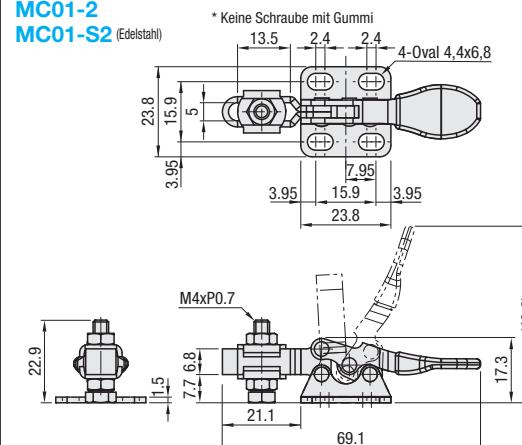


* Keine Schraube mit Gummi

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklemmt)

**MC01-3
MC01-S3** (Edelstahl)

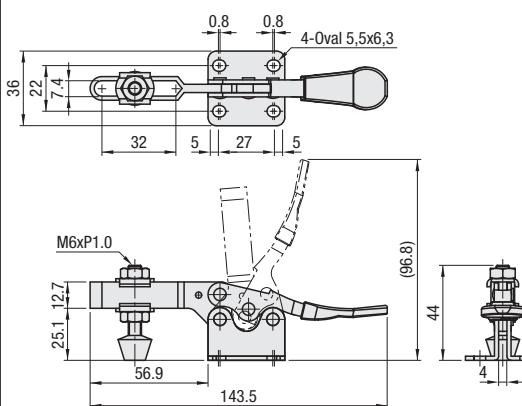

4-Oval 4,4x6,8

Ordering Example Teilenummer **MC01-10
MC01-3**

1N=0,101972kgf

Schnellspanner

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel) / Hoher Arm (Flanschsockel)


■ Merkmale: MC01-10 ist größer als MC01-4 (hinsichtlich Größe und Klemmkraft). Die Ausführung mit hohem Spannarm, deren Armstellung höher als bei konventionellen Artikeln ist, kann ohne Distanzstücke eingestellt werden. (MC01H-3: 16mm höher als MC01-3; MC01H-4: 19mm höher als MC01-4)

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklemmt)

**MC01-4
MC01-S4** (Edelstahl)

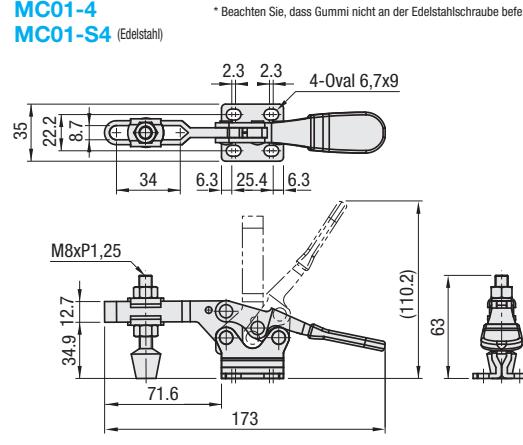


* Beachten Sie, dass Gummi nicht an der Edelstahlschraube befestigt ist.

Hoher Arm (Flanschsockel)



(geklemmt)

MC01H-3

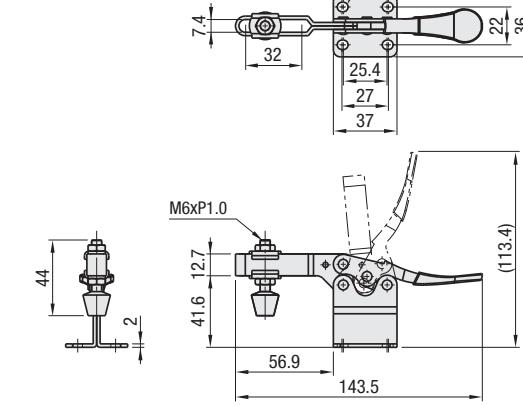

Ordering Example Teilenummer **MC01-10
MC01H-3**


1N=0,101972kgf

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)



(geklemmt)

MC01H-4

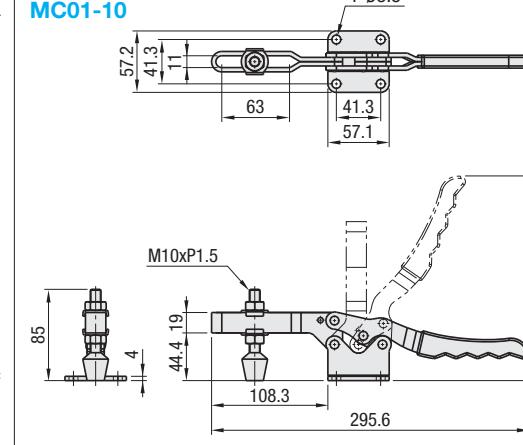


Hoher Arm (Flanschsockel)




(geklemmt)

MC01H-4

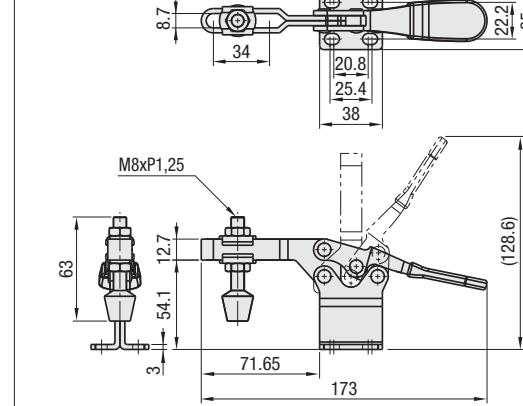

Ordering Example Teilenummer **MC01-10
MC01H-4**

1N=0,101972kgf

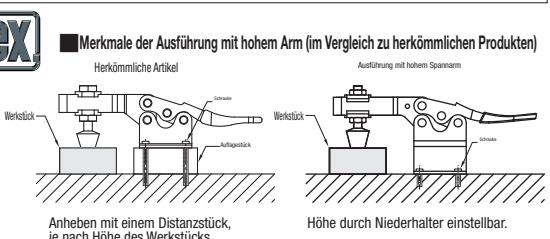

Anheben mit einem Distanzstück,
je nach Höhe des Werkstücks

Höhe durch Niederhalter einstellbar.