




# Schnellspanner

#### **Seitliches Schieben/Ziehen, freie Montagerichtung / Horizontal (Flanschsockel)**

■ Seitliches Schieben/Ziehen, freie Montagerichtung				■ Seitliches Schieben/Ziehen, freie Montagerichtung				■ Seitliches Schieben/Ziehen, freie Montagerichtung			
Teilenummer	MC02-1	MC02-S1	Teilenummer	MC02-2	MC02-S2	Teilenummer	MC02-3				
<b>Grundwerkstoff</b>	EN 1.0038 äquiv.	EN 1.4005 äquiv. Stift EN 1.4006 äquiv.	<b>Grundwerkstoff</b>	EN 1.0038 äquiv.	EN 1.4005 äquiv. Stift EN 1.4006 äquiv.	<b>Grundwerkstoff</b>	EN 1.0038 äquiv.				
Oberflächenbehandlung	(chromatet II-werig)	-	Oberflächenbehandlung	(chromatet II-werig)	-	Oberflächenbehandlung	(chromatet III-wertig)				
Hub (mm)	20,34		Hub (mm)	40		Hub (mm)	66,7				
Klemm-kraft (N)	900		Klemm-kraft (N)	1470		Klemm-kraft (N)	3138				
Öffnungsweite Spannhebel	180°		Öffnungsweite Spannhebel	180°		Öffnungsweite Spannhebel	180°				
Gewicht (g)	120		Gewicht (g)	280		Gewicht (g)	750				
Zubehör	Stahlschraube	Eckstahlschraube	Zubehör	Stahlschraube	Eckstahlschraube	Zubehör	Stahlschraube				
<b>Stückpreis</b>			<b>Stückpreis</b>			<b>Stückpreis</b>					


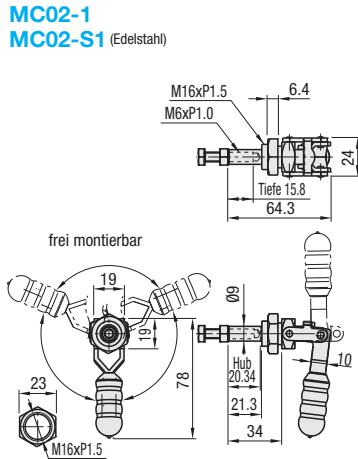


MC03-1  
MC03\_S1 (Edelstahl)

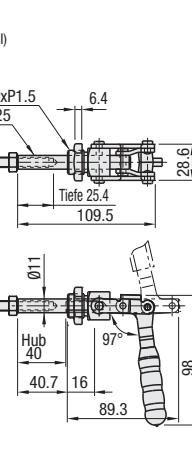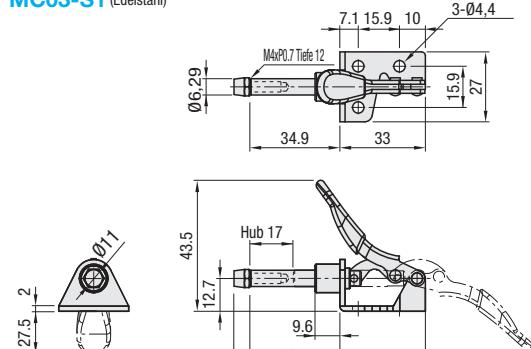

e


MCO  
(Rechtshab)

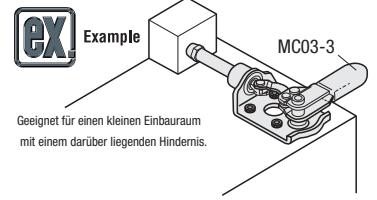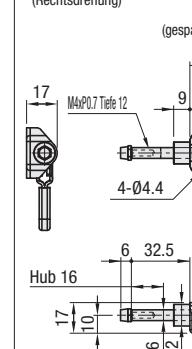


# Schnellspanner

### **Niederhalten, vertikaler Griff (Flanschsockel)**

	Niederhalten, vertikaler Griff (Flanschsockel)				Niederhalten, vertikal Griff (Flanschsockel)				Niederhalten, vertikaler Griff, geschweißte Spitze (Flanschsockel)		
Teilenummer	MC04-1	MC04-S1		Teilenummer	MC04-2	MC04-S2		Teilenummer	MC04-5		
Grundwerkstoff	EN 1.038 aquiv.	EN 1.4301 aquiv.		Grundwerkstoff	EN 1.038 aquiv.	EN 1.4301 aquiv.		Grundwerkstoff	EN 1.0038 aquiv.		
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-		Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt	-		Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt		
Klemm-kraft (N)	441			Klemm-kraft (N)	882			Klemm-kraft (N)	2270		
Gewicht (g)	60			Gewicht (g)	170			Gewicht (g)	340		
Öffnungswinkel Arm	100°			Öffnungswinkel Arm	95°			Öffnungswinkel Arm	100°		
Öffnungswinkel Spannhebel	56°			Öffnungswinkel Spannhebel	60°			Öffnungswinkel Spannhebel	56°		
Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70	* Edelstahl Schraube		Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70	* Edelstahl Schraube		Zubehör	Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70		
Stückpreis	(geklemmt)			Stückpreis	(geklemmt)			Stückpreis	(geklemmt)		

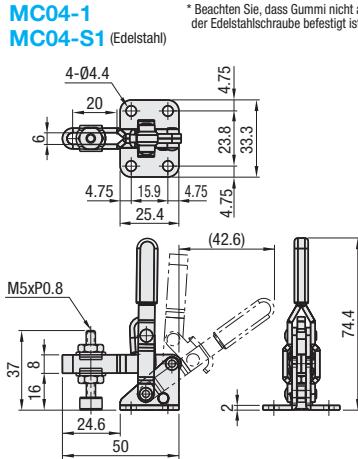


MC04-3  
MC04-S3 (Ed1)

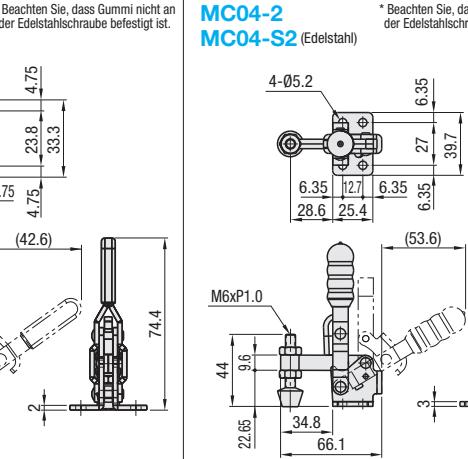

<b>Teilenummer</b>
<b>Grundwerkstoff</b>
<b>Oberflächenbehandlung</b>
<b>Klemm-kraft (N)</b>
<b>Gewicht (g)</b>
<b>Öffnungswinkel Arm</b>
<b>Öffnungswinkel Spannhebel</b>
<b>Zubehör</b>

\* Beachten Sie, dass Gummi

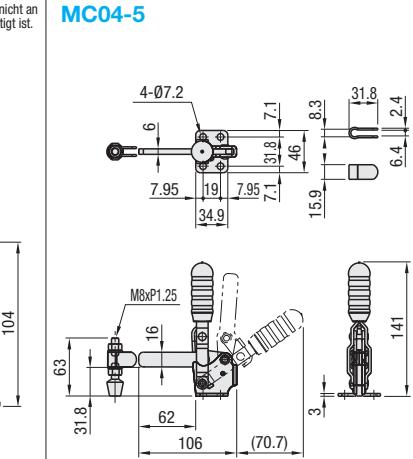

<b>kaler</b>	<b>Teilenumme</b>
	<b>Grundwerks</b>
	<b>Oberflächenbe</b>
	<b>Klemm-kraft</b>
	<b>Gewicht (g)</b>
	<b>Öffnungswinke</b>
	<b>Öffnungswinkel Sp</b>
	<b>Zubehör</b>

4-Ø8.7

