

Halterungen für Näherungsschalter/Sensorplatten/Plattenhalterungen

Näherungssensorplatten


Befestigungsschraube/Schlitz

Eigenschaften: Kann in Verbindung mit Schienen für Schalter und Sensor verwendet werden - Aluminium (Nr. 4) auf **S.2077~S.2083**

Halterungen für Näherungssensoren



SBRK

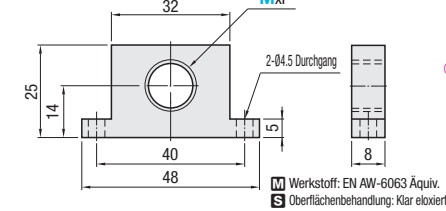

Teilenummer	Ausführung	Nr.	M	MxP (Feingewinde)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SBRK		4	8	8x1.0	1 ~ 9 Stk.	10~50
			12	12x1.0		


Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.



Ordering Example
Teilenummer **SBRK4** - **M** **8**

M Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert


Sensorplatten

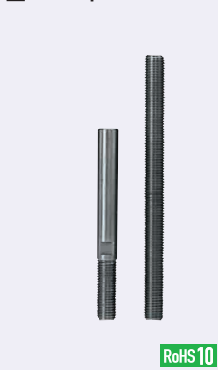

Rundstab DGSF KDGSF

Vollgewinde DGM KDGM

Kompakte Flanschsausführung mit Vollgewinde DGMS KDGMs

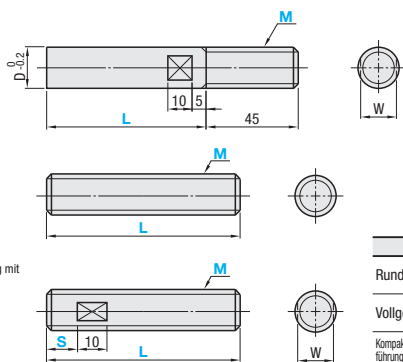

Ausführung	M	Werkstoff	S	Oberflächenbehandlung
Rundstab	DGSF KDGSF	EN 1.1191 Äquiv.	-	Schwarz brüniert
Vollgewinde	DGM KDGM	Äquiv.	-	Schwarz brüniert
Kompakte Flanschsausführung mit Vollgewinde	DGMS KDGMs	-	-	Schwarz brüniert

Teilenummer		L 5mm-Schritte	D	W	DGSF Stückpreis				KDGSF Stückpreis				
Ausführung	M (Regelgewinde)				L50~100	L105~200	L205~400	L405~600	L50~100	L105~200	L205~400	L405~600	
Rundstab	10	50~500	10	8									
DGSF	12		12	10									
KDGSF	16	50~600	16	12									

Teilenummer		L	DGM Stückpreis			KDGM Stückpreis		
Ausführung	M (Regelgewinde)		5mm-Schritte	L50-100	L105-200	L205-400	L50-100	L105-200
Vollgewinde DGM KDGM	10	50~400						
	12							
	16							


Teilenummer		L	S	W	DGMS Stückpreis			KDGMS Stückpreis			
Ausführung	M (Regelgewinde)				5mm-Schritte	1mm-Schritte	L50~100	L105~200	L205~400	L50~100	L105~200
Kompakte Flanschsausführung mit Vollgewinde		10	50~400	0≤S≤L-10	8						
DGMS		12			10						
KDGMs		16			14						

Ordering Example
Teilenummer **DGSF10** - **L** **150**
DGMS16 - **S** **100**

Halterungen für Sensorplatten



DSB

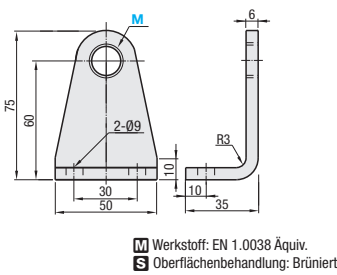

M Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: Brüniert


Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
DSB		10	1 ~ 9 Stk.	10~50
		12		
		16		



Ordering Example
Teilenummer **DSB12**



Example

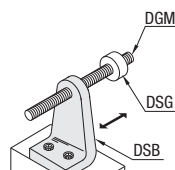

Befestigungsschraube






Wellenbohrung	Ausführung	M	Werkstoff	S	Oberflächenbehandlung	A	Zubehör
Scheibenausführung mit Durchgangsbohrung	DSS		EN 1.1191 Äquiv.		Schwarz brüniert		Stellschrauben, 2 Stk.
Scheibenausführung mit Gewindebohrung	DMG, DMGFS						Befestigungsschrauben, 2 Stk, Messingkugeln, 2 Stk.

Scheiben-Ausführung mit Durchgangsbohrung und Befestigungsschraube **DSS**

Scheibenausführung mit Gewindebohrung und Befestigungsschraube **DMG** (mit Messingkugel)

Abgesetzte Ausführung mit Gewindebohrung und Befestigungsschraube **DMGFS** (mit Messingkugel)

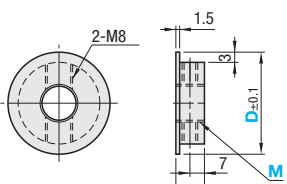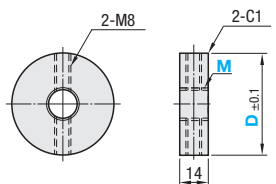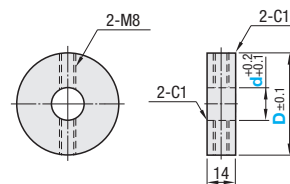

Mit Durchgangsbohrung und Befestigungsschraube

Teilenummer	Ausführung	D	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
				1 ~ 9 Stk.	10~50
DSS		25	8		
		30	10		
		40	12	16	
		50			

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.



Ordering Example
Teilenummer **DSS** **25** - **d, M** **8**

Mit Gewindebohrung und Befestigungsschraube

Teilenummer	Ausführung	D	M (Regelgewinde)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
				1 ~ 9 Stk.	10~50
DMG		25	8	10	
		30	8	10	
		40	12	16	
		50	12	16	
DMGFS		40	12	16	
		50	12	16	

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Mit Schlitz






Ausführung	M	Werkstoff	S	Oberflächenbehandlung	A	Zubehör
DSG, DMS, DMSL		EN 1.1191 Äquiv.		Schwarz brüniert		Innensechskantschraube, 1 Stk.

Scheiben-Ausführung mit Durchgangsbohrung und Schlitz **DSG**

Scheiben-Ausführung mit Gewindebohrung und Schlitz **DMS**

Scheiben-Ausführung mit Gewindebohrung und Schlitz, tiefe Senkung **DMSL**

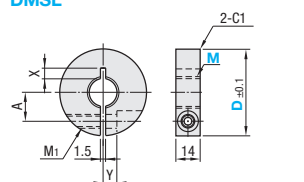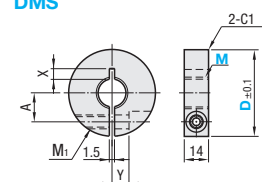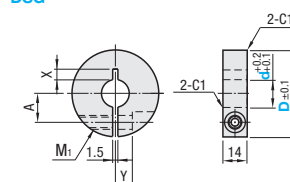

Scheibenausführung mit Durchgangsbohrung und Schlitz

Teilenummer	Ausführung	D	d	M1 (Regelgewinde)	A	X	Y	Stückpreis	Mengen-Rabatt
								1 ~ 9 Stk.	10~50
DSG		30	10	M5	9.0	6	6		
		40	12	M5	14.0	7	8		
		50	16	M6	16.5	10	10		

Scheibenausführung mit Gewindebohrung und Schlitz

Teilenummer	Ausführung	D	M (Regelgewinde)	M1 (Regelgewinde)	A	X	Y	Stückpreis	Mengen-Rabatt
								1 ~ 9 Stk.	10~50
DMS		30	10	M5	9.0	6	6		
		40	12	M5	14.0	7	8		
		50	16	M6	16.5	10	10		
DMSL		50	12	M6	15.5	10	6		

Ordering Example
Teilenummer **DSG** **40** - **d, M** **16**
DMS **30** - **d, M** **10**



Example

