

Sechskantstangen


Je eine Seite Außen- und Innengewinde/beidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar

■ Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde




Ausführung			M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen	Außengewinde beidseitig	Beidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar		
NLSBH	NLSBL	NLSBP	EN 1.0038 Äquiv.	Schwarz brüniert
LSBH	LSBL	LSBP		
PLSBH	PLSBL	PLSBP		
SLSBH	SLSBL	SLSBP	EN 1.4301 Äquiv.	-


• Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen

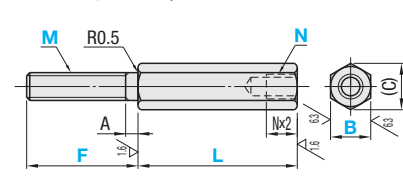

• Außengewinde beidseitig

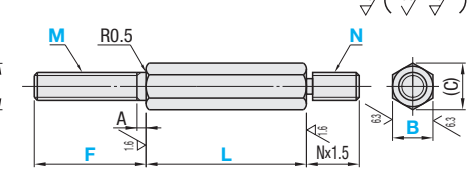

• Beidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar

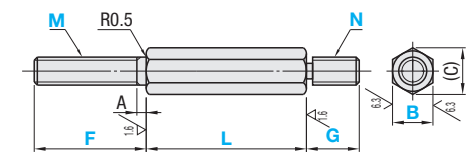

• Toleranzmaß L

L	8~300	±0.1
L	300.5~600	±0.3
L	600.5~800	±0.4

• Behandlung mit Korrosionsschutzöl bei EN 1.0038 Äquiv. Artikeln.

Teilenummer		0.5mm-Schritte				M/N Auswahl		(C)	A
Ausführung		B	L	F	G				
Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Außengewinde Zapfen EN 1.0038 Äquiv. NLSBH LSBH PLSBH EN 1.4301 Äquiv. SLSBH	beidseitig EN 1.0038 Äquiv. NLSBL LSBL PLSBL EN 1.4301 Äquiv. SLSBL	5	8~50	5~20	5~20	2	2.6	5.8	1.0
		6	15~50	5~30	5~30	3	4	6.9	1.5
		7	20~150	5~30	5~30	3	4	8.1	1.5
		8	20~250	8~40	8~40	4	5	9.2	1.6
		10	25~350	8~42	8~42	4	5 6	11.5	2.0
		12	25~400	10~55	10~55	5	6 8	13.9	2.5
		13	30~400	10~55	10~55	5	6 8	15.0	2.5
		14	35~500	12~60	12~60	6	8 10	16.2	3.0
		17	35~500	12~60	12~60	6	8 10	19.6	3.0
		19	45~500	15~75	15~75	8	10 12	21.9	3.5
		24	55~600	20~80	20~80	10	12 16	27.7	4.0
		27	65~700	25~90	25~90	12	16 20	31.2	5.0
		30	80~800	30~100	30~100	16	20 24	34.6	6.0
		32	80~800	30~100	30~100	16	20 24	36.9	6.0

• L ≥ Nx3+2 nur bei einseitigem Außen- und Innengewinde




Ordering Example

Teilenummer	-	L	-	F	-	G	-	M	-	N
LSBH10	-	200	-	F40	-	M5	-	N4		
PLSBP10	-	200	-	F40	-	G35	-	M5	-	N4
SLSBP30	-	750	-	F35	-	G40	-	M20	-	N24




Example

Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen

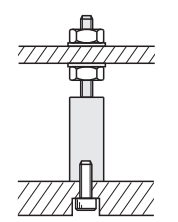

Außengewinde beidseitig

 

Alterations

Teilenummer	-	L	-	F	-	G	-	M	-	N	-	(FC)
LSBH10	-	200	-	F40	-	M5	-	N4	-	FC		
SLSBP30	-	750	-	F35	-	G40	-	M20	-	N24	-	FC

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Aussparung	FC	Gewindereifstich bei A Bestellnr. FC

■ Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde

Teilenummer		Stückpreis			
Ausführung	B	Min. L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Äquiv. NLSBH	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert LSBH	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PLSBH	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SLSBH	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-

■ Beidseitig Außengewinde

Teilenummer		Stückpreis			
Ausführung	B	Min. L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Äquiv. NLSBL	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert LSBL	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PLSBL	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SLSBL	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-

■ Beidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar

Teilenummer		Stückpreis			
Ausführung	B	Min. L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Äquiv. NLSBP	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert LSBP	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PLSBP	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SLSBP	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	13	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	17	-	-	-	-
	19	-	-	-	-
	24	-	-	-	-
	27	-	-	-	-