

Passscheiben-Packungen/Passscheiben

Standard/Konfigurierbar

Passscheiben

Standard

Standard, Verkauf als Packung (30 Stk.) / konfigurierbar




RoHS 10

Standard	Konfigurierbar	Werkstoff	Härte	Dickentoleranz (T)							
				0.01	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0
PCIMRS	CIMRSF	EN 1.4301 äquivalent	370–430HV	±0.003	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05	
PCIMRB	CIMRBF	Messing (EN CW509L äquivalent oder EN CW507L äquivalent)	-	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08	
PCIMR	CIMRF	EN 1.0330 äquivalent	-	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	-	±0.11	

Standard

Konfigurierbar

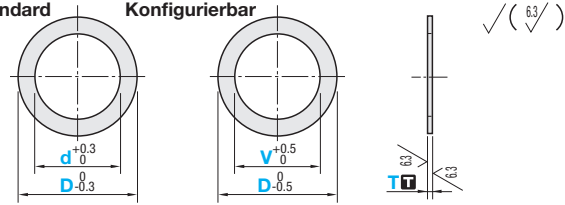

✓ (6.3 /)

EN 1.4301 äquivalent 30 Stk. pro Packung Ohne Angabe der Plattendicke (T) sind keine Spezifikationen verfügbar.

Teilenummer	Ausführung	d	D Auswahl	T Auswahl	Stückpreis			
					PCIMRS			
					T0.01, 0.05	T0.1–0.3	T0.5	T1.0
PCIMRS	2	3	4 5 6	0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0			-	-
	3	4	5 6 7 8 9 10				-	-
	4	5	6 7 8 9 10 12 13				-	-
	5	6	7 8 9 10 12 13 14 15 16					
	6	7	8 9 10 12 13 14 15 16 18					
	8	9	10 12 13 14 15 16 18 20					
	10	11	12 13 14 15 16 18 20					
	12	13	15 16 18 20 21 22					
	15	16	18 20 21 22 24					
	16	17	20 21 22 24 28					
	17	18	20 21 22 24 28 30 32					
	20	21	24 28 30 32 35 40					
	22	23	28 30 32					
	25	26	30 32 35 40 42					
	30	31	35 40 42 45 50					
	35	36	42 45 50 55					
	40	41	45 50 55					
	45	46	50 55					

Messing, EN 1.0330 äquivalent 30 Stk. pro Packung

Teilenummer	Ausführung	d	D Auswahl	T Auswahl	Stückpreis					
					PCIMRB			PCIMR		
					T0.05	T0.1–0.3	T0.5	T1.0	T0.1–0.3	T1.0
PCIMRB PCIMR	3	4	5 6 8 10	(0.05) Nur verfügbar für PCIMRB. 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0						
	4	5	6 8 10 12							
	5	6	8 10 12 14							
	6	7	10 12 14 16							
	8	9	12 14 16							
	10	11	14 16 18 20							
	12	13	16 18 20 21 22							

Konfigurierbar

Teilenummer	Auswahl	Auswahl V2.6 oder weniger V3.0 oder mehr, 0.5mm-Schritte	T Auswahl	Stückpreis								
				CIMRSF			CIMRBF			CIMRF		
				T0.05	T0.1–0.3	T0.5	T0.8, T1.0	T0.05	T0.1–0.3	T0.5	T1.0	
CIMRSF CIMRBF CIMRF	4.0–20	0 (ohne Bohrungen)	(0.05) CIMRBF Nur verfügbar für CIMRSF									
	20.5–40											
	40.5–60											
	60.5–80											
	80.5–100											
	100.5–120	2.0	(0.8) Nur verfügbar für CIMRSF									
	120.5–140	2.6										
	140.5–160	3.0–248.0 T<0.2→V≤D-2 0.3≤T→V≤D-3 (V2.6→D≥5)										
	160.5–180											
	180.5–200											
	200.5–214											
	214.5–230											
	230.5–250											

Ordering Example: Teilenummer - D - T
PCIMRS - 12 - 0.1

Alterations: Teilenummer - D - V - T - (KC)
CIMRSF - D22 - V18 - T0.1 - KC


Nur verfügbar für Ausführung mit konfigurierbarem Maß.

Option

Opt.-Nr.

Spez.

Keilnut-Freistich

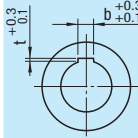

RoHS 10

Fügt einen Keilnut-Freistich hinzu.

Bestellnr. KC

Bearbeitungsbedingungen

8≤V≤49.5


V	b	t	D-V
8–10.5	3	2.0	min. 7
11–12.5	4	2.5	min. 8
13–17.5	5	3.0	ab 10
18–22.5	6	3.5	min. 12
23–30.5	8	4.0	min. 14
31–38.5	10	4.0	min. 14
39–42.5	12	4.0	min. 14
43–49.5	14	4.5	min. 16

Standard



RoHS 10

Standard	Werkstoff	Härte	Dickentoleranz (T)							
			0.01	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5
CIMRS	EN 1.4301 äquivalent	370–430HV	±0.003		±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
CIMRB	Messing (EN CW509L äquivalent oder EN CW507L äquivalent)	-	-	-	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08
CIMR	EN 1.0330 äquivalent	-	-	-	-	±0.03	±0.04	±0.06	±0.11	

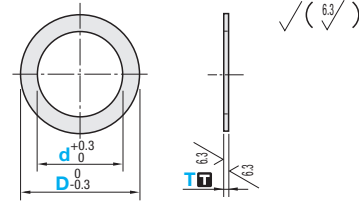

✓ (6.3 /)

EN 1.4301 äquivalent Ohne Angabe der Plattendicke (T) sind keine Spezifikationen verfügbar.

Teilenummer	Ausführung	d	D Auswahl	T Auswahl	Stückpreis			
					CIMRS			
					T0.01, 0.05	T0.02, 0.03	T0.1–0.3	T1.0
CIMRS	2	3	4 5 6	0.01 0.02 0.03 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0			-	-
	3	4	5 6 7 8 9 10				-	-
	4	5	6 7 8 9 10 12 13				-	-
	5	6	7 8 9 10 12 13 14 15 16					
	6	7	8 9 10 12 13 14 15 16 18					
	8	9	10 12 13 14 15 16 18 20					
	10	11	12 13 14 15 16 18 20					
	12	13	15 16 18 20 21 22					
	15	16	18 20 21 22 24					
	16	17	20 21 22 24 28					
	17	18	20 21 22 24 28 30 32					
	20	21	24 28 30 32 35 40					
	22	23	28 30 32 35 40					
	25	26	30 32 35 40 42					
	28	29	32 35 40 42 45					
	30	31	35 40 42 45 50					
	35	36	42 45 50 55					
	40	41	45 50 55					
	45	46	50 55					

Messing, EN 1.0330 äquivalent

Teilenummer	Ausführung	d	D Auswahl	T Auswahl	Stückpreis						
					CIMRB			CIMR			
					T0.05	T0.1–0.3	T0.5	T1.0	T0.1–0.3	T0.5	T1.0
CIMRB CIMR	2	3	4 5 6	(0.05) Nur für CIMRB							
	3	4	5 6 7 8 10								
	4	5	6 7 8 10 12								
	5	6	7 8 10 12 14 16								
	6	7	8 10 12 14 16								
	8	9	12 14 16 18 20								
	10	11	12 14 16 18 20								
	12	13	16 18 20 21 22								
	15	16	18 20 21 22 24								
	16	17	20 21 22 24 28								
	17	18	20 21 22 24 28 30 32								
	20	21	24 28 30 32 35 40								
	22	23	28 30 32 35 40								
	25	26	30 32 35 40 42								
	28	29	32 35 40 42 45								
	30	31	35 40 42 45 50								
	35	36	42 45 50 55								
	40	41	45 50 55								
	45	46	50 55								

Ordering Example: Teilenummer - D - T
CIMRS - 12 - 0.1