

Innensechskantschrauben mit Unterlegscheibe

In Packung erhältlich


Innensechskantkopfschrauben mit gefangener Scheibe

Mit gefangener Federscheibe/flacher Scheibe, mit gefangener Federscheibe/großer Scheibe, dicker großer Scheibe



RoHS 10

Mit Federscheibe		
Ausführung	Teilenummer	Werkstoff
BOX-SCBZ	Schraube	EN 1.4301 äquiv.
	Federring	EN 1.4301 äquiv.

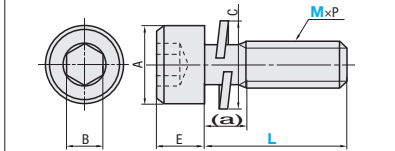


MxP (Regelgewinde)	A	E	B	C	(a)
3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4x0.7	7	4	3	7	3.5
5x0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6x1.0	10	6	5	11.5	5.1

(a) ist die Maximallänge (Referenz) zwischen Kopf und kompletter Gewindelänge.
Kann separat bestellt werden. S. 178



RoHS 10

Mit Federscheibe/flacher Unterlegscheibe		
Ausführung	Teilenummer	Werkstoff
BOX-SCBS	Schraube	EN 1.4301 äquiv.
	Federring	EN 1.4301 äquiv.
	flache Unterlegscheibe	EN 1.4301 äquiv.

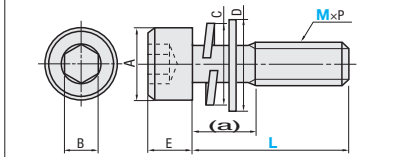

MxP (Regelgewinde)	A	E	B	C	D	(a)
3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4x0.7	7	4	3	7	9	4.4
5x0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6x1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9

(a) ist die Maximallänge (Referenz) zwischen Kopf und kompletter Gewindelänge.
Kann separat bestellt werden. S. 178
Bei der Bestellung in Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example
Teilenummer
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M-L	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SCBZ	3- 6			500 Stk./ Packung
	8			
	10			
	12			
	4- 8			
	10			
	12			200 Stk./ Packung
	15			
	20			
	5-10			
	12			
	15			
	20			
	6-12			200 Stk./ Packung
	15			
	20			
	25			

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M-L	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SCBS	3- 6			500 Stk./ Packung
	8			
	10			
	12			
	4- 8			
	10			
	12			200 Stk./ Packung
	15			
	20			
	5-10			
	12			
	15			
	20			
	6-12			200 Stk./ Packung
	15			
	20			
	25			

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Innensechskantkopfschrauben, Kopf mit gefangener Scheibe
Mit gefangener flacher Scheibe/
Federscheibe

CBST
SCBS (Edelstahl)

MxP	A	E	B	C	D	(a)
2x0.4	3.8	2	1.5	3.8	5	2.1
2.5x0.45	4.5	3	2	4.5	6.5	2.7
3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4x0.7	7	4	3	7	9	4.4
5x0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6x1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9
8x1.25	13	8	6	14.5	17	8.4

CBST		SCBS	
Schraube	Werkstoff: Legierter Baustahl Härte: 32 ~ 44HRC Festigkeitsklasse: 10.9 JIS (209) (6g)	Schraube	Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. Festigkeitsklasse: A2-70 JIS 0209 (6g)
Unterlegscheiben	Federscheibe JIS B 1251 Flache Unterlegscheibe JIS B 1258	Unterlegscheiben	Federscheibe JIS B 1251 Flache Unterlegscheibe JIS B 1258
Überflächenbehandlung	Schwarz brüniert	Überflächenbehandlung	Gehäuse, Passivierung

Teilenummer		CBST		SCBS	
Ausführung	M-L	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SCBS	2-4				
	5				
	6				
	8				
SCBS	2.5-5				
	6				
	8				
	10				
CBST SCBS	3-5				
	6				
	8				
	10				
CBST SCBS	4-6				
	8				
	10				
	12				
CBST SCBS	5-8				
	10				
	12				
	15				
CBST SCBS	6-10				
	12				
	15				
	20				
CBST SCBS	8-15				
	16				
	20				
	25				
CBST SCBS	10-20				
	12				
	15				
	20				

Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Innensechskantkopfschrauben mit gefangener Scheibe
Große Unterlegscheibe/Große dicke Unterlegscheibe

SCBST
SCBSA (dicke große Scheibe)

1: Schraube	Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. Festigkeitsklasse: A2-70 JIS 0209 (6g)
Unterlegscheiben	2: Federscheibe 3: Flache Scheibe Edelstahl
Überflächenbehandlung	Gehäuse, Passivierung

Teilenummer		L		MxP	A	E	B	C	D	t		(a)		Stückpreis	
Ausführung	M	1mm-Schritte						(max.)	(max.)	SCBST	SCBSA	SCBST	SCBSA	SCBST	SCBSA
SCBST SCBSA	3	10~25		3x0.5	5.5	3	2.5	5.5	10	1	2	4	5		
	4			4x0.7	7	4	3	7	12	1	2	4.4	5.4		
	5			5x0.8	8.5	5	4	8.5	13	1	2	5.4	6.4		
	6	10~30		6x1.0	10	6	5	11.5	16	1	2.5	6.9	8.4		
	8	15~35		8x1.25	13	8	6	14.5	22	1.5	2.5	8.4	9.4		

Ordering Example
Teilenummer - L
SCBST4 - 12

Alterations
Teilenummer - L - (NSW)
SCBST4 - 12 - NSW

Option	Opt.-Nr.	Spez.
Ohne Federringe	NSW	2: Keine Federscheibe Nur der Teil 1+3