

Deckelschrauben


Deckelschrauben
Extraflacher Kopf, flacher Kopf, Kopfkappe

In Packung erhältlich



RoHS10

Ausführung	M	Werkstoff	Festigkeitsklasse
BOX-GUTB		EN 1.4301 äquiv.	A2-70 äquiv.

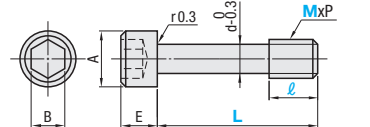


MxP (Regelgewinde)	A	E	B	d
3x0.5	5.5	3	2.5	2.2
4x0.7	7	4	3	3
5x0.8	8.5	5	4	3.9
6x1.0	10	6	5	4.5
8x1.25	13	8	6	6.3

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer	Ausführung	M	ℓ	L	Preis pro Packg.	1 Packung	Stück/Packung
BOX-GUTB (Edel-stahl)	3	4	10	12			
			15	20			
			8	10			
			12	15			
			10	12			
	4	5	15	20			
			12	15			
			10	12			
			8	10			
			6	8			
	5	6	20	25			
			15	20			
			12	15			
			10	12			
			8	10			
	6	8	25	30			
			20	25			
			15	20			
			12	15			
			10	12			
	8	10	30	40			
			25	30			
			20	25			
			15	20			
			12	15			
			10	12			
			8	10			
			6	8			
			5	6			
			4	5			

Die Schraube fällt nicht aus dem Verschluss, wenn der Verschluss vom Profil entfernt wird. (Der Verschluss muss über ein Gewinde verfügen, das vor dem Herausfallen der Schraube schützt.)

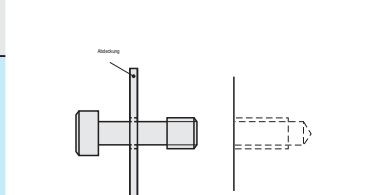

Einzel erhältlich (siehe unten).

* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an. (Bsp. 1 A2-70)

Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 700N/mm².

Die Stahlklasse ist A2 (austenitischer Edelstahl).

Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben. Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example

Teilenummer BOX-GUTB5-6-20

Einzel erhältlich




RoHS10

GUTB

M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	-
2.6	4.5	2.5	2	1.8	-
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

GUTBN (mit Nylon-Unterlegscheibe)

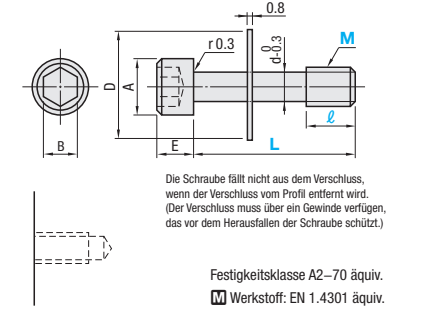

Die Schraube fällt nicht aus dem Verschluss, wenn der Verschluss vom Profil entfernt wird. (Der Verschluss muss über ein Gewinde verfügen, das vor dem Herausfallen der Schraube schützt.)

Festigkeitsklasse A2-70 äquiv.

Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	ℓ	L	GUTB Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M		1 ~ 29 Stk.	30 ~ 500 Stk.
GUTB	2	2.5 4 6 8 10 12 15		
	2.6	3 6 8 10 12 15		
	3	2 4 6 8 10 12 15		
		3.5 6 8 10 12 15		
	4	4 8 10 12 15 20		
		3 6 8 10 12 15		
	5	5 10 12 15 20		
		3 8 10 12 15 20		
	6	6 12 15 20 25		
		4 8 10 12 15 20		
GUTBN	4	8 10 12 15 20		
	6	12 15 20 25 30		
	8	12 15 20 25 30		
	10	8 10 12 15 20		

Teilenummer	ℓ	L	GUTBN Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M		1 ~ 29 Stk.	30 ~ 500 Stk.
GUTBN	2	4 8 12 15		
	3	3.5 6 8 10 12 15		
	4	4 8 10 12 15 20		
		3 6 8 10 12 15		
	5	5 10 12 15 20		
		3 8 10 12 15 20		
	6	6 12 15 20 25		
		4 8 10 12 15 20		
	8	8 12 15 20 30		
		5 8 10 12 20		

Alters

Teilenummer - MC

GUTB5 - MC5-LC10

Option	Opt.-Nr.	Spez.
MC	MC	Gewindelänge und Maß L können in 1mm-Schritten gewählt werden.
		Bestellnr. MC3-LC10
		M MC LC
		2 2-6 4-15
		2.6 2-8 6-15
		3 2-9 4-20
		4 3-12 6-20
		5 3-15 8-25
		6 4-18 8-30
		8 5-24 8-40

Ordering Example

Teilenummer - ℓ - L

GUTB5 - 6 - 12


GUTBN3 - 4 - 12

Extraflacher Kopf



RoHS10

GUTBG

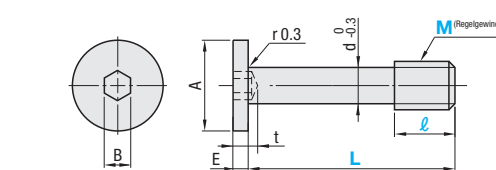

Referenz	Zugbruchlast (N)
M3	1160
M5	2520

*Die oben genannten Daten sind Richtwerte, keine garantierten Werte.

Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.


Teilenummer	Ausführung	M	ℓ	L	A	E	B	d	t max.	Stückpreis	Mengen-Rabatt
GUTBG			2	5 6 8 10	6	1.3	1.5	2.2	2		
			3	3.5 6 8 10							
			4	4 8 10							
			5	5 10 12							
			6	6 8 10 12 16	8						
			8	8 10 12 16 20	9						
			10	10 12 16 20 25	10						
			12	12 16 20 25	13						
			15	15 20 25 30							
			20	20 25 30 40							

Flacher Kopf



RoHS10

GUTBT

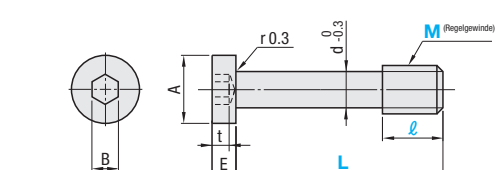

Referenz	Zugbruchlast (N)
M3	1390
M5	4300

*Die oben genannten Daten sind Richtwerte, keine garantierten Werte.

Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	Ausführung	M	ℓ	L	A	E	B	d	t max.	Stückpreis	Mengen-Rabatt
GUTBT			2	6 8	5.5	2	2	2.2	1.5		
			3	3.5 6 8 10 12							
			4	4 8 10 12 16	7	2.8	2.5	3	2.3		
			5	5 10 12 16 20	8.5	3.5	3	3.9	2.7		
			6	6 8 10 12 16	10	4	4	4.5	3		
			8	8 10 12 16 20 25 30	13	5	5	6.3	3.8		
			10	10 12 16 20 30 40							
			12	12 16 20 25 30							
			15	15 20 25 30 40							
			20	20 30 40							

Ordering Example

Teilenummer - ℓ - L

GUTBG5 - 3 - 16


GUTBT8 - 10 - 20

Kopfschrauben



RoHS10

CBBT

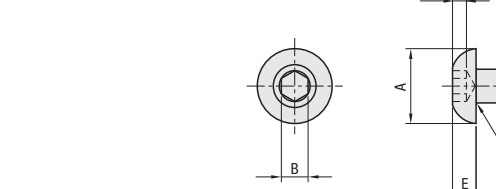

Festigkeitsklasse A2-50 äquiv.

Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	Ausführung	M	L	ℓ	A	E (max.)	B	C (min.)	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
CBBT			3	8 10 12 15 20	4	5.5	1.6	2	1.04	2.2	
			4	10 12 15 20	5	7.5	2.2	2.5	1.3	3	
			5	12 15 20 25	6	9.5	2.7	3	1.56	3.9	
			6	12 15 20 25	8	10.5	3.3	4	2.08	4.5	
			8	12 15 20 25	10	14	4.4	5	2.6	6.3	
			10	15 20 25							

Ordering Example

Teilenummer - L

CBBT5 - 20