

# Kreuzschlitzschrauben mit gefangener Scheibe


Einzelverkauf

**Kreuzschlitzschrauben mit gefangener Scheibe  
SW+JIS W gefangen**



RoHS10

**NSET  
SCBJ**

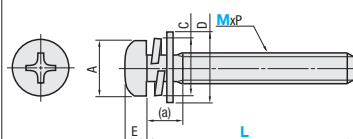

**NSET**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: JIS-SWCH äquiv.
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Galvanisch verzinkt

**SCBJ**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256

MxP	A	E	C (max.)	D	(a)	Kreuz-schlitz Nr.
2 x0.4	3.5	1.3	4.0	6.0	2.1	1
2.5x0.45	4.5	1.7	4.8	6.5	2.7	1
2.6x0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3 x0.5	5.5	2.0	5.5	8.0	3.0	2
4 x0.7	7.0	2.6	7.0	10.0	4.4	2
5 x0.8	9.0	3.3	8.5	12.0	5.4	2
6 x1.0	10.5	3.9	11.5	13.0	6.9	3

Teilenummer Ausführung	M-L	NSET		SCBJ			
		Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
		1 - 99 Stk.	100 - 500 Stk.	1 - 29 Stk.	30 - 99 Stk.	100 - 149 Stk.	150 - 500 Stk.
2	4						
5							
6							
8							
2.5	4						
5							
6							
8							
10							
2.6	4						
5							
6							
8							
10							
3	5						
6							
8							
10							
12							
14							
15							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
4	5						
6							
8							
10							
12							
14							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
5	8						
10							
12							
14							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							
6	10						
12							
14							
16							
20							
25							
30							
35							
40							
45							
50							


NSET  
SCBJ

**Kreuzschlitzschrauben mit gefangener Scheibe  
SW+JIS Kompakt W gefangen**



RoHS10

**PSET  
PSETS**

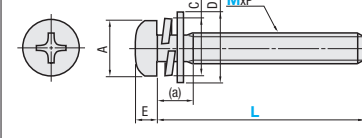

**PSET**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: JIS-SWCH äquiv.
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Galvanisch verzinkt

**PSETS**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256

MxP	A	E	C (max.)	D	(a)	Kreuz-schlitz Nr.
3x0.5	5.5	2.0	5.5	6.0	3.0	2
4x0.7	7.0	2.6	7.0	8.0	4.4	2
5x0.8	9.0	3.3	8.5	10.0	5.4	2
6x1.0	10.5	3.9	11.5	11.5	6.9	3

Teilenummer Ausführung	M-L	PSET			PSETS				
		Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt			
		1 - 29 Stk.	30 - 99 Stk.	100 - 149 Stk.	150 - 500 Stk.	1 - 29 Stk.	30 - 99 Stk.	100 - 149 Stk.	150 - 500 Stk.
3	6								
8									
10									
12									
4	6								
8									
10									
12									
15									
5	8								
10									
12									
15									
6	10								
12									
15									
20									


PSET  
PSETS

**Kreuzschlitzschrauben mit gefangener Scheibe  
SW gefangen**



RoHS10

**WSET  
WSETS**

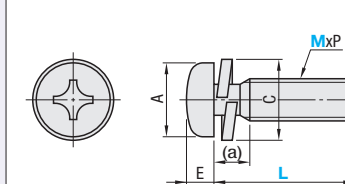

**WSET**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: JIS-SWCH äquiv.
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Galvanisch verzinkt

**WSETS**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251


MxP	A	E	C (max.)	(a)	Kreuz-schlitz Nr.
3x0.5	5.5	2.0	5.5	2.4	2
4x0.7	7.0	2.6	7.0	3.5	2
5x0.8	9.0	3.3	8.5	4.3	2
6x1.0	10.5	3.9	11.5	5.1	3

**Kreuzschlitzschrauben mit gefangener Scheibe**



RoHS10

**BSET  
SBSET (Edelstahl)**

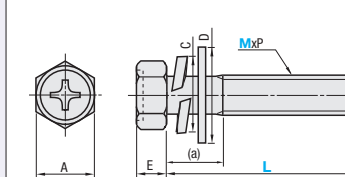

**BSET**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: Legierter Baustahl Schraube JIS 0209 (6g)
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Galvanisch verzinkt

**SBSET**

<b>schraube</b>	M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv. Festigkeitsklasse: A2-50 äquiv. Schraube JIS 0209 (6g)
<b>Unterleg-scheiben</b>	Federscheibe JIS B1251 Flache Unterlegscheibe JIS B1256
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Gehäuse, Passivierung

MxP	A	E	C	D	(a)
4x0.7	7	2.8	7.0	10	4.4
5x0.8	8	3.5	8.5	12	5.2
6x1.0	10	4.0	11.5	13	6.3
8x1.25	13	5.5	14.5	18	8.4

(a) ist die Maximallänge (Referenz) zwischen Kopf und kompletter Gewindelänge.

Ordering Example  
**Teilenummer  
WSET5-10  
WSET4-8**

Teilenummer Ausführung	M-L	WSET				WSETS			
		Stückpreis	Mengen-Rabatt			Stückpreis	Mengen-Rabatt		
		1 - 29 Stk.	30 - 99 Stk.	100 - 199 Stk.	200 - 500 Stk.	1 - 29 Stk.	30 - 99 Stk.	100 - 199 Stk.	200 - 500 Stk.
3	6								
8									
10									
12									
4	8								
10									
12									
15									
5	8								
10									
12									
15									
6	10								
12									
15									
20									

Teilenummer Ausführung	M-L	BSET		SBSET		Teilenummer Ausführung	M-L	BSET		SBSET	
		Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt			Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		1 - 99 Stk.	100 - 500 Stk.	1 - 99 Stk.	100 - 500 Stk.			1 - 99 Stk.	100 - 500 Stk.	1 - 99 Stk.	100 - 500 Stk.
BSET	4-8					BSET	6-20				
SBSET	10					SBSET	25				
	12						30				
	14						35				
	16						40				
	20						45				
	25						50				
	30						55				
	35						60				
	40						65				
	45						70				
	50						75				
BSET	5-10					BSET	8-12				
SBSET	12					SBSET	14				
	14						16				
	16						20				
	20						25				
	25						30				
	30						35				
	35						40				
	40						45				
	45						50				
	50						55				
BSET	6-10					BSET	60				
SBSET	12					SBSET	65				
	14						70				
	16						75				

Ordering Example  
**Teilenummer  
SCBJ6-10  
PSET3-6**