


Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben

Edelstahl (in Packung erhältlich)

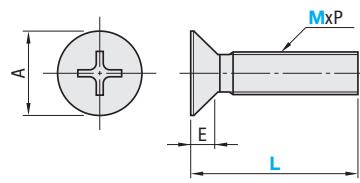

Ausführung	Werkstoff
BOX-SFBJ	EN 1.4301 äquiv.



MxP (Regelgewinde)	A	E	Kreuzschlitz Nr.
2 x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3 x0.5	6	1.75	2
4 x0.7	8	2.3	2
5 x0.8	10	2.8	2
6 x1.0	12	3.4	3

☞ Kann separat bestellt werden. S. 230

☞ Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example Teilenummer
BOX-SFBJ5-10

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/Packung
Ausführung	M-L	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SFBJ (Edel-stahl)	2- 3			2.000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	8			
	2.5- 3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
	2.6- 3			
	4			
	5			
	6			
1000 Stk./Pkg.	8			1000 Stk./Pkg.
	10			
	3- 5			
	6			
	8			
	10			
	4- 5			
	6			
	8			
	10			
500 Stk./Packung	5- 8			500 Stk./Packung
	10			
	12			
	15			
	6-10			
300 Stk./Packung	12			300 Stk./Packung
	15			

Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben / Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben

Einzelverkauf


Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben



Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung

BFBJ JIS-SWCH äquiv. Galvanisch verzinkt

SFBJ EN 1.4301 äquiv. -

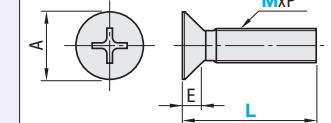

MxP (Regelgewinde)	A	E	Kreuzschlitz Nr.
2x0.4	4	1.2	1
2.5x0.45	5	1.45	1
2.6x0.45	5.2	1.5	1
3x0.5	6	1.75	2
4x0.7	8	2.3	2
5x0.8	10	2.8	2
6x1.0	12	3.4	3

BFBJ (chromatiert (III-wertig))

Ausführung	Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
			1 ~ 29 Stk.	30 ~ 99 Stk.	100 ~ 299 Stk.
2 - 3	2 - 3				
	4				
	5				
	6				
	8				
3 - 4	3 - 4				
	5				
	6				
	8				
4 - 5	4 - 5				
	6				
	8				
	10				
5 - 6	5 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
6 - 8	6 - 8				
	10				
	12				
	15				
	20				

SFBJ (Edelstahl)

Ausführung	Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
			1 ~ 29 Stk.	30 ~ 99 Stk.	100 ~ 149 Stk.
2 - 3	2 - 3				
	4				
	5				
	6				
	8				
3 - 4	3 - 4				
	5				
	6				
	8				
4 - 5	4 - 5				
	6				
	8				
	10				
5 - 6	5 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
6 - 8	6 - 8				
	10				
	12				
	15				
	20				


Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben



Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung

TSARA JIS-SWCH äquiv. Galvanisch verzinkt

TSARAS EN 1.4301 äquiv. -

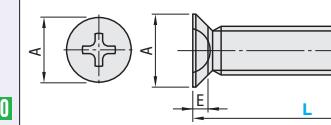

MxP (Regelgewinde)	A	E	Kreuzschlitz Nr.
3x0.5	5	1.3	1
4x0.7	6	1.4	2
5x0.8	8	1.9	2
6x1.0	10	2.4	2

TSARA (chromatiert (III-wertig))

Ausführung	Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
			1 ~ 19 Stk.	20 ~ 99 Stk.	100 ~ 199 Stk.
3 - 5	3 - 5				
	6				
	8				
	10				
	12				
	15				
4 - 6	4 - 6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
5 - 8	5 - 8				
	10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				
6 - 10	6 - 10				
	12				
	15				
	20				
	25				
	30				

TSARAS (Edelstahl)

Ausführung	Teile
------------	-------