

Muttern - JIS-Klasse 1/JIS-Klasse 3

In Packung erhältlich

Muttern


Einzelverkauf



RoHS10

Muttern - JIS-Klasse 1

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
BOX-LBNR	SAE1008 (JIS-SWRCH äquiv.)	Galvanisch verzinkt
BOX-SLBNR	EN 1.4301 äquiv.	-

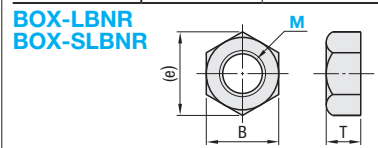

MxP (Regelgewinde)	B	(e)	T
2 x0.4	4	4.6	1.6
2.5x0.45	5	5.8	2
2.6x0.45	5	5.8	2
3 x0.5	5.5	6.4	2.4
4 x0.7	7	8.1	3.2
5 x0.8	8	9.2	4
6 x1.0	10	11.5	5
8 x1.25	13	15	6.5
10 x1.5	17	19.6	8


Kann separat bestellt werden S. 240



RoHS10

Muttern - JIS-Klasse 3

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
BOX-KNTR	SAE1008 (JIS-SWRCH äquiv.)	Galvanisch verzinkt
BOX-SKNTR	EN 1.4301 äquiv.	-

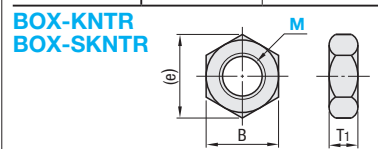

MxP (Regelgewinde)	B	(e)	T ₁
3x0.5	5.5	6.4	1.8
4x0.7	7	8.1	2.4
5x0.8	8	9.2	3.2
6x1.0	10	11.5	3.6
8x1.25	13	15	5
10x1.5	17	19.6	6

Kann separat bestellt werden S. 240

Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example

Teilenummer
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer	Ausführung	M	Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung	
			Preis pro Packg.	1 Packung		
BOX-LBNR		2			1000 Stk./Pkg.	
		2.5				
		2.6				
		3				
		4				
		5				
		6				
		8				500 Stk./Packung
		10				200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer	Ausführung	M	Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung	
			Preis pro Packg.	1 Packung		
BOX-SLBNR (Edel-stahl)		2			1000 Stk./Pkg.	
		2.5				
		2.6				
		3				
		4				
		5				
		6				
		8				500 Stk./Packung
		10				200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer	Ausführung	M	Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung	
			Preis pro Packg.	1 Packung		
BOX-KNTR		3			1000 Stk./Pkg.	
		4				
		5				
		6				
		8				500 Stk./Packung
		10				200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer	Ausführung	M	Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung	
			Preis pro Packg.	1 Packung		
BOX-SKNTR (Edel-stahl)		3			1000 Stk./Pkg.	
		4				
		5				
		6				500 Stk./Packung
		10				200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Muttern (LBNR, SLBNR, KNTR, SKNTR) können in kostengünstigen Packungen bestellt werden S. 239

Muttern

(Gewindeklasse JIS.1)
LBNR (Rechtsgewinde)
SLBNR (Edelstahl, Rechtsgewinde)
LBNL (Linksgewinde)
SLBNL (Edelstahl, Linksgewinde)

(Gewindeklasse JIS.3)
KNTR (Rechtsgewinde)
SKNTR (Edelstahl, Rechtsgewinde)
KNTL (Linksgewinde)

(Rechtsfeingewinde)
ANN (Edelstahl, Rechtsgewinde fein)
SANN (schmales Rechtsfeingewinde)
SANN (Edelstahl, dünnes Rechtsfeingewinde fein)

M	(Regelgewinde) Steigung	B	(e)	T	T ₁
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

ANN Material: EN 1.0038 äquiv. Oberflächenbehandlung: chromatiert (II-wertig)
LBNR, LBNL, KNTR, KNTL, TNTR Material: JIS-SWRCH äquiv. Oberflächenbehandlung: chromatiert (II-wertig)
SLBNR, SLBNL, SANN, SKNTR, STNTR Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	Ausführung	LBNR			KNTR			SLBNR			SKNTR			LBNL		KNTL		SLBNL	
		Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt		Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt		
2		1-9 Stk.	10-49 Stk.	50-200 Stk.	1-9 Stk.	10-49 Stk.	50-200 Stk.	1-49 Stk.	50-99 Stk.	100-200 Stk.	1-9 Stk.	10-49 Stk.	50-500 Stk.	1-99 Stk.	100-200 Stk.	1-99 Stk.	100-200 Stk.		
2.5																			
2.6																			
3																			
4																			
5																			
6																			
8																			
10																			
12																			
16																			
20																			
24																			

Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.

Teilenummer	Ausführung	M (Fein)	B	(e)	T	ANN		SANN		Teilenummer	Ausführung	M-P-T ₂	B	(e)	TNTR		STNTR		
						Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt						Stückpreis	Mengen-Rabatt			
ANN SANN		4-0.5	7	8.1	4					TNTR STNTR		6-0.75-1.5	8	9.2					
		5-0.5	8	9.2									6-0.75-2	9	10.4				
		6-0.75	10	11.5									8-0.75-2	10	11.5				
		8-0.75	13	15		5							10-0.75-2	14	16.2				
		8-1.0				6							10-1.0-2	14	16.2				
		10-1.0	17	19.6		6							10-1.0-3	14	16.2				
		10-1.25				8							10-1.0-4	14	16.2				
		12-1.0				6							12-1.0-2	14	16.2				
		12-1.25	19	21.9		10							12-1.0-3	17	19.6				
		12-1.5											12-1.0-4	17	19.6				
		14-1.5	22	25.0		11							16-1.0-2.5	19	21.9				
		16-1.5	24	27.7		8													
		20-1.5	30	34.6		10													

Ordering Example

Teilenummer
SLBNR10
ANN10-1.25
TNTR10-1.0-4