

Muttern - JIS-Klasse 1/JIS-Klasse 3

In Packung erhältlich

Muttern


Einzelverkauf



Muttern - JIS-Klasse 1

Ausführung	M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
BOX-LBNR		SAE1008 (JIS-SWRCH äquiv.)	Galvanisch verzinkt
BOX-SLBNR		EN 1.4301 äquiv.	-

BOX-LBNR
BOX-SLBNR

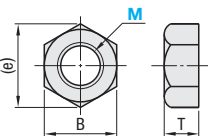

MxP (Regelgewinde)	B	(e)	T
2 x0.4	4	4.6	1.6
2.5x0.45	5	5.8	2
2.6x0.45	5	5.8	2
3 x0.5	5.5	6.4	2.4
4 x0.7	7	8.1	3.2
5 x0.8	8	9.2	4
6 x1.0	10	11.5	5
8 x1.25	13	15	6.5
10 x1.5	17	19.6	8


Kann separat bestellt werden. S. 240



Muttern - JIS-Klasse 3

Ausführung	M	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
BOX-KNTR		SAE1008 (JIS-SWRCH äquiv.)	Galvanisch verzinkt
BOX-SKNTR		EN 1.4301 äquiv.	-

BOX-KNTR
BOX-SKNTR

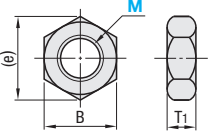

MxP (Regelgewinde)	B	(e)	T1
3x0.5	5.5	6.4	1.8
4x0.7	7	8.1	2.4
5x0.8	8	9.2	3.2
6x1.0	10	11.5	3.6
8x1.25	13	15	5
10x1.5	17	19.6	6

Kann separat bestellt werden. S. 240

Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben.
Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

 **Ordering Example**
Teilenummer
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-LBNR	2			1000 Stk./Pkg.
	2.5			
	2.6			
	3			
	4			
	5			
	6			
	8			
				500 Stk./Packung
	10			200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SLBNR (Edel-stahl)	2			1000 Stk./Pkg.
	2.5			
	2.6			
	3			
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
				500 Stk./Packung
				200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-KNTR	3			1000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
				500 Stk./Packung
				200 Stk./Packung


Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	M	Preis pro Packg.	1 Packung	
BOX-SKNTR (Edel-stahl)	3			1000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	8			
	10			
				500 Stk./Packung
				200 Stk./Packung

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Muttern (LBNR, SLBNR, KNTR, SKNTR) können in kostengünstigen Packungen bestellt werden. S. 239


Muttern

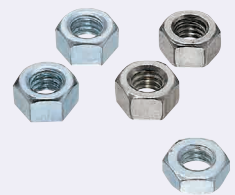

(Gewindeklasse JIS.1)
LBNR (Rechtsgewinde)
SLBNR (Edelstahl, Rechtsgewinde)
LBNL (Linksgewinde)
SLBNL (Edelstahl, Linksgewinde)

(Gewindeklasse JIS.3)
KNTR (Rechtsgewinde)
SKNTR (Edelstahl, Rechtsgewinde)
KNTL (Linksgewinde)

ANN (Rechtsfeingewinde)
SANN (Edelstahl, Rechtsfeingewinde fein)
TNTR (schmales Rechtsfeingewinde)
SANN (Edelstahl, dünnes Rechtsfeingewinde fein)

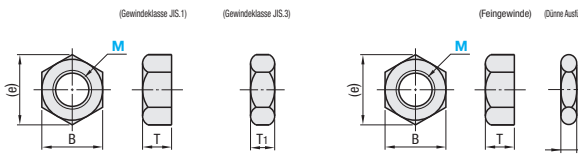

M	(Regelgewinde) Steigung	B	(e)	T	T1
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

Teilenummer		LBNR		KNTR		SLBNR		SKNTR		LBNL		KNTL		SLBNL	
		Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 49 Stk.	50 ~ 200 Stk.	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 49 Stk.	50 ~ 200 Stk.	1 ~ 49 Stk.	50 ~ 99 Stk.	100 ~ 200 Stk.	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 49 Stk.	50 ~ 500 Stk.	1 ~ 99 Stk.	100 ~ 200 Stk.
LBNR LBNL (M3~M16) SLBNR (M2~M20) SLBNL (M3~M16) KNTR KNTL (M3~M20) SKNTR	2														
	2.5														
	2.6														
	3														
	4														
	5														
	6														
	8														
	10														
	12														
	16														
	20														
	24														

Für Größen ohne Preisangabe sind keine Spezifikationen verfügbar.

Teilenummer		B	(e)	T	ANN		SANN	
Ausführung	M (Fein)				Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
					1 ~ 99 Stk.	100 ~ 200 Stk.	1 ~ 99 Stk.	100 ~ 200 Stk.
ANN SANN	4-0.5	7	8.1	4				
	5-0.5	8	9.2					
	6-0.75	10	11.5					
	8-0.75	13	15	5				
	8-1.0			6		-	-	
	10-1.0	17	19.6	6				
	10-1.25			8		-	-	
	12-1.0	19	21.9	6				
	12-1.25			10		-	-	
	12-1.5					-	-	
	14-1.5				22	25.0	11	
	16-1.5	24	27.7	8				
20-1.5	30	34.6	10					

Teilenummer		B	(e)	TNTR		STNTR	
Ausführung	M-P-T2			Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
				1 ~ 99 Stk.	100 ~ 200 Stk.	1 ~ 99 Stk.	100 ~ 200 Stk.
TNTR STNTR	6-0.75-1.5	8	9.2				
	6-0.75-2	9	10.4				
	8-0.75-2	10	11.5				
	10-0.75-2	14	16.2				
	10-1.0-2	14	16.2				
	10-1.0-3	14	16.2				
	10-1.0-4	14	16.2				
	12-1.0-2	14	16.2				
	12-1.0-3	17	19.6				
	12-1.0-4	17	19.6				
	16-1.0-2.5	19	21.9				

 **Ordering Example**

Teilenummer
SLBNR10
ANN10-1.25
TNTR10-1.0-4