

Sicherungsringe, Ausführung C (extern)/Sicherungsringe, Ausführung E (Packungen)

Gewindeeinsätze/Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer (Packung)




RoHS10

Sicherungsringe-Ausführung C (Außen)

Ausführung	Werkstoff	Härte
BOX-STWN	Federstahl	44~53HRC
BOX-STWS	EN 1.4301 (CSP) äquiv.	36~44HRC

BOX-STWN
BOX-STWS (Edelstahl)

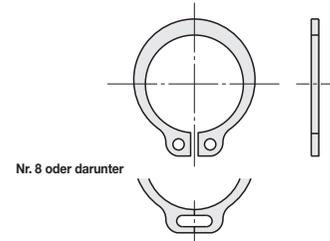

Nr. 8 oder darunter

- Überprüfen Sie die einzelnen Maße. S. 265
- Kann als Einzelstück bestellt werden. S. 265
- Montagewerkzeuge sind verfügbar. S. 266



RoHS10

Sicherungsringe-Ausführung E

Ausführung	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung
BOX-NETW	Federstahl	44~53HRC	chromatiert (III-wertig)
BOX-NETWS	EN 1.4301 (CSP) äquiv.	37~46HRC	-

BOX-NETW
BOX-NETWS (Edelstahl)



- Überprüfen Sie die einzelnen Maße. S. 265
- Kann als Einzelstück bestellt werden. S. 265

Bei der Bestellung bitte die Packungsanzahl angeben.
Mindestbestellwert 1 Packung.

Ordering Example
Teilenummer
BOX-STWN10
BOX-NETWS3

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	Nr.	Preis pro Stk.	1 Packung	
BOX-STWN	3			2.000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	8			1000 Stk./Pkg.
	10			
	12			
	15			500 Stk./ Packung
	20			
	25			

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	Nr.	Preis pro Stk.	1 Packung	
BOX-STWS (Edel-stahl)	4			2.000 Stk./Pkg.
	5			
	6			
	8			
	10			1000 Stk./Pkg.
	12			
	15			
	20			500 Stk./ Packung
	25			

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	Nr.	Preis pro Stk.	1 Packung	
BOX-NETW	1.2			2.000 Stk./Pkg.
	1.5			
	2			
	2.5			
	3			1000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	7			1000 Stk./Pkg.
	8			

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	Nr.	Preis pro Stk.	1 Packung	
BOX-NETWS (Edel-stahl)	1.2			2.000 Stk./Pkg.
	1.5			
	2			
	2.5			
	3			1000 Stk./Pkg.
	4			
	5			
	6			
	7			1000 Stk./Pkg.
	8			


Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



RoHS10

Gewindeeinsätze

Ausführung	Werkstoff
BOX-HLTS	EN 1.4301 äquiv.

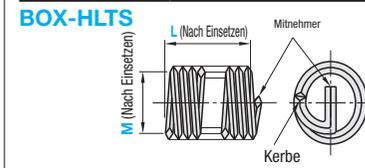

M (Regelgewinde)	Gewindebohrungs-Ø (Referenz)
3	3.11~3.20
4	4.16~4.29
5	5.18~5.33
6	6.22~6.40
8	8.28~8.48


- M und L entsprechen den Größen nach Einführung in die Gewindebohrung.
- Maß L vor der Einführung ist kürzer als nach der Einführung.
- Siehe Spezialschlüssel und ihre Verwendung. S. 271
- Kann als Einzelstück bestellt werden. S. 271



RoHS10

Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer

Ausführung	Werkstoff
BOX-TLTS	EN 1.4301 äquiv.

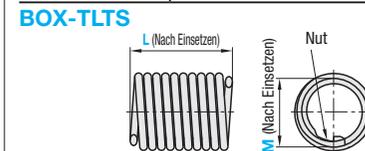

M (Regelgewinde)	Gewindebohrungs-Ø (Referenz)
2.5	2.60~2.65
3	3.12~3.20
4	4.17~4.30
5	5.16~5.33
6	6.25~6.42
8	8.31~8.52

- M und L entsprechen den Größen nach Einführung in die Gewindebohrung.
- Maß L vor der Einführung ist kürzer als nach der Einführung.
- Siehe Spezialschlüssel und ihre Verwendung. S. 272
- Kann als Einzelstück bestellt werden. S. 272

Bei der Bestellung bitte die Packungsanzahl angeben.
Mindestbestellwert 1 Packung.

Ordering Example
Teilenummer
BOX-HLTS5-10
BOX-TLTS2.5-3.8

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	*M- L	Preis pro Stk.	1 Packung	
BOX-HLTS (Edel-stahl)	3- 3			100 Stk./ Packung
	4.5			
	6			
	4- 4			
	6			
	8			
	5- 5			
	7.5			
	10			
	6- 6			
9				
12				
8- 8				
12				
16				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Stückpreis 1 ~ 10 Packungen		Stück/ Packung
Ausführung	*M- L	Preis pro Stk.	1 Packung	
BOX-TLTS (Edel-stahl)	2.5- 2.5			100 Stk./ Packung
	3.8			
	5			
	3- 3			
	4.5			
	6			
	4- 4			
	6			
	8			
	5- 5			
	7.5			
	10			
	6- 6			
	9			
	12			
	8- 8			
12				
16				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.