


Stangen

Werkstoff: Rostfreier Stahl/Aluminium/Messing/reines Titan Klasse 2

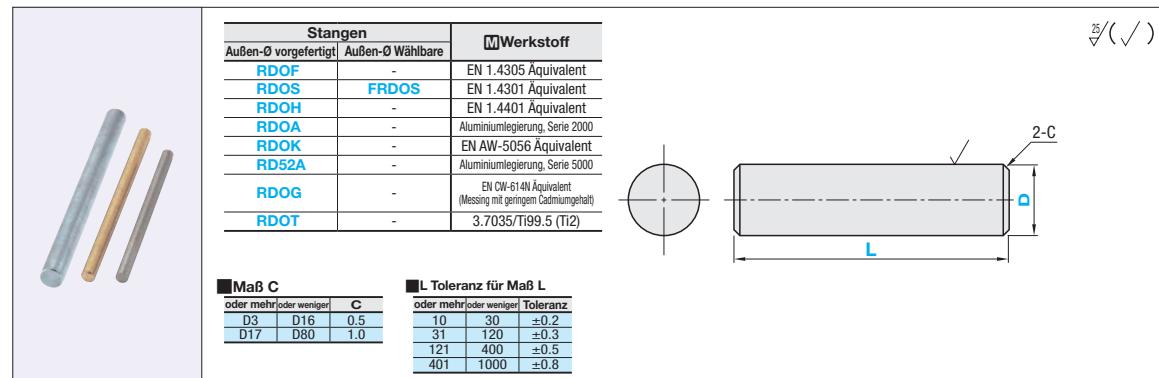

■ Stangen (Außen-Ø wählbar)

Teile-nummer		D	L	1mm-Schritte
RDOF		3		
RDOS		4		10~250
RDOH		5		
RDOA		6		
RDOK		8		10~500
RD52A (D5~12, 15~20)		10		
RDOG		12		
RDOT (D3~6)		13		10~750
		15		
		16		10~900
		18		
		20		20~1000
		25		
		30		
		50		
		60		30~1000
		80		30~200



Ordering Example
Teile-nummer - L
RDOA15 - 700

■ Stangen (Außen-Ø konfigurierbar)

Teile-nummer		D	1mm-Schritte	L	1mm-Schritte
FRDOS		6~10		10~500	
		11~15		10~750	
		16~17		10~900	
		18~30		20~1000	



Alterations Teile-nummer - L - (MC, WMC)
RDOF20 - 535 - MC8

■ Außen-Ø Toleranz

Teile-nummer	RDOF RDOS	FRDOS RDOH RDOT	RDOA	RDOK RD52A RDOG
3				
4				
5				
6				
8				
10				
12				
13				
15				
16				
18				
20				
25				
30				
50				
60				
80	0 -0.2	0 -0.1	± 0.1	± 0.1

Optionen	Gewindebohrung einseitig	Innengewinde beidseitig
	MC	2-WMC
Opt.-Nr.	MC	WMC
	Mit einseitigem Innengewinde Bestellnr. MC8 ? 6≤D≤30 ? Bei L≤Mx2 ist das Gewinde durchgängig. D MC (Auswahlbereich)	Mit beidseitigem Innengewinde. Bestellnr. WMC12 ? 6≤D≤30 ? Bei L≤Mx4 ist das Gewinde durchgängig. D WMC (Auswahlbereich)
Spez.	6,7 3 8,9 3,4 10,11 3,4,5 12~14 3,4,5,6 15~19 3,4,5,6,8 20~24 3,4,5,6,8,10,12 25~30 3,4,5,6,8,10,12,16 ? Bei L≤Mx4 kann die Gewindevorbohrung durchgehen.	6,7 3 8,9 3,4 10,11 3,4,5 12~14 3,4,5,6 15~19 3,4,5,6,8 20~24 3,4,5,6,8,10,12 25~30 3,4,5,6,8,10,12,16

■ Stangen (Außen-Ø wählbar)

Teile-nummer	Stückpreis						
Ausführung	D	Min. L ~ 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000

RDOF (EN 1.4305 Äquivalent)	3						
	4						
	5						
	6						
	8						
	10						
	12						
	13						
	15						
	16						
	18						
	20						
	25						
	30						
	50						
	60						
	80						
RDOS (EN 1.4301 Äquivalent)	3						
	4						
	5						
	6						
	8						
	10						
	12						
	13						
	15						
	16						
	18						
	20						
	25						
	30						
	50						
	60						
80							
RDOH (EN 1.4401 Äquivalent)	3						
	4						
	5						
	6						
	8						
	10						
	12						
	13						
	15						
	16						
	18						
	20						
	25						
	30						
	50						
	60						
80							
RDOA (EN AW- 2017 Äquivalent)	3						
	4						
	5						
	6						
	8						
	10						
	12						
	13						
	15						
	16						
	18						
	20						
	25						
	30						
	50						
	60						
80							

Zu maximalem Maß L für jedes Maß D, siehe Spezifikationstabelle auf der linken Seite.

Teile-nummer	Stückpreis						
Ausführung	D	Min. L ~ 100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000

RDOF (EN 1.4305 Äquivalent)	3						
	4						
	5						
	6						
	8						
	10						