 


Verbinder mit Lasche für eine Nut

Für Serie 8 (Schlitzbreite 10mm), Aluminiumverlängerungen



■ **Merkmale:** Verbinder mit Laschen zur Verbindung mit L- und Querverbindern.

■ Umkehrverbinder mit Lasche





Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
1 HBLFSNF8	EN AC	-
2 HBLFSNF8	46100	-
3 HBLFSNB8	äquiv.	schwarz eloxiert
4 HBLFSNM8		Chemisch vernickelt
5 CHBLFSN8		Einbrennlackierung (Silber)

* Einbrennlackierung (Silber) farblich passend zu klarlackierten Profilen.

■ Umkehrverbinder mit Lasche (Tiefe 40 mm)

HBLFSNF8

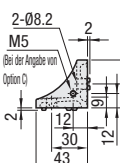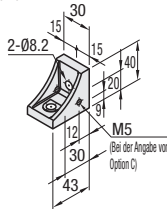

■ Umkehrverbinder mit Lasche

HBLFSNB8



HBLFSNB8 (Schwarz eloxiert)

■ Umkehrverbinder mit Lasche

HBLFSNM8

HBLFSNM8 (chemisch vernickelt)

CHBLFSN8 (Einbrennlackierung, Silber)

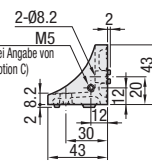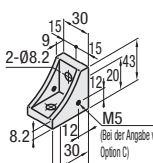


Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLFSNF8	48				
HBLFSNB8					
HBLFSNB8* (Schwarz eloxiert)					
HBLFSNM8 (chemisch vernickelt)	50	CBM8-20	2 HNTT8-8	2 2058	
CHBLFSN8 (Einbrennlackierung, Silber)					

* Für Reparatur brünierte Teile siehe S. 846.




Können jede Richtung montiert werden.

■ HBLFSNF8 verhindert, dass Verbinder bei Querschluss über Profile hinausgehen.


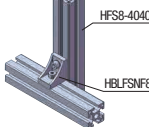


■ **Merkmale:** Verbinder mit Laschen für Profilenuten, die sich beim Anziehen nicht drehen.

■ Verbinder mit Lasche

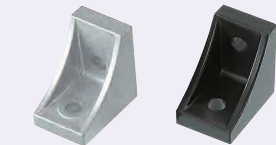

HBLFS8
HBLFSB8
(Kataphoresebeschichtung: schwarz)

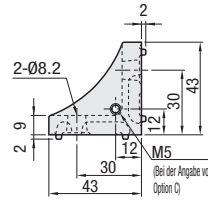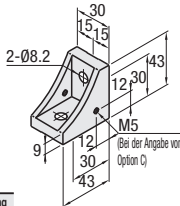

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HBLFS8	EN AC	-
HBLFSB8	46100 äquiv.	Kataphoresebeschichtung (schwarz)

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLFS8	54	CBM8-20	2 HNTT8-8	2 2058	
HBLFSB8* (Kataphoresebeschichtung: schwarz)					



Für L-Anschluss.





■ **Merkmale:** Verbinder mit einseitiger Versteifung und Laschen. Vereinfachte Arbeit mit Schlüsseln.

■ Verbinder mit einseitiger Versteifung



HBLFSL8

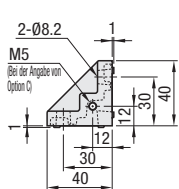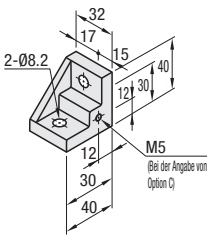

Material: EN AC-46100 äquiv.

Teilenummer	Masse (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLFSL8	46	CBM8-20	2 HNTT8-8	2 2058	



HBLFSL8

HBLFSL8

Hat Überstände zum Einsetzen in die Nuten. (Länge Überstände 1mm)




■ Kann mit Abdeckplatten in der Stärke 5 mm und 3 mm kombiniert werden.

■ **Merkmale:** Verbinder mit einseitigen Laschen. Platten können auf der Seite ohne Laschen montiert werden.

■ Verbinder mit einseitiger Lasche



HBLFSNK8
HBLFSNE8

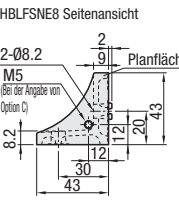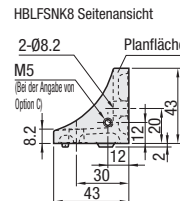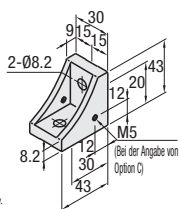

Material: EN AC-46100 äquiv.

Teilenummer	Masse (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLFSNK8	50	CBM8-20	2 HNTT8-8	2 2058	
HBLFSNE8					



Kann direkt auf Platten montiert werden.

Beispiel für HBLFSNK8

HBLFSNE8

Beispiel für HBLFSNE8

■ **Eigenschaften:** Durch Drücken der Nutensteine an die langen Laschen ist die Bohrungspositionierung unnötig.



■ Mutter Verbinder



HBLFSR8

- Langlöcher für verschiedene Bohrungspositionen für Nutensteine.
- Verbinderlaschen können durch fallende Nutensteine beschädigt werden.
- Unterlegscheiben sollten verwendet werden. (Siehe Optionen unter SEC)

Material: EN AC-46100 äquiv.

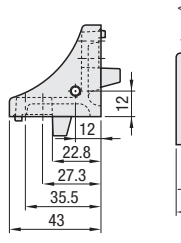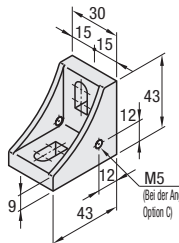


Teilenummer	Masse (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLFSR8	55	CBM8-20	2 HNTT8-8	2 2058	



Wenn Nutensteine bis zur Lasche durchgeschoben werden, sind Bohrungspositionen des Verbinders und der Nutensteine aneinander ausgerichtet, und eine Feinjustierung ist erforderlich.

Kurze Muttern, HNTM und HNTAM sind nicht möglich.


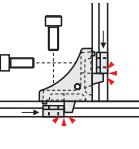


■ **Merkmale:** Umkehrverbinder mit Lasche und Abdeckung. Zur Vermeidung von Staubansammlung.


■ Verbinder mit Abdeckung



HBLFSNT8

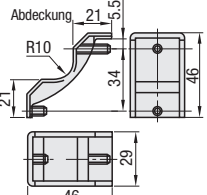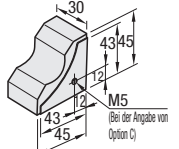

Material: Abdeckung: Polyamid, Verbinder: EN AC-46100 äquiv.

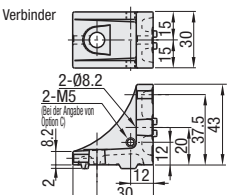


Teilenummer	Masse (g)	Passende Schraube, T-Mutter	Zulässige Last (N)	Stückpreis 1-99 Stk.	Mengen-Rabatt 100-200
HBLFSNT8	56	CBM8-20	2 HNTT8-8	2 2058	



Teilenummer

HBLFSNK8

 * Beispiel für Montage von Abdeckkappen an Verbindern



Alterations

Teilenummer

HBLFSNK8

(C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Befestigungsbohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten) (Befestigungsschraube: HCBM auf S. 754)	HBLFSNF8 HBLFSNB8 HBLFSNM8 CHBLFSN8 HBLFS8 HBLFSB8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSNT8

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passende Schrauben und Muttern	SET SST (Edelstahl) SEU (Vormontage- mit Feder) SSU (Vormontage- Federmuttern, Edelstahl) SEP (Einbau in der Nachmontage mit Feder) SSP (Einbau in der Nachmontage Federmuttern, Edelstahl) SEC (Schrauben mit unverlierbarer Scheibe und Muttern)	Passende Schrauben und Muttern zur Montage der Klammer auf den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis.) (Bsp.) Wenn HBLFS8 gewählt wurde: Opt.-Nr. Schraube Mutter SET CBM8-20 HNTT8-8 SST SCB8-20 HNTTSN8-8 SEU CBM8-20 HNTU8-8 SSU SCB8-20 SHNTU8-8 SEP CBM8-20 HNTT8-8 SSP SCB8-20 SHNTT8-8 SEC HCBST8-24 HNTT8-8 * Wenn ein anderer als HBLFS8 gewählt wurde, müssen die passenden Schrauben und Nutensteine gewählt werden.	HBLFSNF8 HBLFSNB8 HBLFSNM8 CHBLFSN8 HBLFS8 HBLFSB8 HBLFSL8 HBLFSNK8 HBLFSNE8 HBLFSR8 HBLFSNT8

■ Schrauben für schwarz eloxierte Verbinder und per kathodischer Elektronendeposition lackierte Verbinder (schwarz) sind HCBMTB (schwarz chromatiert, III-wertig) auf S. 751.
■ Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte oder per kathodischer Elektronendeposition lackierte Klammer angegeben ist.