





# Aluminiumprofile 15mm quadratisch

Verbinder für Aluminiumprofile 15mm quadratisch/Vierkantmuttern für Aluminiumprofile 15mm quadratisch

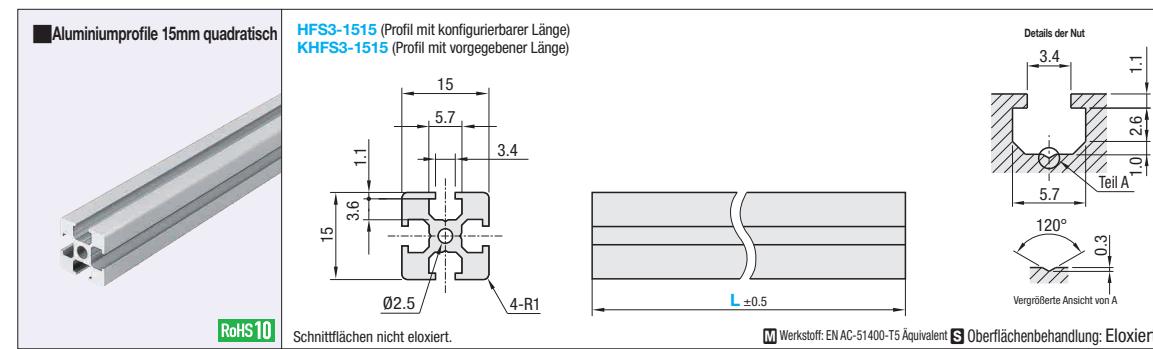

RoHS10

HFS3-1515 (Profil mit konfigurierbarer Länge)  
KHFS3-1515 (Profil mit vorgegebener Länge)

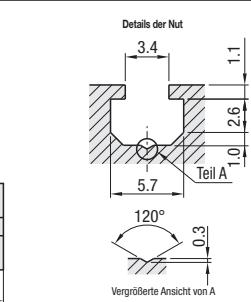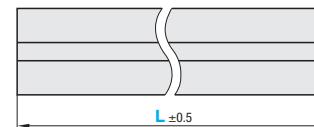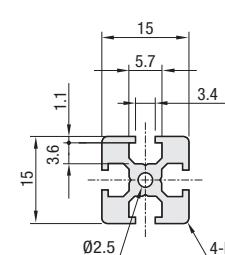


M Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquivalent S Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Teile-nummer	L	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm <sup>2</sup>	Querschnittsträgheitsmoment mm <sup>4</sup>		Stückpreis (unter 300mm)	Stückpreis/m (300mm oder mehr)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
				ℓx	ℓy				
HFS3	1515	50~2000 0.5mm-Schritte	0.34	126	0.280×10 <sup>4</sup>	0.280×10 <sup>4</sup>			-
KHFS3		2000							

Ordering Example: Teile-nummer - L  
HFS3-1515 - 800  
KHFS3-1515 - 2000

Wenn L<300mm  
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.  
Wenn L≥300mm  
Preise werden wie folgt berechnet:  
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

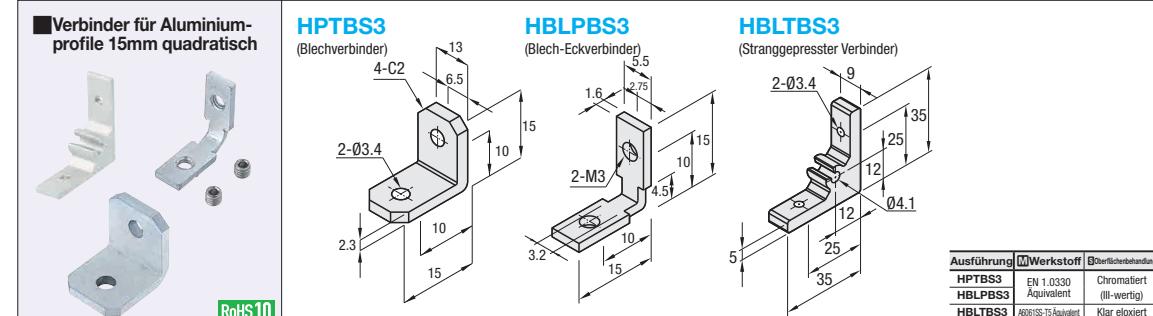

RoHS10

HPTBS3

(Blechverbinder)

HBLPBS3

(Blech-Eckverbinder)


HBLTBS3

(Stranggepresster Verbinder)

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung  
HPTBS3 EN 1.0330 Chromiert (III-wertig)  
HBLPBS3 Äquivalent  
HBLTBS3 AEG/SS-15 Äquivalent Klar eloxiert

Teile-nummer	Ausführung	Gewicht (g)	Verfügbares Profil	Passende Schraube, T-Mutter		Zulässige Traglast (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
				Schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.	
HPTBS3	8			CBM3-6	2	HNSQ3-3	2	100~200
HBLPBS3	2		HFS3-1515	Stellschraube M3x4 (mitgeliefert)			140	
HBLTBS3	10			CBM3-8	2	HNSQ3-3	2	530


Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

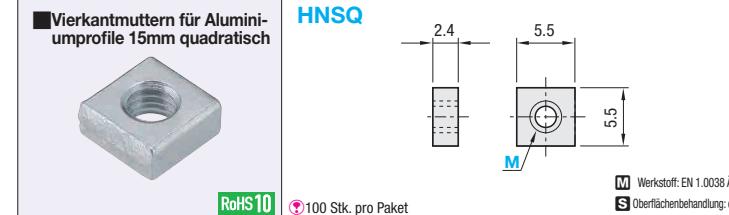

RoHS10

HNSQ

M Werkstoff: EN 1.0038 Äquivalent  
S Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

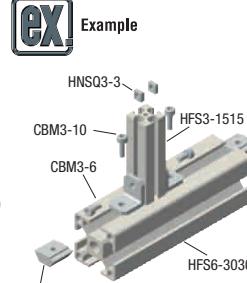


Teile-nummer		M	Verfügbares Profil	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.			1~4 Pkg.	5~9 10~150
HNSQ	3	3	HFS3-1515		

Ordering Example: Teile-nummer - M

HPTBS3  
HBLPBS3  
HNSQ - 3

# Aluminiumprofile für Verbinder

Verbinder für Aluminiumprofile 15mm quadratisch/Vierkantmuttern für Aluminiumprofile 15mm quadratisch

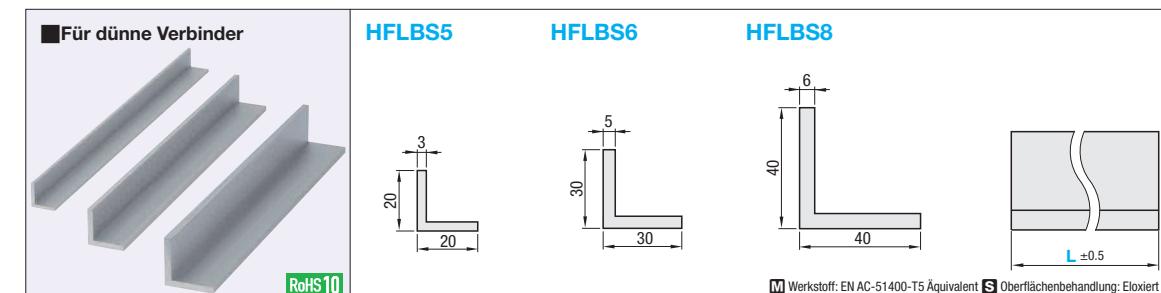


RoHS10

HFLBS5

HFLBS6


HFLBS8

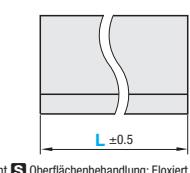

Ausführung M Werkstoff S Oberflächenbehandlung  
NFLBT EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert  
NFLBT EN AW-6063-T5 Äquivalent Klar eloxiert

Teile-nummer	Ausführung	Nr.	L 1mm-Schritte	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm <sup>2</sup>	Querschnittsträgheitsmoment mm <sup>4</sup>		Stückpreis (unter 300mm)	Stückpreis/m (300mm oder mehr)
						ℓx	ℓy		
HFLBT		5		1.13	420	3.70×10 <sup>4</sup>	3.70×10 <sup>4</sup>		
HFLBT		6		2.3	850	19.06×10 <sup>4</sup>	19.06×10 <sup>4</sup>		
HFLBT		8		5.3	1961	109.9×10 <sup>4</sup>	109.9×10 <sup>4</sup>		
NFLBT		5		1.13	420	3.70×10 <sup>4</sup>	3.70×10 <sup>4</sup>		
NFLBT		6		2.3	850	19.06×10 <sup>4</sup>	19.06×10 <sup>4</sup>		
NFLBT		8		5.3	1961	109.9×10 <sup>4</sup>	109.9×10 <sup>4</sup>		

⚠NFLBT ist der Grundwerkstoff für HBLTS6 (S.588) und HBLTS8 (S.646).

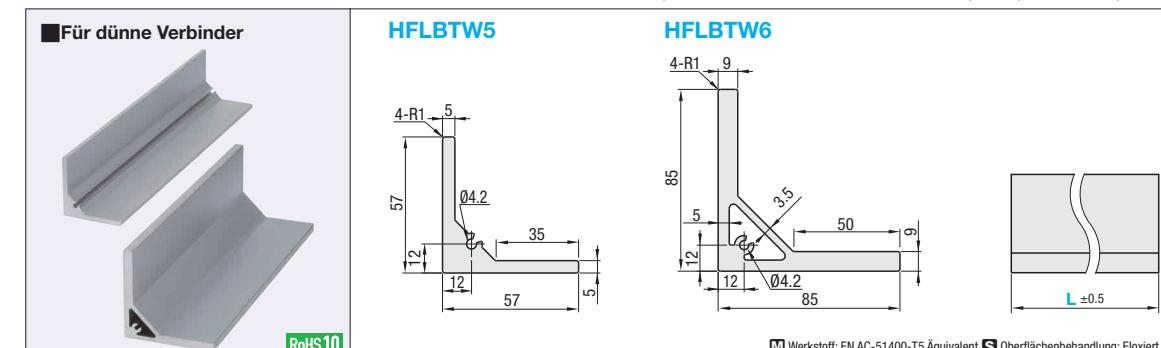

Ordering Example: Teile-nummer - L  
NFLBT5 - 800

Wenn L<300mm  
Die Stückpreise werden in der Tabelle unabhängig von der Länge angegeben.  
Wenn L≥300mm  
Preise werden wie folgt berechnet:  
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge = Verkaufspreis

Teile-nummer	Ausführung	Nr.	L 1mm-Schritte	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm <sup>2</sup>	Querschnittsträgheitsmoment mm <sup>4</sup>		Stückpreis (unter 300mm)	Stückpreis/m (300mm oder mehr)
						ℓx	ℓy		
HFLBTW5		5		1.9	700	17.4×10 <sup>4</sup>	17.4×10 <sup>4</sup>		
HFLBTW6		4.0		4.0	1491	100.0×10 <sup>4</sup>	100.0×10 <sup>4</sup>		