

Zubehörhaken/Schiebehaken


Zubehörhaken - J-Form



RoHS10

HFCFJ

(20 Stk./Pkg.)

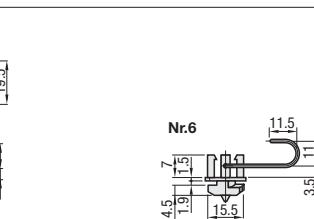

Ausführung	Lenkrolle	Haken
HFCFJ	Werkstoff	Werkstoff
	Polyamid	EN 1.4301 Äquiv.

20 Stk./Pkg.

Teile-nummer		Zulässige Last (kgf)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	1 - 9 Packung(en)	10~100	
HFCFJ	5 [Für HFS5] 6 [Für HFS6] 8 [Für HFS8 (-45)]	1.8		

Bei Verwendung von Nr.8 für HFS8-45 ist die Befestigung etwas stärker.


Zubehörhaken - U-Form



RoHS10

HFCFU

(20 Stk./Pkg.)

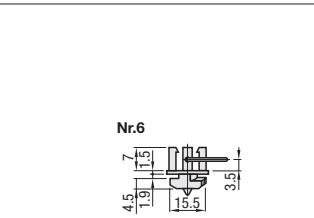

Ausführung	Lenkrolle	Haken
HFCFU	Werkstoff	Werkstoff
	Polyamid	EN 1.4301 Äquiv.

20 Stk./Pkg.

Teile-nummer		Zulässige Last (kgf)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	1 - 9 Packung(en)	10~100	
HFCFU	5 [Für HFS5] 6 [Für HFS6] 8 [Für HFS8 (-45)]	1.8		

Bei Verwendung von Nr.8 für HFS8-45 ist die Befestigung etwas stärker.


Zubehörhaken - Klemmhaken



RoHS10

HFCFK

(20 Stk./Pkg.)

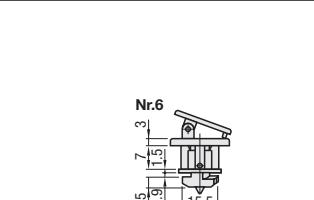

Ausführung	Lenkrolle	Welle, Feder
HFCFK	Werkstoff	JIS-SWC
	Polyamid	Galvanisch verzinkt

20 Stk./Pkg.

Teile-nummer		Zulässige Last (kgf)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	1 - 9 Packung(en)	10~100	
HFCFK	5 [Für HFS5] 6 [Für HFS6] 8 [Für HFS8 (-45)]	0.5		

Bei Verwendung von Nr.8 für HFS8-45 ist die Befestigung etwas stärker.


Schiebehaken



RoHS10

HFCFS

(2 Stk./Set)

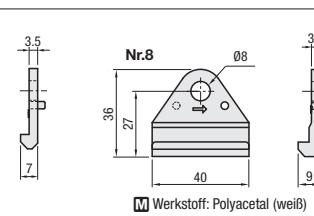

EX	Example
	Haken und Clips sind abnehmbar. Sie können sie entsprechend der Ausrichtung des Profilspalts konfigurieren.

Merkmale:

Nachmontage ist möglich.



Ein Set enthält 2 Schiebehaken.

Teile-nummer		Passendes Profil (Serie)	Zulässige Last (kgf)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	1~9 Set(s)	10~100		
HFCFS	6	HFS6	1.0		
	8	HFS8 (-45)			

Ein Set enthält 2 Schiebehaken.

Ordering Example	Teile-nummer
HFCFJ	
HFCFU	
HFCFK	
HFCFS	