


Plattenbefestigung/Plattenmontageschrauben

Stahl/rostfreier Stahl

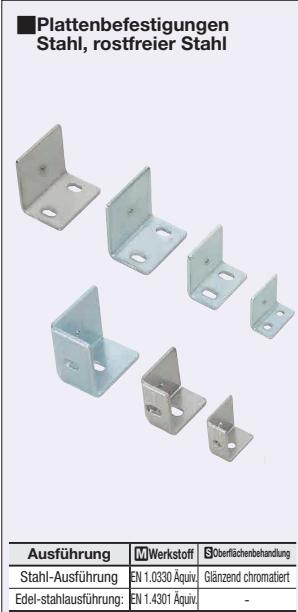

Für zentrierte Befestigung Stahlausführung HCBV5 Edelstahl ausführung SHCBV5



Stahlausführung

HCBV6

HCBV8

HCBV8-45
SHCBV6
SHCBV8
SHCBV8-45

Für Eckmontage Stahlausführung HCBCV5 Edelstahl ausführung SHCBCV5



Stahlausführung

HCBCV6

HCBCV8


HCBCV8-45
SHCBCV6
SHCBCV8
SHCBCV8-45

Die Werte in () gelten für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Zur besseren Verstärkung hat die Befestigungsbohrung A/2 eine andere Höhe als die Aluminium- und Kunststoffausführung.

Example

Für die Stahl- und Edelstahl ausführung (max. 5mm dick) sind für Nr. 6, 8 und 8-45 zwei Befestigungsmethoden für die Platten verfügbar, da diese Artikel geschlitzte Bohrungen haben.

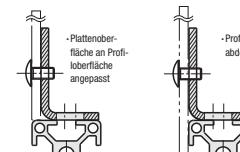

Stahlausführung

Ausführung Nr.	Teile-nummer HCBV	Masse HCBV	Unterschied zwischen Profilleiste und Anschlussfläche	S	A	B	Schraube, Mutter		HCBV		HCBCV	
							Stückpreis 1-9 Stk.	Mengen-Rabatt	Stückpreis 10-100	Mengen-Rabatt	Stückpreis 1-9 Stk.	Mengen-Rabatt
5	29	23	0	10	30	18	CBMS-8		HNTT5-5			
6	79	60	0-5 (regelbar)	40	25	25	CBM6-12		HNTT6-6	2		
8	124	94	15 (regelbar)	50	35	17.5	CBM6-15		HNTT8-6			
8-45												

Ordering Example Teile-nummer HCBV6
SHCBV8

Alternations Teile-nummer - (SET) HCBV6 - SET

Edelstahl ausführung

Ausführung Nr.	Teile-nummer SHCBV	Masse SHCBV	Unterschied zwischen Profilleiste und Anschlussfläche	S	A	B	Schraube, Mutter		SHCBV		SHCBCV	
							Stückpreis 1-9 Stk.	Mengen-Rabatt	Stückpreis 10-100	Mengen-Rabatt	Stückpreis 1-9 Stk.	Mengen-Rabatt
5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5-6		HNTTSN5-5			
6	62.5	50	0-5 (regelbar)	40	25	25	SCB6-10	2	HNTTSN6-6	2		
8	113	85.5	15 (regelbar)	50	35	17.5	SCB6-15		HNTTSN8-6			
8-45												

Ordering Example Teile-nummer HCBV6
SHCBV8

Alternations Teile-nummer - (SET) HCBV6 - SET

Befestigungsschrauben für Platten

HCMB

SHCBM

(Edelstahl)

HCBMB

(chromatiert, III-wertig, schwarz)

11.5

3.1

L

M

10

12

15

10

12

15

80-99

100-200

80-99

100-200

80-99

100-200

80-99

100-200

1-79 Stk.

10-99

1-79 Stk.

10-99

1-79 Stk.

10-99

1-79 Stk.

Set mit 500 Stk.

SET1

SET1

SET1

SET1

SET1

SET1

SET1

Ordering Example Teile-nummer - L
HCBM5 - 10
Teile-nummer - L - SET1
HCBM5 - 10 - SET1 (500 Stk.)



HCBM, SHCBM (Edelstahl) HCBMB (chromatiert, III-wertig, schwarz)

Passender Schrauben- und Mutternsatz

SET

Passende Schrauben- und Muttern werden im Satz geliefert.

Der Artikel ist in SET ist nicht RoHS-konform.

Wählen Sie HRLFLJ3 und HRLCN6, um eine 3-reihige Schiene an die Rahmen der Serie HFS6 anzubringen.

Verbindung mit dem Profil

45°

20

30

HFS6 - 3030

HRLFLJ3

HRLSP

Schiene-Steckverbinder

HRLCN6

Einsatz

HRLCN8

Einsatz

HRLCN6

Einsatz