


Gleitstücke für Aluminiumprofile


Vorhänge/Gleitstücke für Vorhangschienen/Vorhangbefestiger



HFAFSTA (mit Gewinde, ohne T-Profilnut)

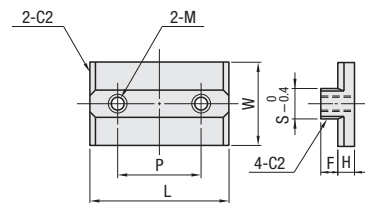

HFAFSTB (mit Gewinde und T-Profilnut)

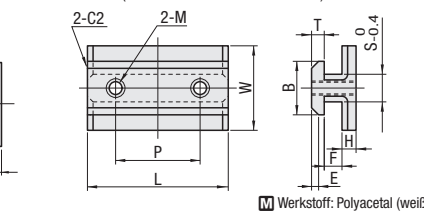


Werkstoff: Polyacetal (weiß)


Teile-nummer	Profil (Serie)	H	F	S	T	E	B	L	P	W	M	Passende Schraube	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.											schraube	1 ~ 9 Stk.	10-100
HFAFSTA	5	HFS5	3	5.8				35	20	18	3	M3		
	5L	HFS5	3	5.8				70	55	18	3	M3		
	6	HFS6	4	7.8				40	24	24	4	M4		
	6L	HFS6	4	7.8				80	66	24	4	M4		
	8	HFS8, HFS8-45	6	9.8				50	30	30	5	M5		
HFAFSTB	5	HFS5	3	5.8	3.5	3	10	35	20	18	3	M3		
	5L	HFS5	3	5.8	3.5	3	10	70	55	18	3	M3		
	6	HFS6	4	7.8	5.3	3.5	14.1	40	24	24	4	M4		
	6L	HFS6	4	7.8	5.3	3.5	14.1	80	66	24	4	M4		
	8	HFS8, HFS8-45	6	9.8	4.5	2.5	19	50	30	30	5	M5		
	8L	HFS8, HFS8-45	6	9.8	4.5	2.5	19	100	80	30	5	M5		



HFAFSZA (mit Senkbohrung, ohne T-Profilnut)

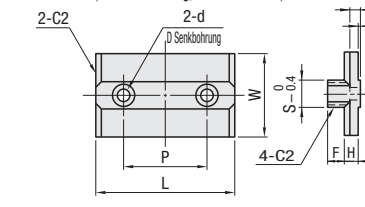

HFAFSZB (mit Senkbohrung und T-Profilnut)

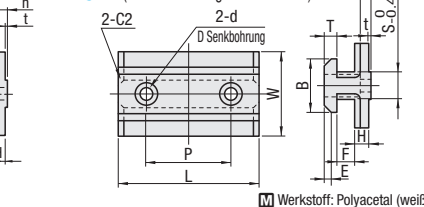


Werkstoff: Polyacetal (weiß)

Teile-nummer	Profil (Serie)	H	F	S	T	E	B	L	P	W	D	d	h	t	Schraube, Mutter	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.														schraube Mutter	1 ~ 9 Stk.	10-100
HFAFSZA	6	HFS6	4	7.8				40	24	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	6L	HFS6	4	7.8				80	66	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	8	HFS8, HFS8-45	6	9.8				50	30	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45	6	9.8				100	80	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45	6	9.8				100	80	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		
HFAFSZB	6	HFS6	2.5	7.8	5.3	3.5	14.1	40	24	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	6L	HFS6	2.5	7.8	5.3	3.5	14.1	80	66	24	6.5	3.4			CBM3-10 HNTT6-3		
	8	HFS8, HFS8-45	6.3	9.8	4.5	2.5	19	50	30	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45	6.3	9.8	4.5	2.5	19	100	80	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		
	8L	HFS8, HFS8-45	6.3	9.8	4.5	2.5	19	100	80	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		



HFBFSZB (Miniatur-Senkbohrung mit T-Profilnut)

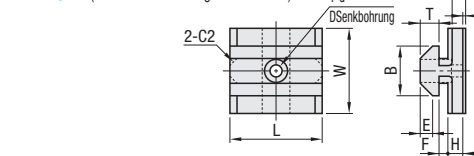


Werkstoff: Polyacetal (weiß)

Teile-nummer	Profil (Serie)	H	F	S	T	E	B	L	W	D	d	h	t	Schraube, Mutter	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.													schraube Mutter	1 ~ 9 Stk.	10-100
HFBFSZB	6	HFS6	2.5	7.8	5.3	3.5	14.1	26	24	6.5	3.4	3.8	0.8	CBM3-10 HNTT6-3		
	8	HFS8, HFS8-45	6.3	9.8	4.5	2.5	19	34	30	8	4.5	3.8	0.8	CBM4-12 HNTT8-4		




Merkmale:
Zum Aufschieben auf Aluminiumprofile.

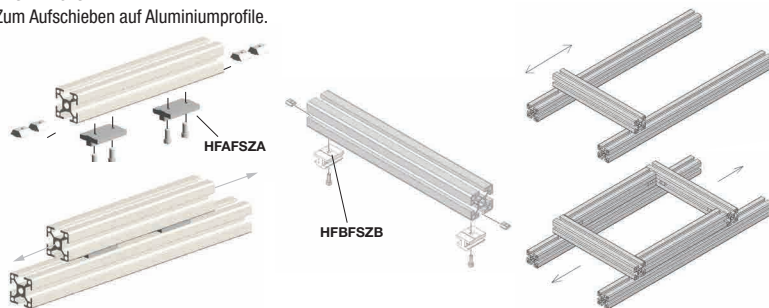

HPEFC (Standardausführung)

HPEDC (antistatische Ausführung)

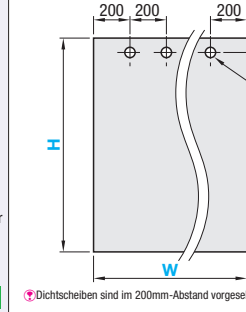


Werkstoff: EN CW452K Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Vernickelt

A Zubehör

Vorhang-Befestiger

Geöffnet

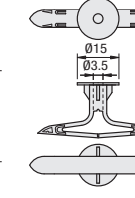

A Zubehör

Schiebehaken (S.783)

Geschlossen

(Vorhangbefestiger)

Werkstoff

Polypropylen-Kunststoff

Teile-nummer	Höhe (H)	Breite (W)	Verwendetes
Ausführung	100mm-Schritte	200mm-Schritte	Blech S.794
HPEFC	6 8	1200-2400	600-1200
HPEDC			HPEDT0.2

H	Nr. 6 Stückpreis 1 ~ 4 Stk.				Nr. 6 Stückpreis 1 ~ 4 Stk.			
	HPEFC6		HPEDC6		HPEFC6		HPEDC6	
	W	W	W	W	W	W	W	W
1200	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								
2100								
2200								
2300								
2400								

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

Teile-nummer	H	W	(LHC, RHC)
HPEDC6	H2000	W1000	LHC50-RHC100

Optionen	Dichtungsscheibe an linkem Ende	Dichtungsscheibe an rechtem Ende
	LHC	RHC
Opt.-Nr.	LHC	RHC
Spez.	Mit zusätzlicher Dichtungsscheibe am linken Ende. LHC = 10mm-Schritte 20xLHC=140 Mit 1 Set Schiebehaken und einer Vorhangbefestigung.	Fügt eine Bohrung am rechten Ende hinzu. RHC = 10mm-Schritte 20xRHC=140 Mit 1 Set Schiebehaken und einer Vorhangbefestigung.

Nur Vorhangbefestigung (10 Stk. pro Pckg.)

Teile-nummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	1 ~ 9 Packung(en)	10-20
HFCFC		

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

Einzelheiten zum Zubehör

Teile-nummer	Passendes Profil (Serie)	Vorhangbreite W	Anzahl der Dichtungsscheiben	Mitgelieferter Schiebehaken/Vorhangbefestiger	Anzahl der Sätze	Anzahl der Vorhangbefestiger
HPEFC6 HPEDC6	HFS6 (S.571)	600	2	HFCFS6	2	2
		800	3		3	3
		1000	4		4	4
		1200	5		5	5
		1400	5		5	5
HPEFC8 HPEDC8	HFS8(-45) (S.631, 681)	600	2	HFCFS8	2	2
		800	3		3	3
		1000	4		4	4
		1200	5		5	5
		1400	5		5	5

① Die Bohrungen eines Schiebehakens und einer Dichtungsscheibe aufeinander ausrichten.
② Die Vorhangbefestigung durch beide Bohrungen führen.
③ Mit einer dünnen Stange, deren Ø kleiner als 3,5mm ist (z. B. einem Inbusschlüssel), die Bohrung für die Befestigung durch drücken.



Befestigungsmethode für den Schiebehaken siehe S.783.



Der Vorhang kann als Einlass zu einem einfachen Raum oder zur räumlichen Abtrennung nach Fertigstellung der Baugruppe in das Aluminiumprofil eingefügt werden.



HCRS5


HCRS6

HCRS8

* HCRS8 wird üblicherweise für die Serie 8-45 verwendet.

① Nicht in Verbindung mit Vorhang verwendbar (HFCFC).

② In Verbindung mit handelsüblichen S-Haken usw. verwenden.

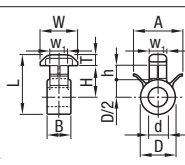

Werkstoff: PA6-Polyamid


Teile-nummer	W	h	L	w1	d	D	A	T	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung										1 ~ 9 Packung(en)	10-20
HCRS	5	11	3.5	18.5	5	6	12	18	3	7	
	6	15	4	24	7	7	14	19	6	9	
	8	19	7.5	31.5	9	10	18	25	6	12	

Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.



HPMT

Das Schutzpapier abziehen und auf dem Aluminiumprofil befestigen.

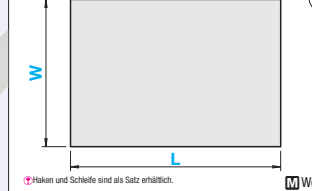

Werkstoff: Nylon 6

Teile-nummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	1 ~ 9 Packung(en)	10-20
HCRS5		

Ordering Example

Teile-nummer

HCRS5

Ordering Example

Teile-nummer

HPMT50

Ordering Example

Teile-nummer

HPMT50

Ordering Example

Teile-nummer

HPMT50