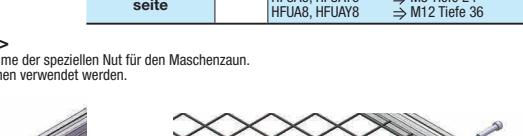
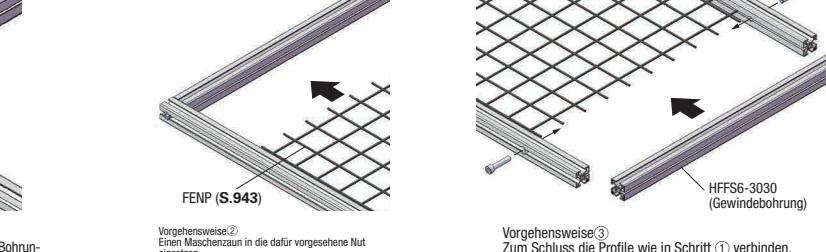
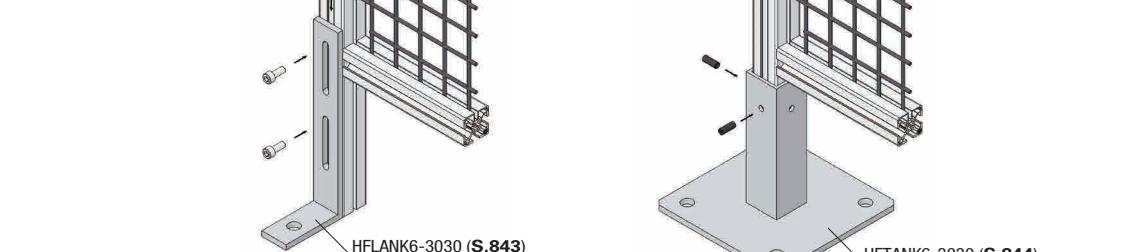


Sicherheitsmaschenzaun

Silber												
Teilenummer			Auswahl Maschenzaun (Draht Ø3,2) Platte (t=3)									
Ausführung	Schlitzklemmung	Nr.	W (Breite) 1mm-Schrifte	D (Höhe) 1-mm-Schrifte	Auswahl H (Fußhöhe)	T	Bauteile					
							Maschenzaun	Profil	Befestigungsteile			
HFUA K-HFUA	6	30B (Steigung 30mm, Schwarz)	PET3 (PET 3mm, Klar)	AC3 (Acryl 3mm, Klar)	300 1000	500 1030	0 150	30	HFFS6-3030	SCB8-40	4	
		30S (Steigung 30mm, Silber)						40				
	8	50B (Steigung 50mm, Schwarz)	PC3 (Polycarbonat 3mm, Klar)	ST3 (Antistatisches PVC 3mm, Klar)								
		50S (Steigung 50mm, Silber)										

 <p>Ex Example: <Profileigenschaften für Sicherheitsmaschenzaun> Das Nutprofil ist das gleiche wie beim Aluminiumprofil der Serie HFS, mit Ausnahme der speziellen Nut für den Maschenzaun. Alle anderen Zubehörteile für die Serie HFS (Muttern, Profilendkappen usw.) können verwendet werden.</p>	 <p>Vorgehensweise① Verbindung der Rahmenprofile über Senkenbohrungen und Bohrungen mit einseitigem Innenengravur mit Innenschlagschrauben. ② Verwendung von Innenschlagschrauben (SCB12-60) für die Verbindung von HFFS8-4040-Profilen.</p>	 <p>Vorgehensweise① Verbinden der Rahmenprofile über Senkenbohrungen und Bohrungen mit einseitigem Innenengravur mit Innenschlagschrauben. ② Die Nuten können etwas enger sein.</p>
Montage	 <p>Vorgehensweise① Einen Maschenzaun in die dafür vorgesehene Nut einsetzen. Zum Schluss die Profile wie in Schritt ① verbinden.</p>	 <p>Bsp. 1: <Montage der Sicherheitszaunprofile> Bsp. 2: <Montage der Sicherheitszaunprofile auf einem Pfosten></p>