
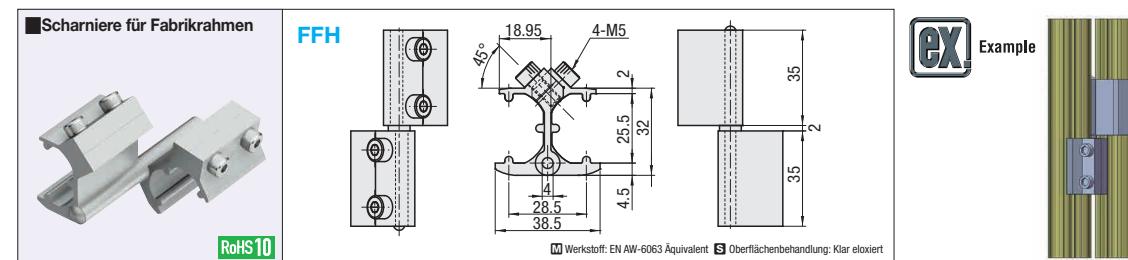


Türelemente für Fabrikrahmen

Röllchenbahnen / Verbindungsteile / Tragrollen

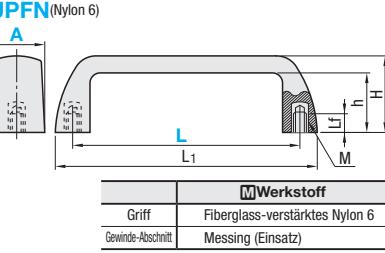

Griffe

UPFN (Nylon 6)  **Example** 

Rohs 10

Ordering Example: UPFN26 - L - B

Teile-nummer **- L - Grifffarbe**

UPFN26 - 105 - B

Teile-nummer **L** **Grifffarbe**



UPFN **26** **105** **B (Schwarz)** **121** **37** **29** **6** **55** **500** **50-100**

Werkstoff **Griff** Fiberglass-verstärktes Nylon 6 **Gewinde-Abschnitt** Messing (Einsatz)

Teile-nummer **L** **Grifffarbe** **L₁** **H** **h** **M (Regelgewinde)** **L_f** **Zulässige Last (N)** **Gewicht (g)** **Stückpreis**

Ausführung	A									
UPFN	26	105 B (Schwarz) W (weiß) M (Orange) R (Rot)	121	37	29	6	55	500	50-100	
			110	40	32	9	60			
			117	133	8	8	62			


Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

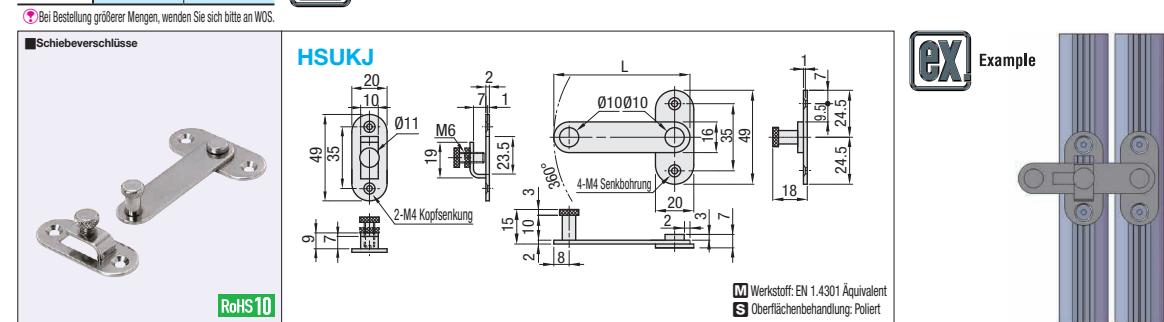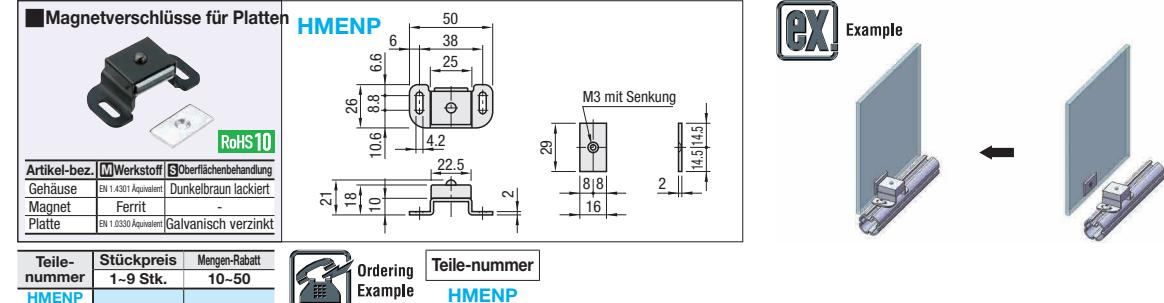

Option **Opt.-Nr.** **Spez.** **Ausführung** **Nr.**

Passende Schrauben und Muttern im Set	SET	Passende Schrauben und Muttern werden im Set geliefert	HSUKJ	5
---------------------------------------	-----	--	-------	---

Es werden Einbaumuttern für die Nachmontage verwendet.

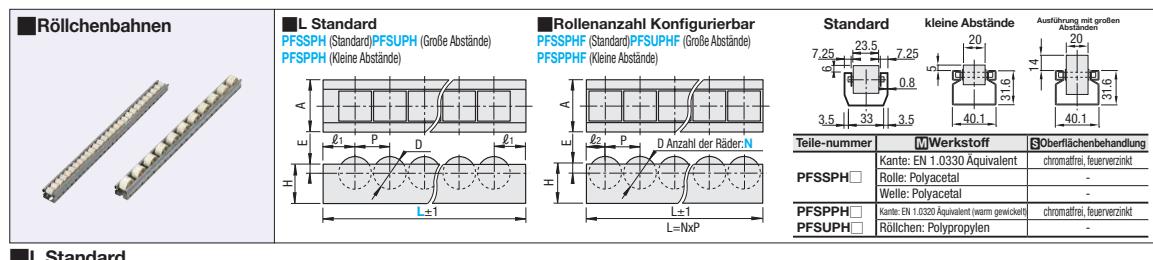

L Standard


Teile-nummer	L Nennlänge	Istlänge L (mm)	A	H	E	P	D	l ₁	Rad (Menge)	Gewicht (kg)	Zulässige Last (pro Rad)	Verbindungs-teile	Stückpreis 1-49 Stk.	Mengen-Rabatt
PFSSPH (Standard)	2000	1992	40	30	6.5	27	25	24	73	2.12	5kg	JBS50	50-100	
PFSPPH (kleine Abstände)	2400	2397												
3000	2991													
2000	2000													
2500	2500													
3000	3000													
PFSUPH (Ausführung mit großen Abständen)	2000	2000	40.1	31.6	4	20	18	10	99	2.50	7kg	JBS50 A	50-100	
2500	2500													
3000	3000													

Ordering Example: PFSSPH - 2400 - 50

Rollenanzahl Konfigurierbar

Teile-nummer	Anzahl der Räder N	A	H	E	P	D	l ₂	Masse (kg/m)	Zulässige Last (kg/m)	Verbindungs-teile	Stückpreis 1-5 Stk.	Röllchen 1 Stk. Schnittaufpreis
PFSSPH	5-110	40	30	6.5	27	25	13.5	1.1	5kg	JBS50	50-100	
PFSPPH	5-149	40.1	31.6	4	20	18	10	1.25	7kg	JBS50 A	50-100	
PFSUPH	5-59	40.1	31.6	4	50	36	25	1.18	10kg	JBS50 A	50-100	

Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.


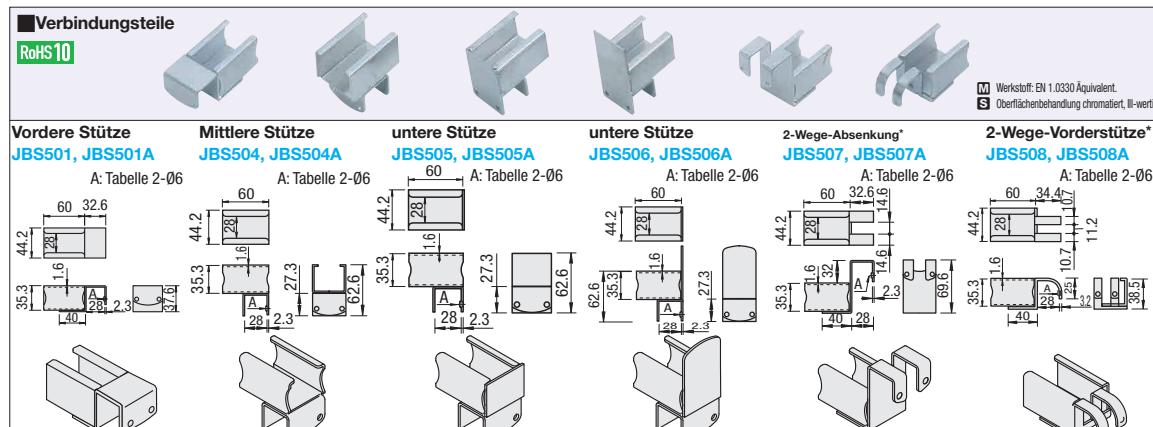


Teile-nummer **Gewicht (g)** **Stückpreis 1-49 Stk.** **Mengen-Rabatt**

JBS501 JBS501A	180	50-100	
JBS504 JBS504A	146		
JBS505 JBS505A	168		
JBS506 JBS506A	192		
JBS507 JBS507A	184		
JBS508 JBS508A	164		

Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering Example: JBS501

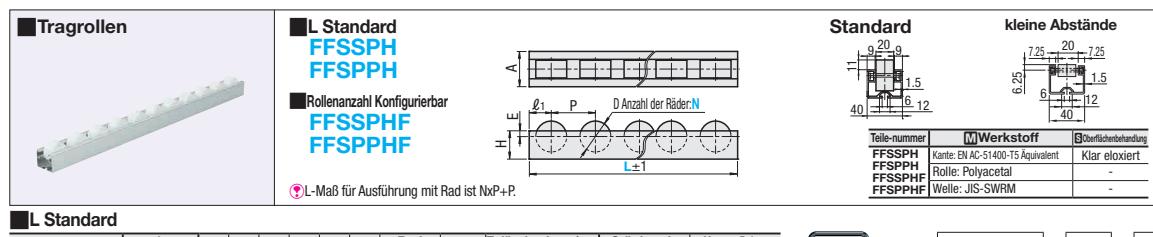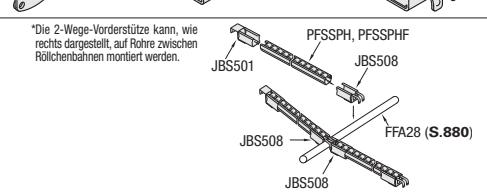

Rollenanzahl Konfigurierbar

Teile-nummer	Anzahl der Räder N	Masse (kg/m)	Zulässige Last (pro Rad)	Verbindungs-teile	Stückpreis 1-100 Stk.	Röllchen 1 Stk. Schnittaufpreis
FFSSPH	5-110	1.84	10kg	JBS50 A	FFSSPH	50-100
FFSPPH	5-110	6.39	7kg	JBS50 A	FFSPPH	50-100

Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Ordering Example: FFSSPH - 3000 - 10