

Drehbare Handgriffe mit Konusgewinde/drehbare Handgriffe mit Innensechskant/herunterklappbare drehbare Handgriffe

Flache drehbare Handgriffe/drehbare Miniatur-Handgriffe/drehbare Miniatur-Handgriffe - rostfreier Stahl/drehbare Kugelknöpfe


Drehbare Handgriffe mit Konusgewinde



RoHS 10

Ausführung	① Handgriff	② Schraube	③ Mutter
	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
GRC	Nylon6 (Schwarz)	JIS-SWRM	Chromat (III-wertig)
	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
	EN 1.0718 Äquiv.	Verchromt	

Nur der Kunststoffgriff ist nach Befestigung an ein Handrad drehbar.

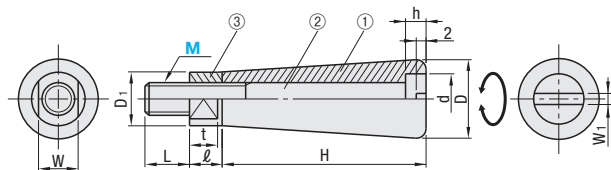

Befestigung




Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	D	D1	d	H	h	l	t	W	W1	L	Masse (g)	Stückpreis
GRC	8	20	13	12	55	5.5	8	6.5	10	2	11	40		
	10	25	16	15	68	10	8	8	14		18	100		
	12	30	21	20	85	10	13	9.5	17	2.5	23	180		

Drehbare Handgriffe mit Innensechskant



RoHS 10

Ausführung	Handgriff	Schraube
	M Werkstoff	M Werkstoff
GRW	Phenol	EN 1.0711 Äquiv.
		Chromat (III-wertig)

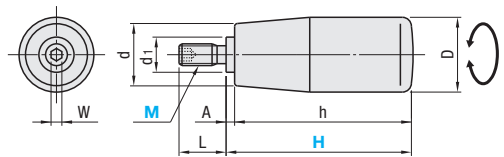

Befestigung




Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde) - H	D	d	d1	h	W	L	A	Masse (g)	Stückpreis
GRW	6-28.5	14	11	8	28	3	10	0.5	13		
	6-42.5	18	15	10	40	3	12	2.5	29		
	6-52.5	21	17		50	3	13	2.5	42		
	8-40	20	17	10	39	4	12		24		
	8-55				54	4			44		
	10-67	23	20	12	66	5	16		74		
	10-75	23	20	12	74	5			77		

Herunterklappbare Miniatur-Handgriffe



RoHS 10

Ausführung	Handgriff	Schraube	Sicherungsmutter
	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
GRMBM	Nylon	EN 1.1191 Äquiv.	Verchromt
		EN 1.1191 Äquiv.	Verchromt

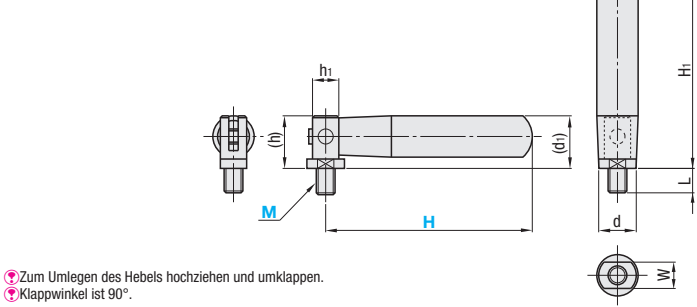

Zum Umliegen des Hebels hochziehen und umklappen.
Klappwinkel ist 90°.

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	H	D	d	(h)	L	h1	H1	(d1)	W	Masse (g)	Stückpreis
GRMBM	8	55	20	16	21	12.5	9	55	24	12	42		
	81	20	16	28	12.5	9	81	30			80		
	10	104	23	19	28	16	11	104	31	14	155		


Ordering Example	Teilenummer	-	H
	GRC8	-	40
	GRW8	-	55
	GRMBM8	-	55

Flache drehbare Handgriffe



Ausführung	Handgriff	Schraube	Mitgelieferte Schraube
	M Werkstoff	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
GRMLM	Phenolharz	EN 1.0038 Äquiv.	Chromat (III-wertig)
		Legierter Baustahl	Chromat (III-wertig)

Zum Umliegen des Hebels hochziehen und umklappen.
Positionsloch von Ø2.5 und 2.5mm Tiefe.

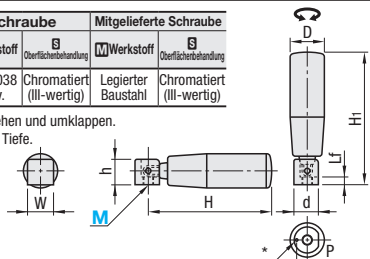

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	H	D	d	h	Lf	H1	W	P	Mitgelieferte Schraube	Masse (g)	Stückpreis
GRMLM	5	53	18	15.5	15	5	57	17	5.25	M5x10	55		
	6	80	23	18.5	19.5	6	87	20	6.5	M6x10	115		
	8	95	26	18.5	19.5	6	102	20	7	M8x14	137		

Ordering Example	Teilenummer
	GRMLM6



Drehbare Miniatur-Handgriffe



RoHS 10

Ausführung	Form	Handgriff	Schraube
		M Werkstoff	M Werkstoff
GRH	Mit Gewinde	Nylon 6	EN 1.0715 Äquiv.
GRF	Mit Gewinde		Brüniert

Nur der Kunststoffgriff ist nach Befestigung an ein Handrad drehbar.

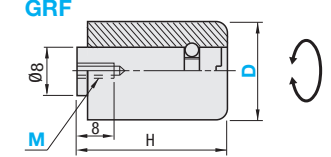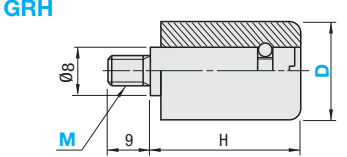

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde) - D	Griff-farbe	H	Masse (g)	Stückpreis
GRH	6-13	18.8	13			
	6-14	20.8	14			
	6-16	23.8	16			


Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde) - D	Griff-farbe	H	Gewicht (g)	Stückpreis
GRF	5-13	18.8	8			
	5-14	20.8	9			
	5-16	23.8	10			

Drehbare Miniatur-Handgriffe - rostfreier Stahl



RoHS 10

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
GRMSM	EN 1.4301 Äquiv.	Bekroptpoliert

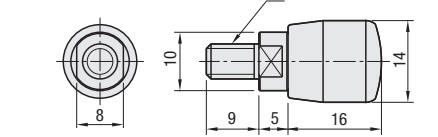



Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	Gewicht (g)	Stückpreis
GRMSM	6	21		

Drehbare Kugelgriffe



RoHS 10

Ausführung	Kugel	Schraube
	M Werkstoff	M Werkstoff
PBG	Phenolharz	EN 1.0736 Äquiv.
	Messing (Einsatz)	Chemisch vernickelt

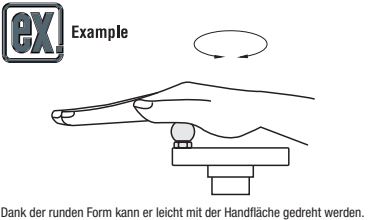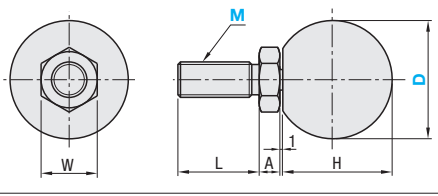

Dank der runden Form kann er leicht mit der Handfläche gedreht werden.

Teilenummer	Ausführung	M (Regelgewinde)	D	H	L	W	A	Masse (g)	Stückpreis
PBG	6	20	18	7	10	3.6	12		
		25	23				17		
		30	28				25		
	8	20	18	8	13	5	19		
		25	23				25		
		30	28				33		
	10	30	28	10	17	6	49		

Ordering Example	Teilenummer	-	D	-	Griff-farbe
	GRMLM5	-	13	-	W
	GRH6	-	16	-	B
	GRF5	-	25	-	
	GRMSM6	-		-	
	PBG8	-		-	