 
 


Pilzförmige Kunststoff-Griffe / Schmetterlingsförmige Kunststoff-Griffe / Kunststoff-Flügelknöpfe / Kunststoff-3-Stern-
griffe

Pilzförmige Kunststoff-Griffe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NMM	Mit Gewinde	Phenolharz (Schwarz)	SWCH12A Chromat (III-wertig)
NMF	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)	-

Mit Gewinde



RoHS10


Teilenummer		L	Lf	H	d	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde) - D					NMM	NMF	NMM	NMF
NMM (mit Gewinde)	5-17	10	7	15	10	5	4		
	6-21			18	12	9	6		
NMF (mit Gewinde)	6-25	15	11	22	14	12	9		
	8-33		12	30	18	26	19		

Ordering Example
Teilenummer
NMM5-17

Schmetterlingsförmige Kunststoffknöpfe

Ausführung	Griffe	Schraube
	MWerkstoff	MWerkstoff
NWGM	Phenol	EN 1.0038 Äquiv. Chromat (III-wertig)
NWGF	Messing	-

Mit Gewinde

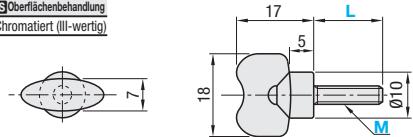



RoHS10

Teilenummer		L auswählen	Gewicht (g)	Stückpreis
Ausführung	M (Regelgewinde)			
NWGM	3	10	5	
	4	10	10	
	5	10	13	

Kunststoff-Flügelknöpfe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NWGM	Mit Gewinde	ABS (Mattschwarz)	SWCH12A Chromat (III-wertig)
NWGF	Mit Gewinde	Messing	-

Mit Gewinde

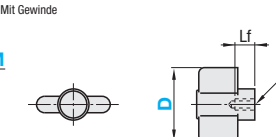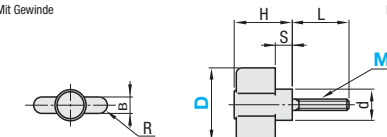



RoHS10

Teilenummer		L	Lf	B	H	S	d	R	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde) - D								NWGM	NWGF	NWGM	NWGF
NWGM NWGF	4-30	15	10	8	20	5	14	B/2	10	6		
	5-30						12		12			
	6-40			9			16		15	8		
	8-50	20	19	10	28	8	19		30	13		
	8-65	25		11			22		35	17		

Kunststoff-3-Sterngriffe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NTM	Mit Gewinde	Phenol	SWCH12A STKM glänzend verchromt (Mattschwarz)
NTLF	Mit Gewinde	Messing	-

Mit Gewinde

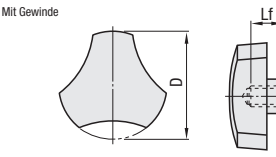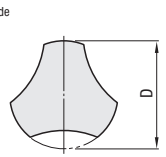

RoHS10

Teilenummer		L auswählen	Lf	D	d	H	S	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)							NTM	NTLF	NTM	NTLF
NTM NTLF	5	10	20	8.5	25	14	15	9	7		
	6	10	20	10	31	17	17	15	12		
	8	20	30	12	39	20	12	27	18		
	10	20	30	14	49	22	12	44	28		



Ordering Example
Teilenummer
NWGM3 - L
NWGM5-30 - 10
NTM8 - 30

Stern-Knöpfe/Kreuzgriffe/5-Stern-Knöpfe/6-Stern-Knöpfe

Sternknöpfe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NKPM	Mit Gewinde	Nylon 6 (glänzend)	EN 1.0038 Äquiv. Chromat (III-wertig)
NKPF	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)	-

Mit Gewinde

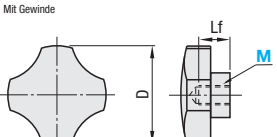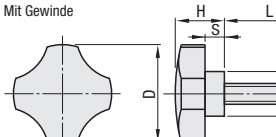



RoHS10

Teilenummer		Griffarbe Auswahl	L	Lf	D	H	S	d	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)								NKPM	NKPF	NKPM	NKPF
NKPM (Mit Gewinde) NKPF (Gewindebohrung)	5	B (schwarz) R (rot)	25	9	25	15	6	14	11	10		
	6		30	9.5	33	16.5	7	15	17	12		
	8		40	12	40	20	8	18	37	18		
	10			14	50	24	10	20	60	25		

Kreuzknöpfe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NCRM	Mit Gewinde	Nylon 6 (Matt schwarz)	EN 1.0715 Äquiv. Chromat (III-wertig)
NCRF	Mit Gewinde	Messing	-

Mit Gewinde

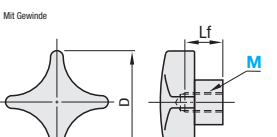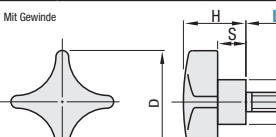

RoHS10



Teilenummer		L auswählen	Lf	D	H	S	d	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)							NCRM	NCRF	NCRM	NCRF
NCRM (Mit Gewinde) NCRF (Gewindebohrung)	6	10	12	32	20	10	14	10-14	10		
	8	16	14	40	25	13	18	20-30	20		
	10	25	18	50	32	20	22	40-55	32		
	12	30	22	63	40	25	26	75-100	55		

Ordering Example
Teilenummer
NCRM5 - L
NCRM6 - B
NCRM8 - R
NCRM6 - 30

5-Sternknöpfe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NPEM	Mit Gewinde	ABS	EN 1.0038 Äquiv. Chromat
NPEF	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)	-

Mit Gewinde

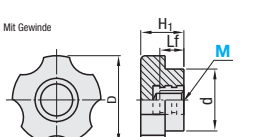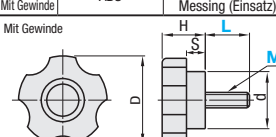



RoHS10

Teilenummer		L auswählen	Lf	D	d	H	H1	S	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)								NPEM	NPEF	NPEM	NPEF
NPEM NPEF	5	10	8.5	35	22	14	17	5	11	9		
	6	20	10	42	26	16	18		13	10		
	8	30	12	45	32	17	20	6	25	15		
	10	40							43	19		

6-Sternknöpfe

Ausführung	Schraube	Griffe	Schraube
		MWerkstoff	MWerkstoff
NHM	Mit Gewinde	ABS	EN 1.0038 Äquiv. Chromat
NHMS	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)	-
NHF	Mit Gewinde	Messing (Einsatz)	-

Mit Gewinde

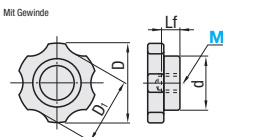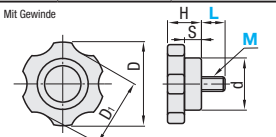

RoHS10

Teilenummer		L auswählen	Lf	D	D1	d	H	S	Gewicht (g)		Stückpreis	
Ausführung	M (Regelgewinde)								NHM	NHF	NHMS	NHM
NHM NHF NHMS	5	10	7	35	31.5	24	15	5	13	9	-	
	6	15	9	42	37.5	26	17	7	15	10	16	
	8	20	12	45	40.5	30	18	8	28	15	28	
	10	30	14	50	44.5	33	20	9	48	20	43	
	12	40	12	50	44.5	33	20	9	68	28	69	

Ordering Example
Teilenummer
NPEM5 - L
NPEM10 - 10
NPEM50 - 50