 




# Verteilerblöcke - Hydraulik/Pneumatik

Seitliche Durchgangsbohrung, L-förmige Bohrung




# Verteilerblöcke - Pneumatik

  Seitliche und vertikale Durchgangsbohrung / Seitliche Durchgangsbohrung, obere Bohrung



Konusgewinde, Außengewinde, Festdrehmoment und der durchgehenden Zapfenbohrungen finden Sie auf **S.1224**.


## Verteilerblöcke - Hydraulik

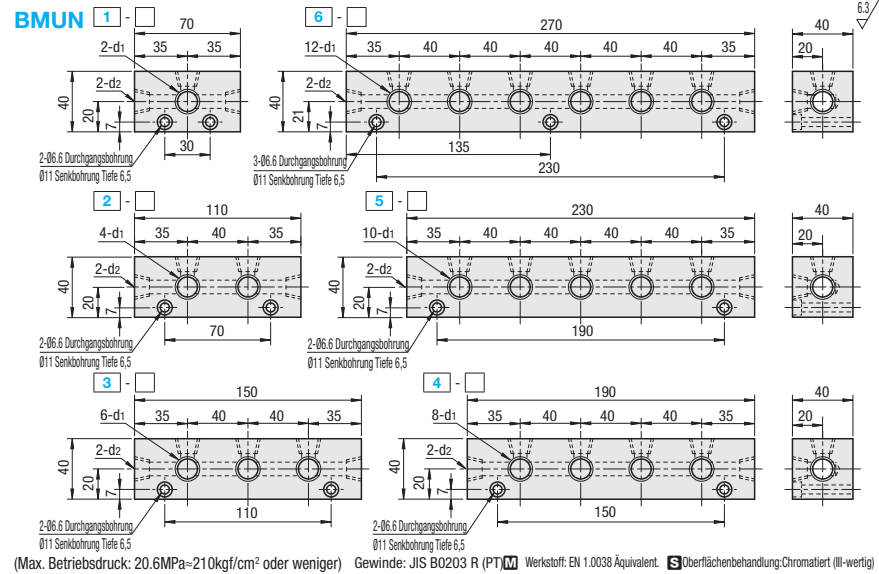

RoHS10

(Max. Betriebsdruck: 20.6MPa=210kgf/cm<sup>2</sup> oder weniger) Gewinde: JIS B0203 R (PT) Werkstoff: EN 1.0038 Äquivalent. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

## Verteilerblöcke - Pneumatik

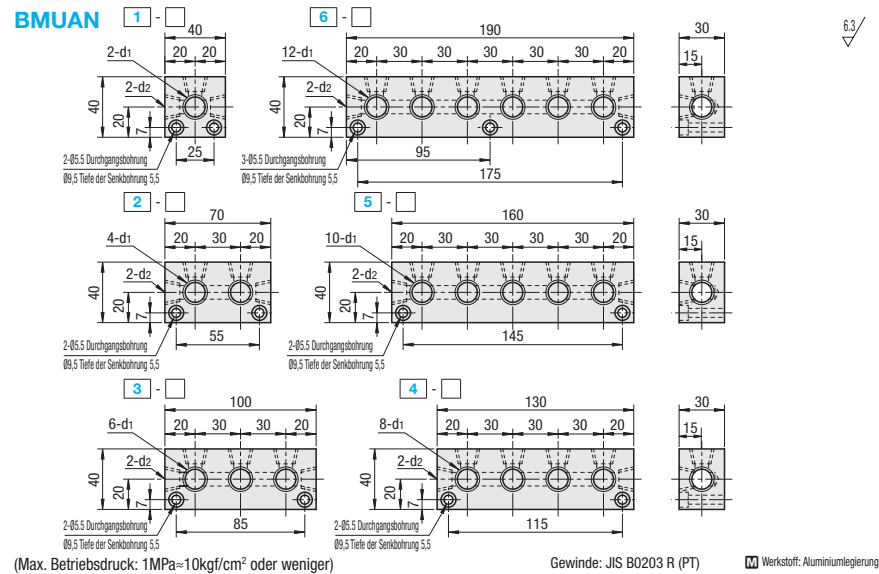

RoHS10

(Max. Betriebsdruck: 1MPa=10kgf/cm<sup>2</sup> oder weniger) Gewinde: JIS B0203 R (PT) Werkstoff: Aluminiumlegierung


Teile-nummer		Nr.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	Stückpreis
Ausführung					
BMUN	1	33	3/8	3/8	
		13	1/8	3/8	
	2	22	1/4	1/4	
		23	1/4	3/8	
	3	34	3/8	1/2	
		22	1/4	1/4	
	4	23	1/4	3/8	
		33	3/8	3/8	
	5	12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	
	6	23	1/4	3/8	
		34	3/8	1/2	

Teile-nummer		Nr.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	Stückpreis
Ausführung					
BMUAN	1	22	1/4	1/4	
		11	1/8	1/4	
	2	12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	
	3	11	1/8	1/8	
		12	1/8	1/4	
	4	22	1/4	1/4	
		12	1/8	1/4	
	5	12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	
	6	12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	

Ordering Example  
Teile-nummer  
BMUN2-22  
BMUAN4-22

Konusgewinde, Außengewinde, Festdrehmoment und der durchgehenden Zapfenbohrungen finden Sie auf **S.1224**.


## Verteilerblöcke - Pneumatik

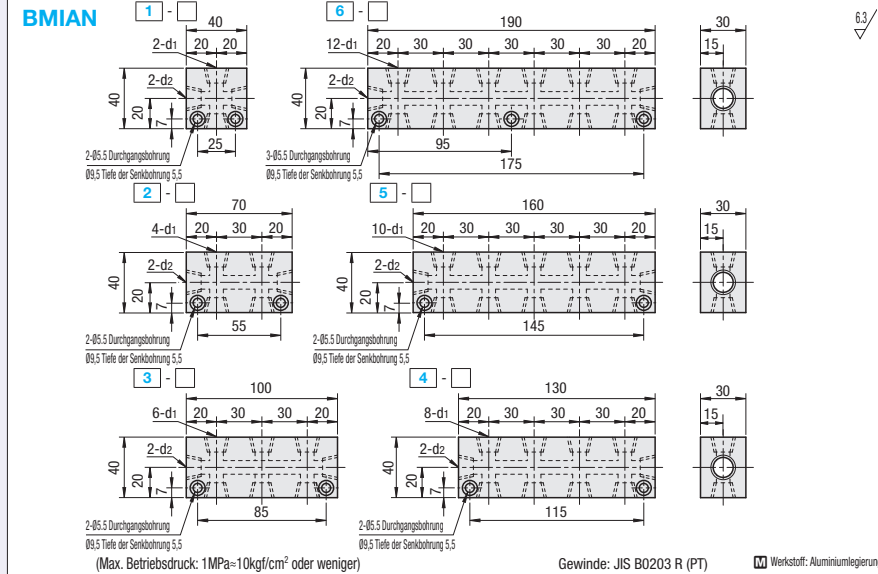

RoHS10

(Max. Betriebsdruck: 1MPa=10kgf/cm<sup>2</sup> oder weniger) Gewinde: JIS B0203 R (PT) Werkstoff: Aluminiumlegierung

## Verteilerblöcke - Pneumatik

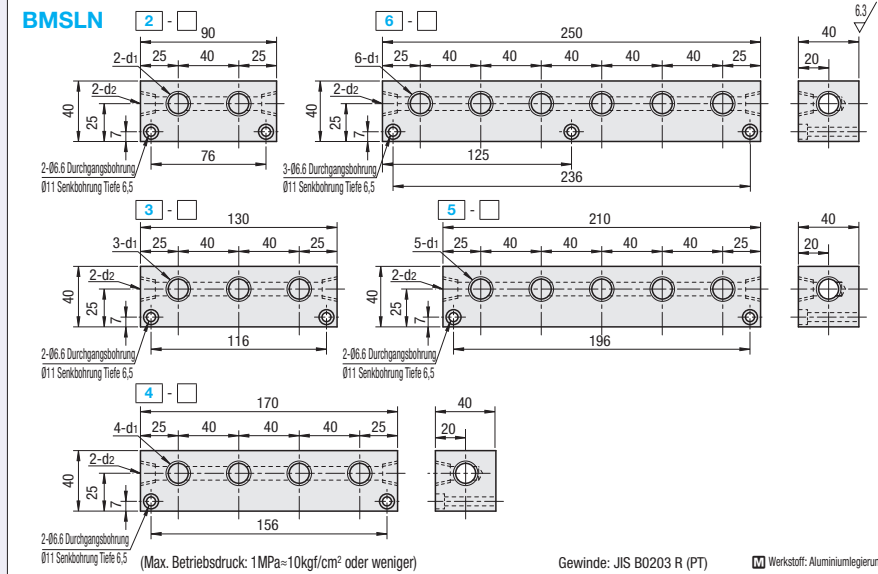

RoHS10

(Max. Betriebsdruck: 1MPa=10kgf/cm<sup>2</sup> oder weniger) Gewinde: JIS B0203 R (PT) Werkstoff: Aluminiumlegierung

Teile-nummer		Nr.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	Stückpreis
Ausführung					
BMIAN	1	11	1/8	1/8	
		22	1/4	1/4	
	2	11	1/8	1/8	
		22	1/4	1/4	
	3	11	1/8	1/8	
		22	1/4	1/4	
	4	11	1/8	1/8	
		22	1/4	1/4	
	5	12	1/8	1/4	
		22	1/4	1/4	
	6	11	1/8	1/8	
		22	1/4	1/4	

Teile-nummer		Nr.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	Stückpreis
Ausführung					
BMSLN	2	24	1/4	1/2	
		33	3/8	3/8	
	3	44	1/2	1/2	
		33	3/8	3/8	
	4	44	1/2	1/2	
		23	1/4	3/8	
	5	24	1/4	1/2	
		33	3/8	3/8	
	6	44	1/2	1/2	
		23	1/4	3/8	

Ordering Example  
Teile-nummer  
BMIAN3-22